

EM SWD-ADAPTER - Adapter

2902776

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2902776>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



SmartWire-DT™ Adapter für CONTACTRON Hybrid Motorstarter, mit "Enable"-Eingang für sicheres Abschalten bis PLe/ SIL 3.

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2902776
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	G1 - Relais
Produktschlüssel	DK7455
GTIN	4046356701037
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	114,68 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	114 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	DE

EM SWD-ADAPTER - Adapter



2902776

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2902776>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Adapter
Anwendung	Ankopplung an SmartWire-DT™
Betriebsart	100 % ED

Isolationseigenschaften

Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	2

Eingangsdaten

Benennung Eingang	Enable-Eingang
Bemessungsbetätigungsspannung U_C	24 V DC
Schaltpegel "High"	> 19,2 V DC
Schaltpegel "Low"	< 9,6 V DC
Schaltpegel	abhängig vom Schaltgerät
Bemessungsbetätigungsstrom I_C	5 mA

Anschlussdaten

Enable-Eingang

Anschlussart	Push-in-Anschluss
Abisolierlänge	10 mm
Anzahl der Anschlüsse	1
Polzahl	4
Leiterquerschnitt starr	0,14 mm ² ... 1 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel	0,14 mm ² ... 1 mm ²
Leiterquerschnitt AWG	26 ... 18

SmartWire™-DT

Anschlussart	Stiftleiste
Anzahl der Anschlüsse	1
Polzahl	8
Hinweis	für SmartWire-DT Gerätestecker SWD4-8SF2-5 PXC

Schnittstellen

Daten: SmartWire™-DT


Datenrate	125 kBd / 250 kBd
Anschlussart	Stiftleiste, 8-polig
Stromaufnahme I_{AUX}	120 mA
Stromaufnahme I_{POW}	25 mA

Maße

EM SWD-ADAPTER - Adapter

2902776

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2902776>

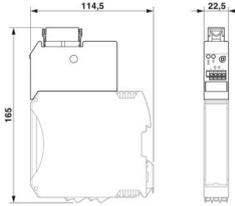Maßzeichnung	
Breite	22,5 mm
Höhe	165 mm
Tiefe	114,5 mm

Materialangaben

Farbe	grün (RAL 6021)
Material Gehäuse	PBT

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 55 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 80 °C

Normen und Bestimmungen

Normen/Bestimmungen	IEC 60947-1
	EN 60947-1

Montage

Montagehinweis	auf CONTACTRON Hybrid Motorstarter
Einbaulage	beliebig


EM SWD-ADAPTER - Adapter

2902776

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2902776>



Zeichnungen

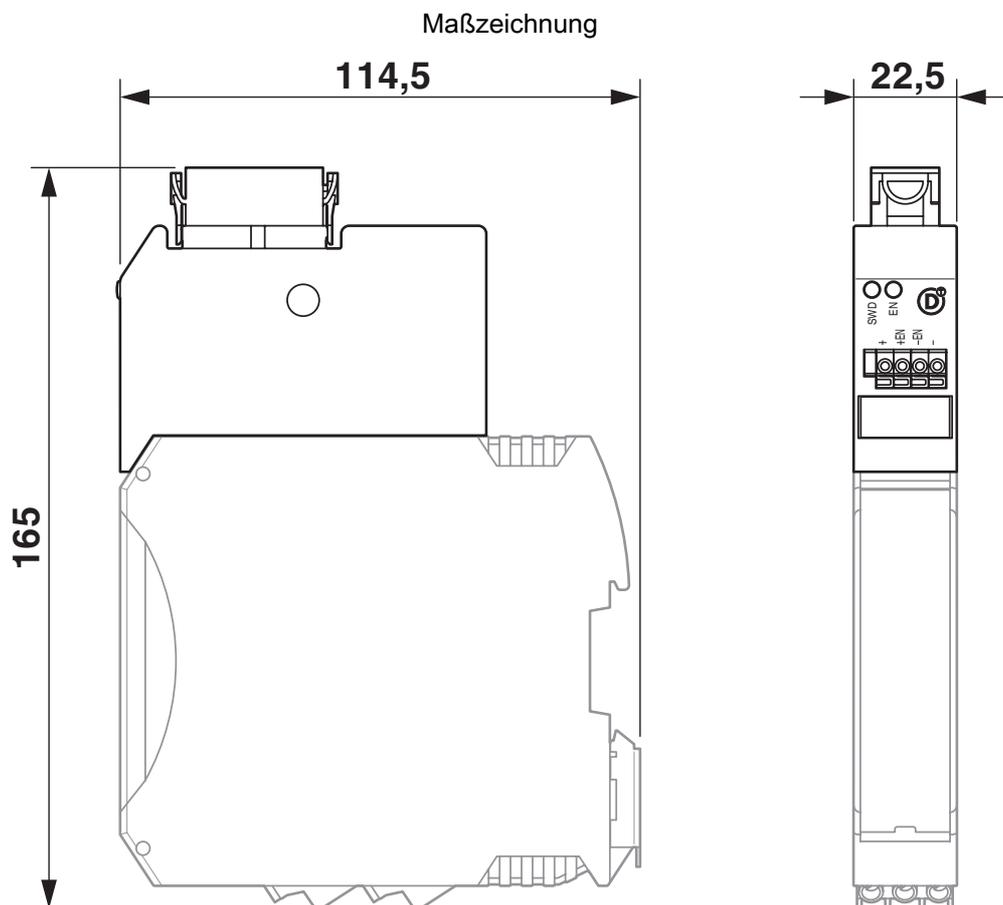


EM SWD-ADAPTER - Adapter

2902776

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2902776>



Schaltplan

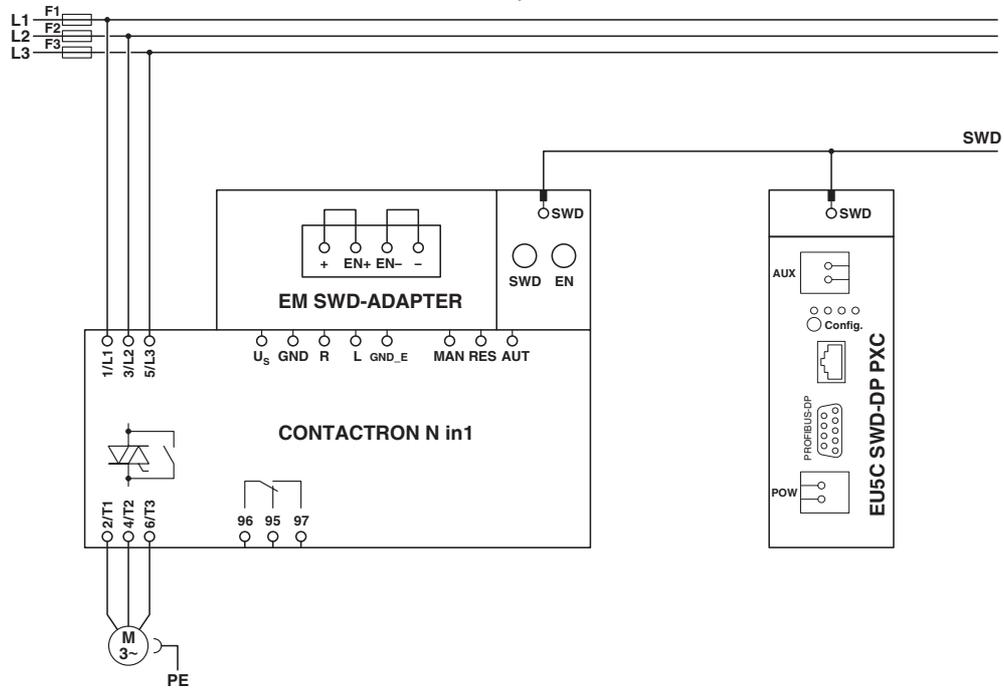


Schaltungsbeispiel ohne NOT-HALT

EM SWD-ADAPTER - Adapter

2902776

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2902776>

Schaltplan

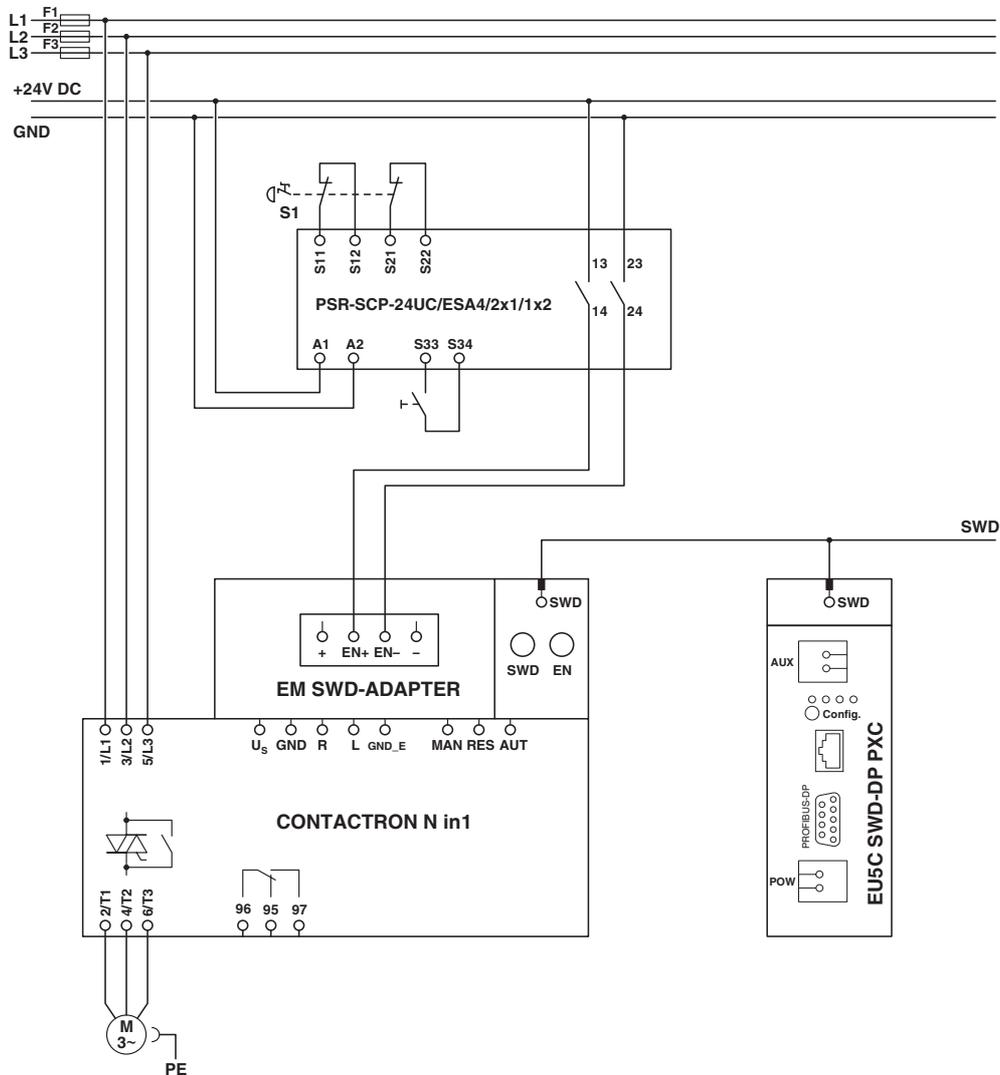

Schaltungsbeispiel NOT-HALT (zweikanalig)

EM SWD-ADAPTER - Adapter

2902776

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2902776>



Klassifikationen

ETIM

ETIM 8.0

EC002886

UNSPSC

UNSPSC 21.0

39121100

EM SWD-ADAPTER - Adapter



2902776

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2902776>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
---	--------------------------

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de