

UM 108-PROFIL 200CM - Profil

2906212

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2906212>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Strangprofil-Aufbaugehäuse, mit einer Baubreite von 108 mm und einer Festlänge von 200 cm



Ihre Vorteile

- Einfache Montage
- Flexibel in Form und Größe
- Kostengünstig durch Reduzierung der Gehäuseeinzelteile

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2906212
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	F1 - Elektronikgehäuse
Produktschlüssel	ACHDBA
GTIN	4017918277420
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1,1 kg
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1,1 kg
Zolltarifnummer	39162000
Ursprungsland	DE

UM 108-PROFIL 200CM - Profil

2906212


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2906212>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Aufbaugehäuseunterteil
Gehäuseart	Strangprofilgehäuse
Gehäuseserie	UM
Produktfamilie	UM108
Lüftungsöffnung vorhanden	nein

Maße

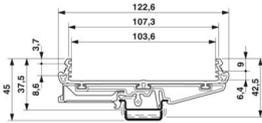Maßzeichnung	
Tiefe	21,5 mm
Länge	200 cm

Außenmaß

Profilbreite (außen)	107,5 mm
----------------------	----------

Innenmaß

Profilbreite (innen)	122,6 mm
----------------------	----------

Leiterplatten-Design

Leiterplattenstärke	1,4 mm ... 1,8 mm
---------------------	-------------------

Materialangaben

Farbe (Gehäuse)	grün (RAL 6021)
Material Gehäuse	PVC

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-15 °C ... 50 °C (in Abhängigkeit der Verlustleistung)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Montage)	-5 °C ... 50 °C
Relative Luftfeuchte (Lagerung/Transport)	95 %

Angaben zur Leiterplatte

Anzahl der Leiterplattenaufnahmen	2
Leiterplattenstärke	1,4 mm ... 1,8 mm

Montage

Einbaulage	parallel zur Tragschiene
------------	--------------------------

UM 108-PROFIL 200CM - Profil

2906212

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2906212>



Verpackungsangaben

Verpackungsart	verpackt im Karton
Art der Umverpackung	Karton


UM 108-PROFIL 200CM - Profil

2906212

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2906212>



Zeichnungen

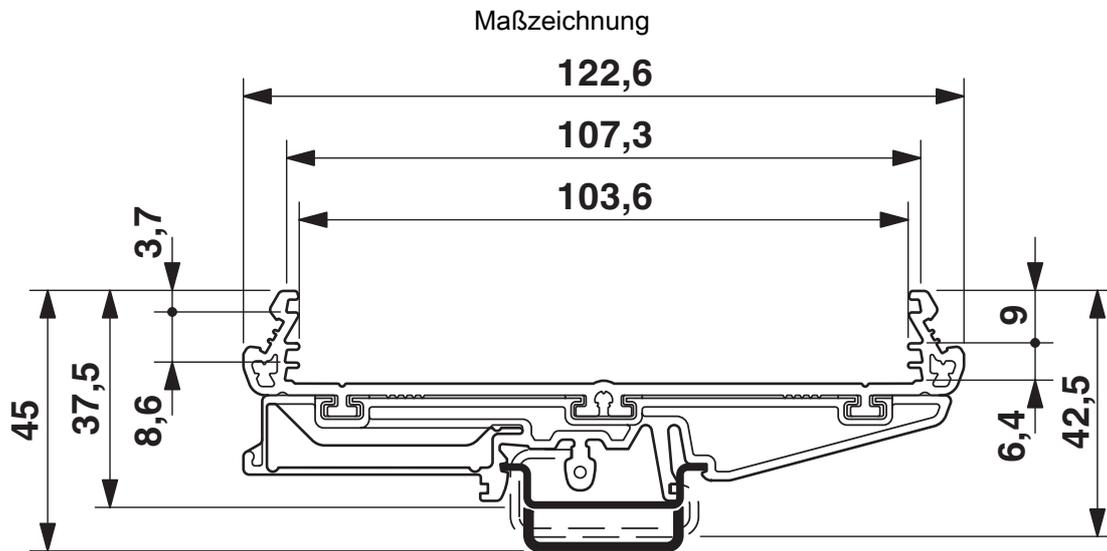

UM 108-PROFIL 200CM - Profil



2906212

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2906212>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27190601
ECLASS-15.0	27190601

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UM 108-PROFIL 200CM - Profil



2906212

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2906212>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de