

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Strangprofil-Aufbaugehäuse, mit einer Baubreite von 72 mm und einer Festlänge von 200 cm



Kaufmännische Daten


Artikelnummer	2906225
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	F1 - Elektronikgehäuse
Produktschlüssel	ACHDBA
GTIN	4017918277437
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	890,63 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	890,63 g
Zolltarifnummer	39162000
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Aufbaugehäuseunterteil
Gehäuseart	Strangprofilgehäuse
Gehäuseserie	UM
Produktfamilie	UM72
Lüftungsöffnung vorhanden	nein

Maße

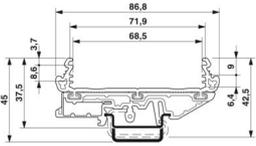Maßzeichnung	
Tiefe	21,5 mm
Länge	2 m

Außenmaß

Profilbreite (außen)	86,8 mm
----------------------	---------

Innenmaß

Profilbreite (innen)	71,9 mm
----------------------	---------

Materialangaben


Farbe (Gehäuse)	grün (RAL 6021)
Material Gehäuse	PVC
Oberflächenbeschaffenheit	unbehandelt

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-15 °C ... 50 °C
-------------------------------	------------------

Zeichnungen

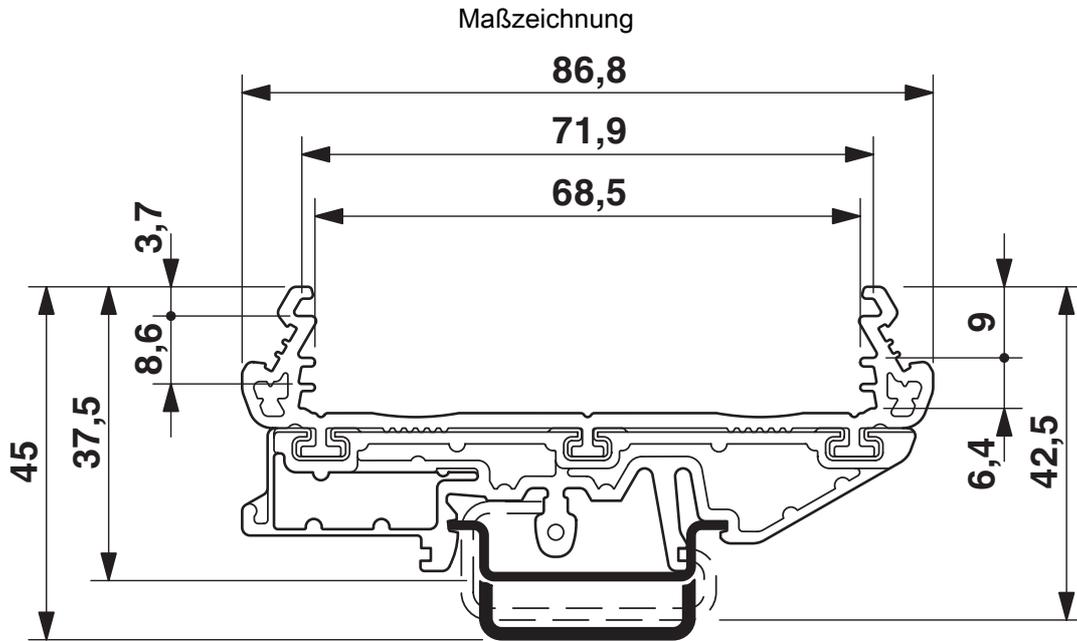

2906225

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2906225>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27190601
ECLASS-15.0	27190601

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %