

# FLKM 50-PA/AN/S7-1500 - Frontadapter



2907386

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2907386>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



VARIOFACE-Frontadapter, für analoge 35-mm-Baugruppen der SIMATIC® S7-1500, bis 16 Kanäle anschaltbar (40- oder 20-polige Baugruppen).

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2907386
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	I1 - Systemverkabelung
Produktschlüssel	DK231S
GTIN	4055626255705
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	76,46 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	77 g
Zolltarifnummer	85369010
Ursprungsland	RO

# FLKM 50-PA/AN/S7-1500 - Frontadapter



2907386

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2907386>

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Frontadapter
------------	--------------

### Isolationseigenschaften

Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	2

### Elektrische Eigenschaften

Max. zulässige Betriebsspannung	< 50 V DC
Max. zulässiger Strom	1 A (pro Pfad)
Nennbetriebsart	100 % ED
Bemessungsstoßspannung	0,5 kV

### Unterstützte Steuerung SIEMENS S7-1500

Passende I/O-Karte	6ES7531-7KF00-0AB0
	6ES7531-7LH00-0AB0
	6ES7531-7MH00-0AB0
	6ES7531-7NF00-0AB0
	6ES7531-7NF10-0AB0
	6ES7531-7PF00-0AB0
	6ES7531-7QF00-0AB0
	6ES7532-5HF00-0AB0
	6ES7550-1AA01-0AB0
	6ES7551-1AB01-0AB0
	6ES7552-1AA00-0AB0
	6ES7553-1AA00-0AB0

### Anschlussdaten

#### Feldebene

Anschlussart	IDC/FLK-Stiftleiste
Anzahl der Anschlüsse	1
Polzahl	50
Rastermaß	2,54 mm

### Maße

#### Artikelabmessungen

Breite	29,8 mm
Höhe	130,4 mm
Tiefe	46 mm

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

# FLKM 50-PA/AN/S7-1500 - Frontadapter



2907386

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2907386>

## Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP00
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 60 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 70 °C

## Normen und Bestimmungen

Normen/Bestimmungen	IEC 61131-2
---------------------	-------------

## Hinweise

Hinweis zum Betrieb	Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch sind die Vorgaben der Installationsrichtlinie (siehe Downloads) einzuhalten. Bei Anwendungen oder Einsatz mit Fremdprodukten, müssen zusätzlich die Vorgaben, Sicherheits- und Warnhinweise des jeweiligen Fremdherstellers erfüllt werden.
---------------------	---


# FLKM 50-PA/AN/S7-1500 - Frontadapter

2907386

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2907386>

## Zeichnungen

Schaltplan

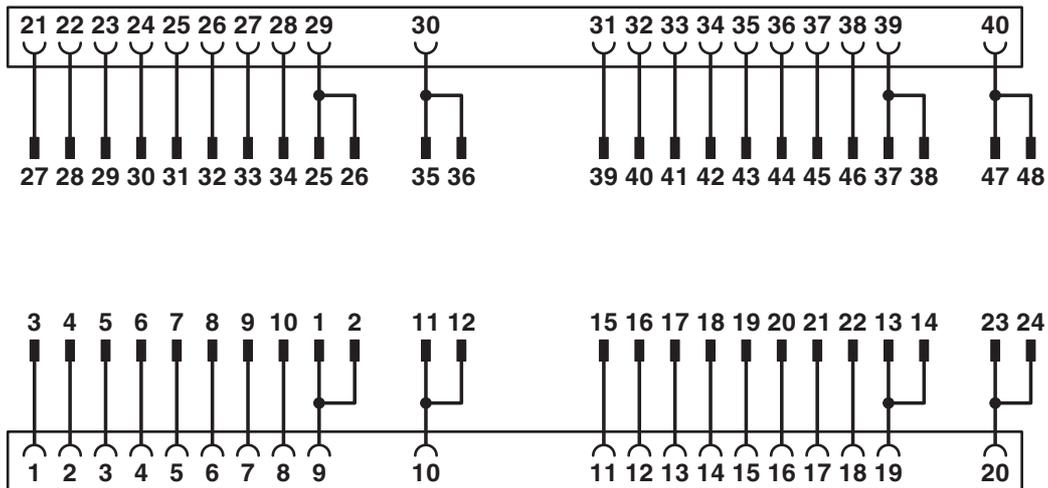

Anschlussbild FLKM 50-PA/AN/S7-1500

# FLKM 50-PA/AN/S7-1500 - Frontadapter



2907386

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2907386>

## Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2907386>



**EAC**

Zulassungs-ID: RU C-DE.A\*30.B00767



**UL Listed**

Zulassungs-ID: E238705



**cUL Listed**

Zulassungs-ID: E238705

# FLKM 50-PA/AN/S7-1500 - Frontadapter



2907386

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2907386>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	27242292
ECLASS-15.0	27242292

### ETIM

ETIM 9.0	EC002584
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

# FLKM 50-PA/AN/S7-1500 - Frontadapter



2907386

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2907386>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachsmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)