

# UM100-PROFIL 100CM - Profil

2914563

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2914563>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Strangprofilgehäuse, Grundprofil, Profilbreite (innen): 100 mm, Profilbreite (außen): 122,6 mm, Länge: 1000 mm, Tiefe: 21,5 mm, Hinweis: benötigte Profillänge = Leiterplattenlänge - 3,6 mm



## Ihre Vorteile

- Einfache Montage
- Flexibel in Form und Größe
- Kostengünstig durch Reduzierung der Gehäuseeinzelteile

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2914563
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	F1 - Elektronikgehäuse
Produktschlüssel	ACHDBA
GTIN	4017918959159
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	400 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	606 g
Zolltarifnummer	39162000
Ursprungsland	DE

# UM100-PROFIL 100CM - Profil

2914563


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2914563>

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Aufbaugehäuseunterteil
Gehäuseart	Strangprofilgehäuse
Gehäuseserie	UM
Produktfamilie	UM100
Lüftungsöffnung vorhanden	nein

### Maße

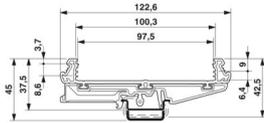Maßzeichnung	
Tiefe	21,5 mm
Länge	100 cm

### Außenmaß

Profilbreite (außen)	122,6 mm
----------------------	----------

### Innenmaß

Profilbreite (innen)	100 mm
----------------------	--------

### Leiterplatten-Design

Leiterplattenstärke	1,4 mm ... 1,8 mm
---------------------	-------------------

### Materialangaben

Farbe (Gehäuse)	grün (RAL 6021)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Gehäuse	PVC

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

Max. zu erreichender IP-Code	IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-15 °C ... 50 °C (in Abhängigkeit der Verlustleistung)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Montage)	-5 °C ... 50 °C
Relative Luftfeuchte (Lagerung/Transport)	95 %

### Angaben zur Leiterplatte

Anzahl der Leiterplattenaufnahmen	2
Leiterplattenstärke	1,4 mm ... 1,8 mm

### Montage

# UM100-PROFIL 100CM - Profil

2914563

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2914563>



Einbaulage	parallel zur Tragschiene
------------	--------------------------

## Verpackungsangaben

Verpackungsart	verpackt im Karton
Art der Umverpackung	Karton


# UM100-PROFIL 100CM - Profil

2914563

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2914563>



## Zeichnungen

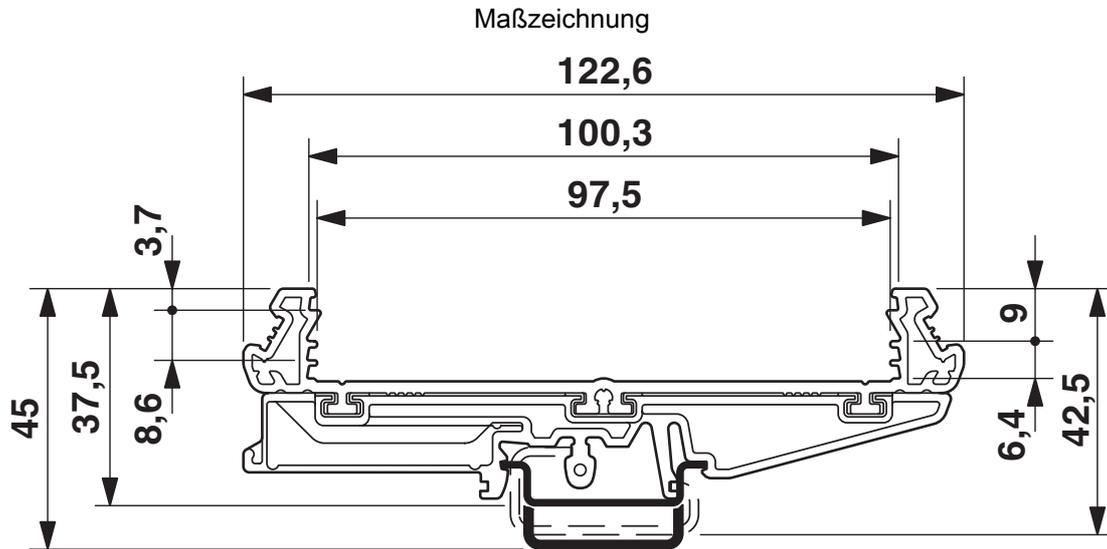

# UM100-PROFIL 100CM - Profil



2914563

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2914563>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	27190601
ECLASS-15.0	27190601

### ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

# UM100-PROFIL 100CM - Profil



2914563

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2914563>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)