

EMG 22-B4 - Elektronikgehäuse

2946146

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2946146>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Bestückungsmodul, bestehend aus Gehäuse, Anschlussklemmen MKDS 3 und Leiterplatte



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2946146
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	F1 - Elektronikgehäuse
Produktschlüssel	ACHCBA
GTIN	4017918082109
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	42,66 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	42,66 g
Zolltarifnummer	85369010
Ursprungsland	DE

EMG 22-B4 - Elektronikgehäuse

2946146

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2946146>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Gehäuse-Set
Gehäuseart	Einbaugeschäuse
Gehäuseserie	EMG
Produktfamilie	EMG
Bauform	Gehäuseunterteil, abnehmbare Abdeckung optional, Anschlusstechnik integriert, Leiterplatte integriert
Polzahl	8
Rastermaß	5 mm
Ausführung	Unter- und Oberteil mit Universalfuß, mit Leiterplatte und Lötstützpunkten, die auf Anschlussklemmen MKDS 3/... geführt sind

Maße

Maßzeichnung	
Breite	22,5 mm
Bauhöhe	47,5 mm
Höhe NS 35/7,5	55 mm 83 mm 100 mm
Tiefe	75 mm
Länge	75 mm
Rastermaß	5 mm

Materialangaben

Farbe (Gehäuse)	grün (RAL 6021)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Gehäuse	Polycarbonat glasfaserverstärkt
Oberflächenbeschaffenheit	unbehandelt

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C

Montage

EMG 22-B4 - Elektronikgehäuse

2946146

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2946146>



Montageart

Tragschienenmontage

EMG 22-B4 - Elektronikgehäuse


2946146

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2946146>



Zeichnungen

Maßzeichnung

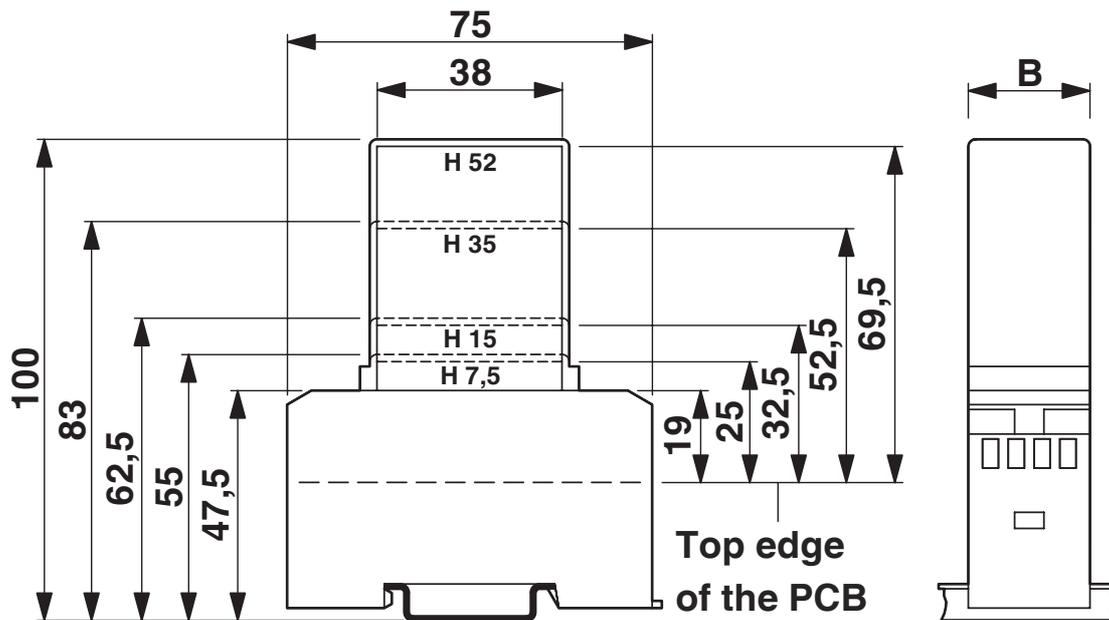


1 = Oberkante Leiterplatte

B = Gehäusebreite

EMG 22-B4 - Elektronikgehäuse

2946146

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2946146>

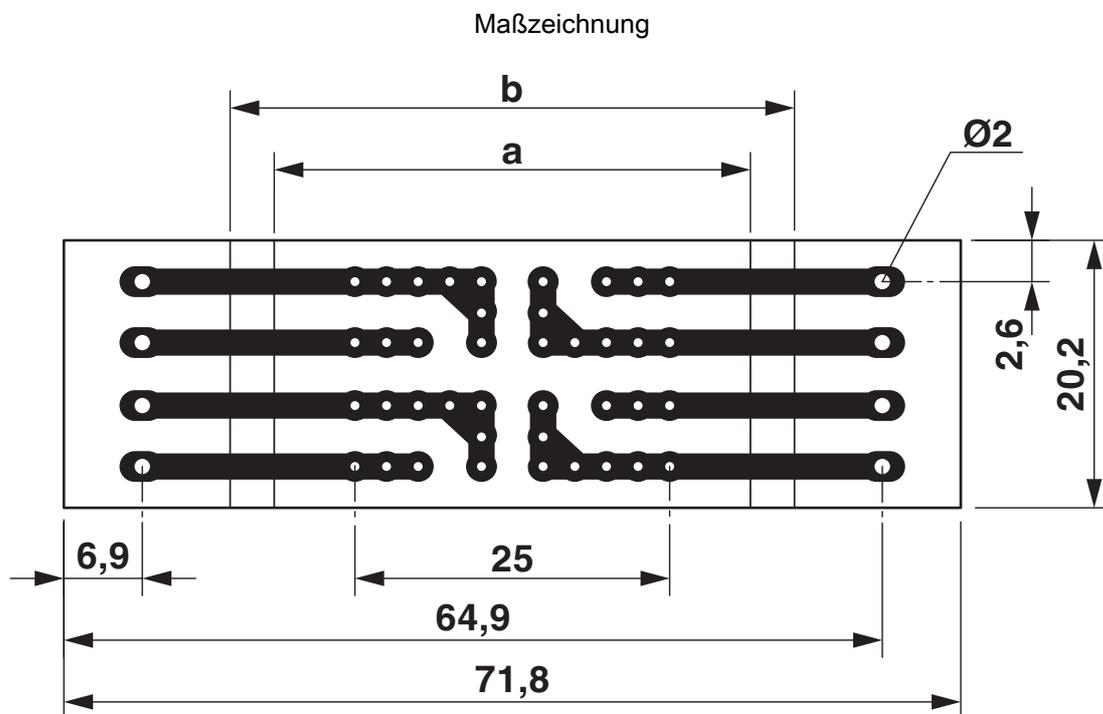

Rastermaß 5 mm

a = Bestückbare Fläche 38 mm in der Haube

b = Bestückbare Fläche 45 mm im Gehäuse

EMG 22-B4 - Elektronikgehäuse

2946146

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2946146>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-15.0	27190301
ECLASS-15.0	27190301

ETIM

ETIM 9.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50 Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
--	---

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de