

EMG 37-RELS/K2 - Relaissockel

2946706

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2946706>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Relaismodul, mit Stecksocket für KAMMRELAIS® Größe 2, Kontakt: F 104, 2 Wechsler

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2946706
Verpackungseinheit	5 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	G1 - Relais
Produktschlüssel	DK6131
GTIN	4017918082345
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	90,86 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	90,86 g
Zolltarifnummer	85364190
Ursprungsland	DE

EMG 37-RELS/K2 - Relaissockel



2946706

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2946706>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Relaissockel
------------	--------------

Isolationseigenschaften

Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	2

Eingangsdaten

Eingangsnennspannung U_N	230 V AC
	230 V AC

Anschlussdaten

Eingangsseite

Anschlussart	Schraubanschluss
Abisolierlänge	8 mm
Schraubengewinde	M3
Leiterquerschnitt starr	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG	24 ... 12

Ausgangsseite

Anschlussart	Schraubanschluss
Abisolierlänge	8 mm
Schraubengewinde	M3
Leiterquerschnitt starr	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG	24 ... 12

Maße

Breite	37,5 mm
Höhe	75 mm
Tiefe	82,5 mm

Materialangaben

Farbe	grün (RAL 6021)
Isolierstoff	PC-F

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 70 °C

EMG 37-RELS/K2 - Relaissockel



2946706

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2946706>

Normen und Bestimmungen

Normen/Bestimmungen	IEC 60664
	IEC 60664A
	DIN VDE 0110
	DIN VDE 0109-11, Entwurf
	DIN EN 50178/VDE 0160

Montage

Montageart	Tragschienenmontage
Montagehinweis	anreihbar ohne Abstand
Einbaulage	beliebig


EMG 37-RELS/K2 - Relaissockel

2946706

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2946706>

Zeichnungen

Schaltplan

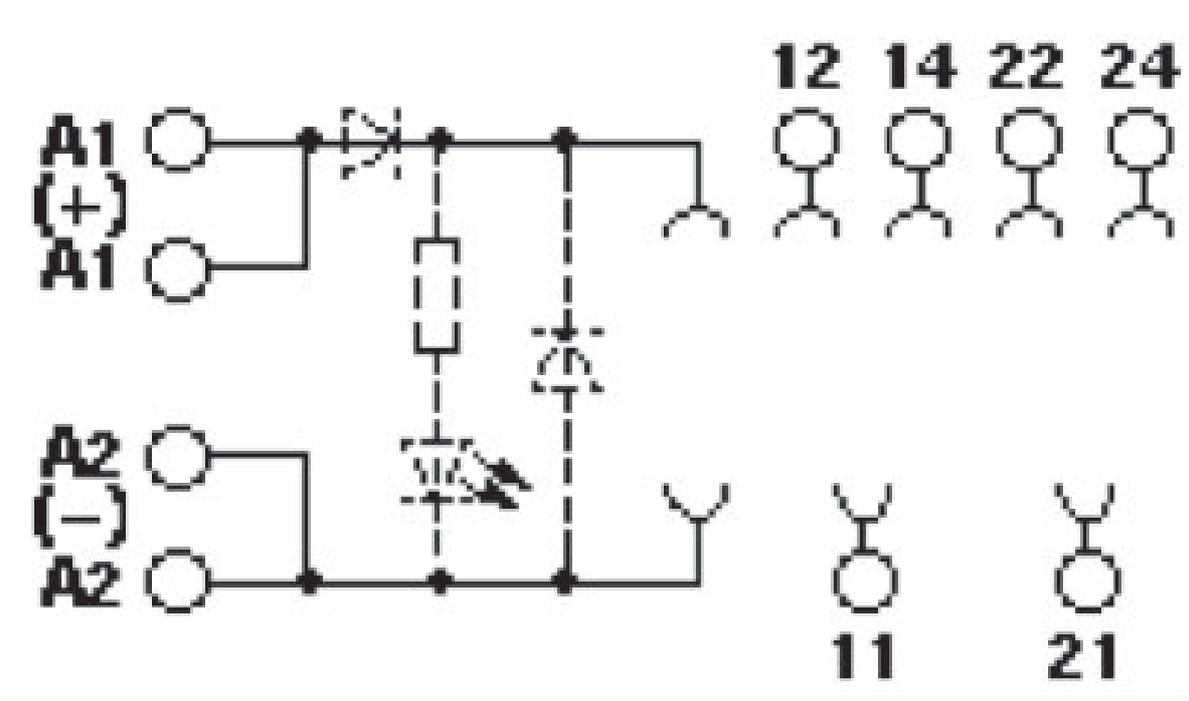

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de