

# EMG 22-RELS/K1 - Relaissockel

2950365

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2950365>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Relaismodul, mit Stecksocket für KAMMRELAIS® Größe 1, Kontakt: B 104, 2 Wechsler

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2950365
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	G1 - Relais
Produktschlüssel	DK6131
GTIN	4017918084028
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	58,28 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	58,28 g
Zolltarifnummer	85364190
Ursprungsland	DE

# EMG 22-RELS/K1 - Relaissockel



2950365

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2950365>

## Technische Daten

### Hinweise

Hinweis zum Betrieb	Induktive Verbraucher müssen zum Schutz von Relaispulen und -kontakten mit einer wirksamen Schutzbeschaltung bedämpft werden.
---------------------	---

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Relaissockel
------------	--------------

### Eingangsdaten

Eingangsnennspannung $U_N$	230 V AC
	230 V AC

### Anschlussdaten

#### Eingangsseite

Anschlussart	Schraubanschluss
Abisolierlänge	8 mm
Schraubengewinde	M3
Leiterquerschnitt starr	0,2 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel	0,2 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt AWG	24 ... 12

#### Ausgangsseite

Anschlussart	Schraubanschluss
Abisolierlänge	8 mm
Schraubengewinde	M3
Leiterquerschnitt starr	0,2 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel	0,2 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt AWG	24 ... 12

### Maße

Breite	22,5 mm
Höhe	75 mm
Tiefe	82,5 mm

### Materialangaben

Farbe	grün (RAL 6021)
Isolierstoff	PC-F

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 70 °C

# EMG 22-RELS/K1 - Relaissockel



2950365

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2950365>

## Normen und Bestimmungen


Normen/Bestimmungen	DIN VDE 0110b, Gr. C für 250 V AC
	DIN VDE 0160 (in relevanten Teilen)

## Montage

Montageart	Tragschienenmontage
Montagehinweis	anreihbar ohne Abstand
Einbaulage	beliebig

Zeichnungen

Schaltplan

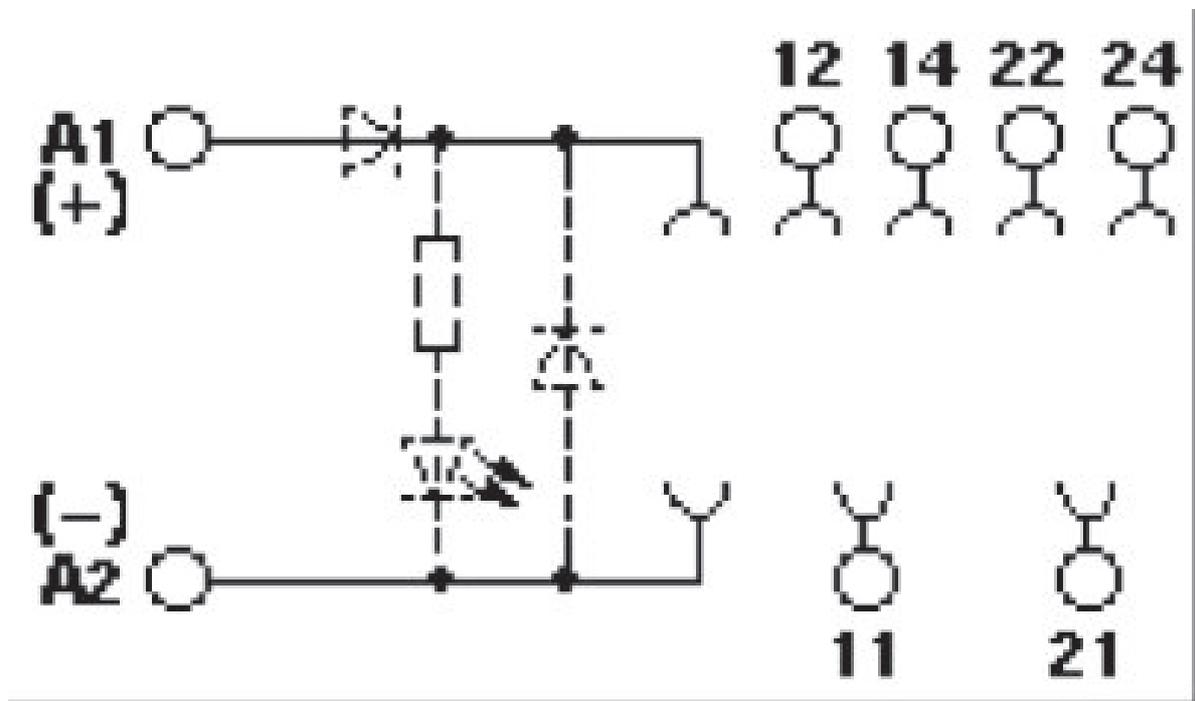

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--