

UM 72-SEFE/R - Seitenelement

2959353

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2959353>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Seitenelement, rechts, mit Fuß, Breite: 5 mm, Breite : 72 mm, zur Montage auf NS 32 oder NS 35/7,5



Ihre Vorteile

- Einfache Montage
- Flexibel in Form und Größe
- Kostengünstig durch Reduzierung der Gehäuseeinzelteile

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2959353
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	F1 - Elektronikgehäuse
Produktschlüssel	ACHDBA
GTIN	4017918104436
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	6,65 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	6,83 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	PL

UM 72-SEFE/R - Seitenelement

2959353


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2959353>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Aufbaugehäuse-Seitenteil
Gehäuseart	Strangprofilgehäuse
Gehäuseserie	UM
Produktfamilie	UM72
Lüftungsöffnung vorhanden	nein

Maße

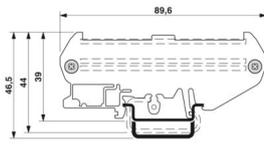Maßzeichnung	
Breite	5 mm
Höhe	89,6 mm
Tiefe	37,6 mm

Materialangaben

Farbe (Gehäuse)	grün (RAL 6021)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Gehäuse	PA
Oberflächenbeschaffenheit	unbehandelt

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 105 °C (in Abhängigkeit der Verlustleistung)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 55 °C
Umgebungstemperatur (Montage)	-5 °C ... 100 °C
Relative Luftfeuchte (Lagerung/Transport)	80 %

Montage

Montageart	Tragschienenmontage
------------	---------------------

UM 72-SEFE/R - Seitenelement


2959353

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2959353>



Zeichnungen

Maßzeichnung

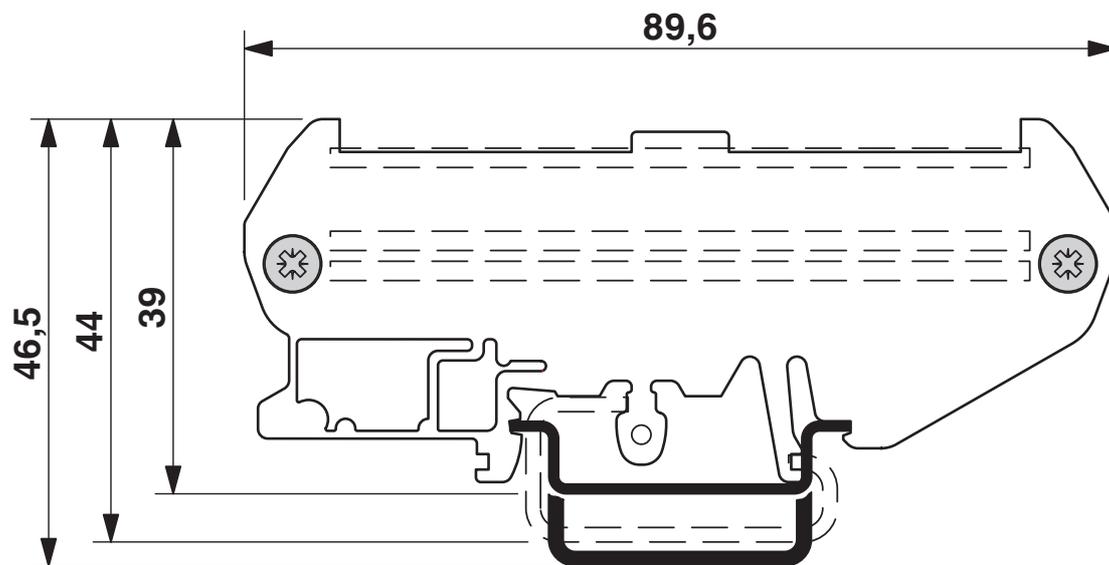

UM 72-SEFE/R - Seitenelement

2959353

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2959353>



Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2959353>



UL Recognized
Zulassungs-ID: E240868

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27190602
ECLASS-15.0	27190602

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--