

UMK-BE 11,25 BK - Elektronikgehäuse



2976394

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2976394>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Elektronik-Aufbauehäuse, Steckmodul-Basiselement

Kaufmännische Daten


Artikelnummer	2976394
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Produktschlüssel	ACHDCA
GTIN	4017918281199
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	4,42 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	4,42 g
Ursprungsland	PL

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Gehäuseart	Aufbaugeschäft
Bauforn	Modulbreite 11,25 mm, da das Gehäuse nach oben hin offen bleiben kann, sind auch Aufbauten über die eigentliche Profilhöhe hinaus möglich
Polzahl	999

Maße

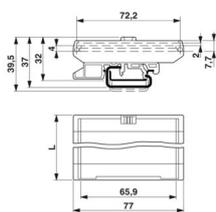Maßzeichnung	
Breite	33,75 mm
Höhe NS 35/7,5	165 mm
Tiefe	77 mm
Länge	77 mm

Materialangaben

Farbe	schwarz
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Material Gehäuse	PA

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen


Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 105 °C
-------------------------------	-------------------

UMK-BE 11,25 BK - Elektronikgehäuse

2976394

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2976394>

Zeichnungen

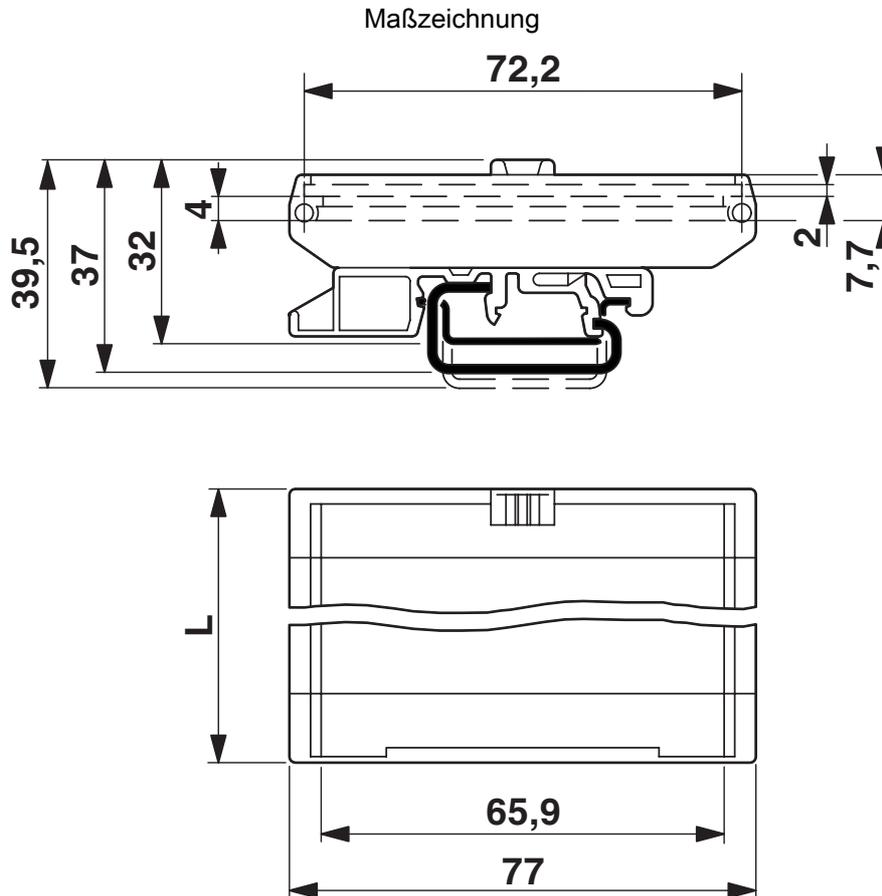

UMK-BE 11,25 BK - Elektronikgehäuse



2976394

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2976394>

Environmental product compliance

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de