

C-RC 25/M8 DIN - Ringkabelschuh



3240101

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240101>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Ringkabelschuh, unisoliert, 25 mm², M8



Ihre Vorteile

- Zur optimalen Vercrimpfung stehen Ihnen die CRIMPFOX-RC...-Werkzeuge aus unserem CRIMPFOX-Quetschzangen-Programm zur Verfügung
- Die hartgelötete Presszone ermöglicht höchste Leiterauszugswerte
- Die Ringkabelschuhe ohne Kunststoffhülse bestehen aus hochwertigem Elektrolytkupfer mit galvanischer Verzinnung für einen maximalen Korrosionsschutz

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	3240101
Verpackungseinheit	100 Stück
Mindestbestellmenge	100 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	BH3422
Katalogseite	Seite 490 (C-3-2019)
GTIN	4046356453189
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	7,943 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	7 g
Zolltarifnummer	85369010
Ursprungsland	CN

C-RC 25/M8 DIN - Ringkabelschuh

3240101

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240101>




Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Verbinder
Produkteigenschaft	Design nach DIN 46234
	Hartgelötet
	Galvanisch verzinkt

Maße

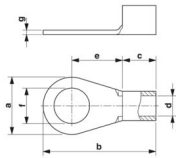Maßzeichnung	
Breite	16 mm
Hülsenlänge	33 mm
Länge Isolierstoffhülse	11 mm
Abisolierlänge maximal	14 mm
Abstand Mitte-Isolierstoffhülse	14 mm
Materialstärke min.	1,5 mm
Innenmaß Isolierkragen	7,5 mm

Innenmaß

Innendurchmesser	8,4 mm
------------------	--------

Materialangaben

Farbe	silberfarben
Material	Kupfer
Beschichtung	verzinkt

Mechanische Eigenschaften

Technische Daten

Hülsenlänge	33 mm
-------------	-------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	110 °C
-------------------------------	--------

Normen und Bestimmungen

Design nach Norm	DIN 46234
------------------	-----------

C-RC 25/M8 DIN - Ringkabelschuh


3240101

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240101>



Zeichnungen

Maßzeichnung

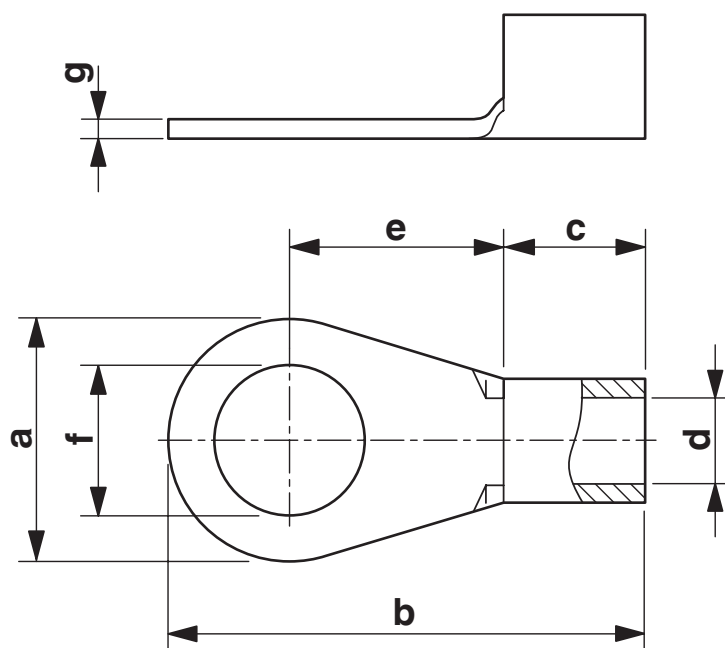

C-RC 25/M8 DIN - Ringkabelschuh



3240101

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240101>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27400204
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001052
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

C-RC 25/M8 DIN - Ringkabelschuh



3240101

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240101>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de