

C-RC 70/M12 DIN - Ringkabelschuh

3240118

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240118>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Ringkabelschuh, unisoliert, 70 mm², M12



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	3240118
Verpackungseinheit	100 Stück
Mindestbestellmenge	100 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	BH3422
GTIN	4046356453356
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	24,879 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	24,879 g
Zolltarifnummer	85369010
Ursprungsland	CN

C-RC 70/M12 DIN - Ringkabelschuh

3240118

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240118>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Verbinder
Produkteigenschaft	Design nach DIN 46234
	Hartgelötet
	Galvanisch verzinkt

Maße

Maßzeichnung	
Breite	22 mm
Hülsenlänge	49 mm
Länge Isolierstoffhülse	18 mm
Abisolierlänge maximal	21 mm
Abstand Mitte-Isolierstoffhülse	20 mm
Materialstärke min.	2 mm
Innenmaß Isolierkragen	13 mm

Innenmaß

Innendurchmesser	13 mm
------------------	-------

Materialangaben

Farbe	silberfarben
Material	Kupfer
Beschichtung	verzinkt

Mechanische Eigenschaften

Technische Daten

Hülsenlänge	49 mm
-------------	-------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	110 °C
-------------------------------	--------

Normen und Bestimmungen

Design nach Norm	DIN 46234
------------------	-----------

C-RC 70/M12 DIN - Ringkabelschuh


3240118

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240118>



Zeichnungen

Maßzeichnung

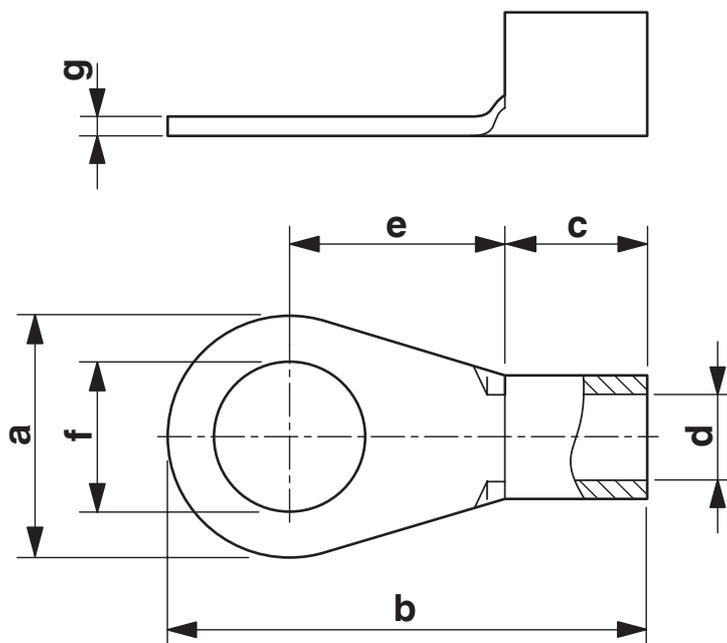

C-RC 70/M12 DIN - Ringkabelschuh



3240118

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240118>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27400204
ECLASS-15.0	27400204

ETIM

ETIM 9.0	EC001052
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

C-RC 70/M12 DIN - Ringkabelschuh



3240118

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240118>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de