

# AH-ME 200X150X78 - Abdeckhaube



3240268

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240268>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

**Abdeckhaube**, zur berührungs- und staubgeschützten Kapselung der Bauteile



## Ihre Vorteile

- Auf den dazugehörigen Endhalter E/NS 35-N-APH lässt sich die Abdeckung sichern aufrasten und optional verplomben
- Abdeckprofile bieten Schutz vor unbefugtem Betätigen von Klemmenleisten
- Dieses Profil ist speziell an die Kontur der Messwandler-Trennklemmen angepasst
- Die Abdeckhaube AH-ME ist allseitig geschlossen, wird auf die Endhalter aufgerastet und ist optional zu verplomben

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	3240268
Verpackungseinheit	5 Stück
Mindestbestellmenge	5 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	BE61ZX
GTIN	4055626284484
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	271,2 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	271,2 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	DE

# AH-ME 200X150X78 - Abdeckhaube

3240268


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240268>

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Abdeckprofil
------------	--------------

### Maße

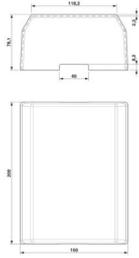Maßzeichnung	
Breite	150 mm
Höhe	200 mm
Tiefe	78 mm
Länge	200 mm

### Materialangaben

Farbe	transparent
Material	PC
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B)	125 °C

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-60 °C ... 105 °C (max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C)
Umgebungstemperatur (Montage)	-5 °C ... 70 °C
Umgebungstemperatur (Betätigung)	-5 °C ... 70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	30 % ... 70 %

# AH-ME 200X150X78 - Abdeckhaube



3240268

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240268>



## Zeichnungen

Maßzeichnung

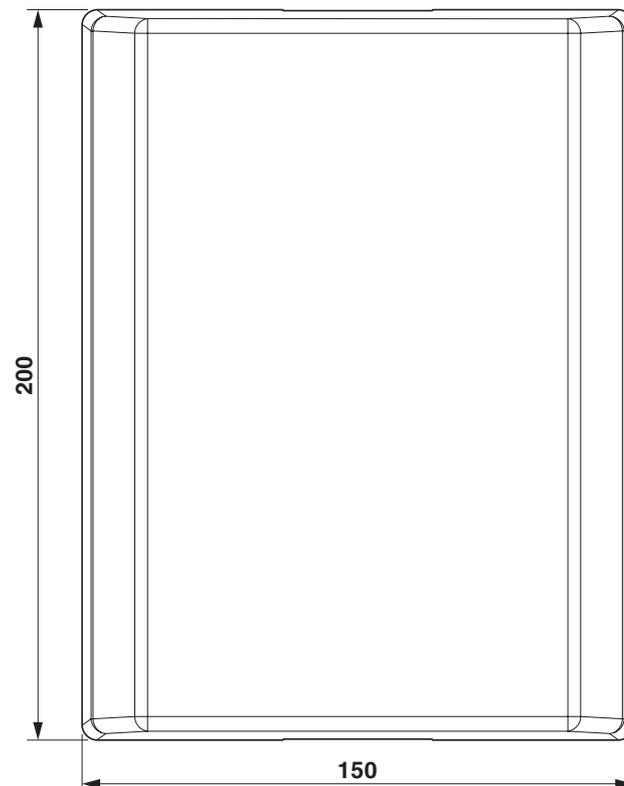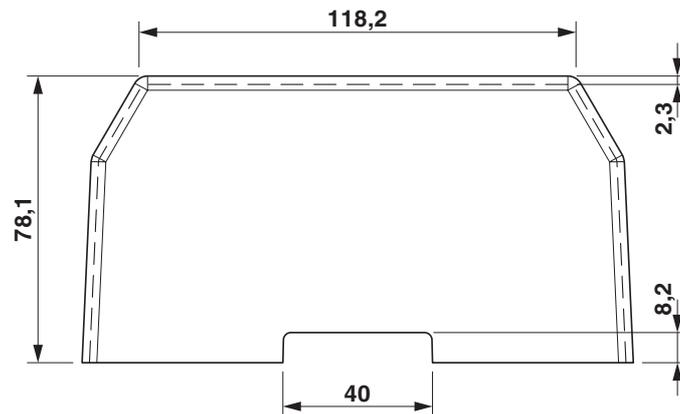

# AH-ME 200X150X78 - Abdeckhaube



3240268

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240268>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	27141190
ECLASS-15.0	27141190

### ETIM

ETIM 9.0	EC004591
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# AH-ME 200X150X78 - Abdeckhaube



3240268

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240268>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)