


BMKD 15X 9 YE - Etikettenbogen für Matrixdrucker



5031689

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/5031689>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

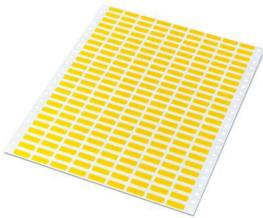

Etikettenbogen für Matrixdrucker, Bogen, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: Matrixdrucker, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 10000, Textfeldhöhe: 9 mm, Textfeldbreite: 15 mm

Kaufmännische Daten

| | |
|--|-------------------------|
| Artikelnummer | 5031689 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | B1 - Markierung Montage |
| Produktschlüssel | BG2414 |
| GTIN | 4017918095512 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 578 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 584,7 g |
| Zolltarifnummer | 39199080 |
| Ursprungsland | BE |

BMKD 15X 9 YE - Etikettenbogen für Matrixdrucker



5031689

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/5031689>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

| | |
|---------------------------|----------------|
| Produkttyp | Gerätemarker |
| Beschriftung | |
| Anzahl der Einzelschilder | 10000 |
| Kennzeichnungstechnologie | Thermotransfer |

Montage

| | |
|------------|--------|
| Montageart | kleben |
|------------|--------|

Materialangaben


| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Farbe | gelb (RAL 1018) |
| Material | Polyester |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 85 °C |
| Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | 23 °C |
| Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 50 % (Eine trockene und dunkle Aufbewahrung in der Originalverpackung ist zu empfehlen) |

 Maße

| | |
|--------------|--|
| Maßzeichnung |  |
| Breite | 15 mm |
| Höhe | 9 mm |
| Tiefe | 0,23 mm |

Textfeld


| | |
|----------------|-------|
| Textfeldbreite | 15 mm |
| Textfeldhöhe | 9 mm |

Hinweise

| | |
|-----------|------------------|
| Allgemein | CMS beschriftbar |
|-----------|------------------|

Zeichnungen

Maßzeichnung

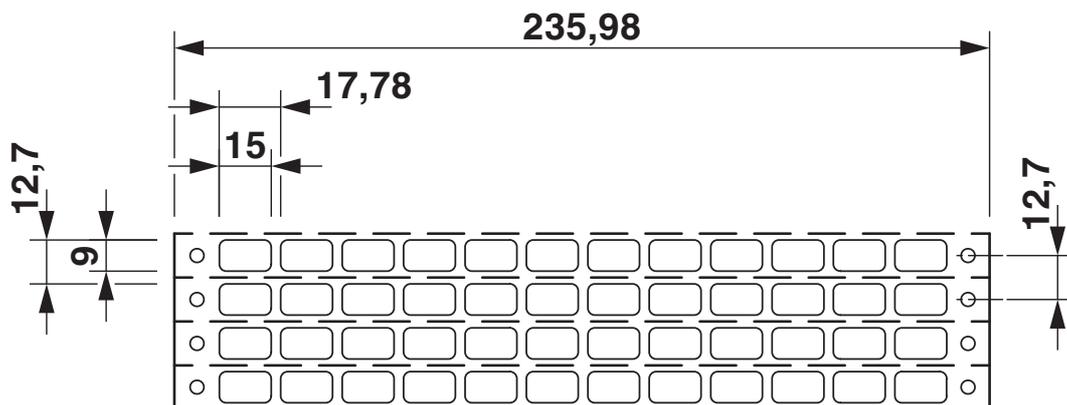

5031689

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/5031689>

Klassifikationen

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281103 |
| ECLASS-15.0 | 27281103 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001288 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

5031689

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/5031689>

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|--|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|--|------------------------------|

EU REACH SVHC

| | |
|---|--|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---|--|

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de