


# CES-STPG-GY-2X3 - Pasacables

1410424

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1410424>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

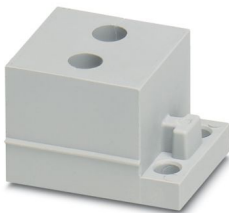

Pasacables, pequeña, número de conductores: 2, tipo: Cable redondo, hendido, diámetro exterior del cable: 2x 2,4 mm ... 2,7 mm, material: SEBS (sin halógenos), color: gris, longitud: 29,5 mm, anchura: 19,5 mm, altura: 17 mm

## Descripción del producto

Pasacables ranurado

## Datos comerciales


|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 1410424       |
| Unidad de embalaje                        | 10 Unidades   |
| Cantidad mínima de pedido                 | 10 Unidades   |
| Clave de venta                            | AF7CCX        |
| Clave de producto                         | AF7CCX        |
| GTIN                                      | 4046356776233 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 8,03 g        |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 8 g           |
| Número de tarifa arancelaria              | 40169997      |
| País de origen                            | PL            |

## Datos técnicos

## Propiedades del artículo

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Tipo de producto      | Pasacables |
| Número de conductores | 2          |

## Dimensiones
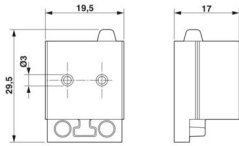
|                        |                                                                                    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Esquema de dimensiones |  |
| Anchura                | 19,5 mm                                                                            |
| Altura                 | 17 mm                                                                              |
| Longitud               | 29,5 mm                                                                            |

## Datos del material

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Material                            | SEBS (sin halógenos) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0                   |

## Cable/línea

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Diámetro exterior del cable | 2x 2,4 mm ... 2,7 mm |
|-----------------------------|----------------------|

## Parámetros

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Tamaño de junta          | pequeña       |
| Versión, Formato         | Cable redondo |
| Versión, Junta pasacable | hendido       |

## Condiciones medioambientales y de vida útil

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Condiciones ambientales         |                             |
| Índice de protección            | IP54                        |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (estático) |

# CES-STPG-GY-2X3 - Pasacables


1410424

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1410424>



## Dibujos

Esquema de dimensiones

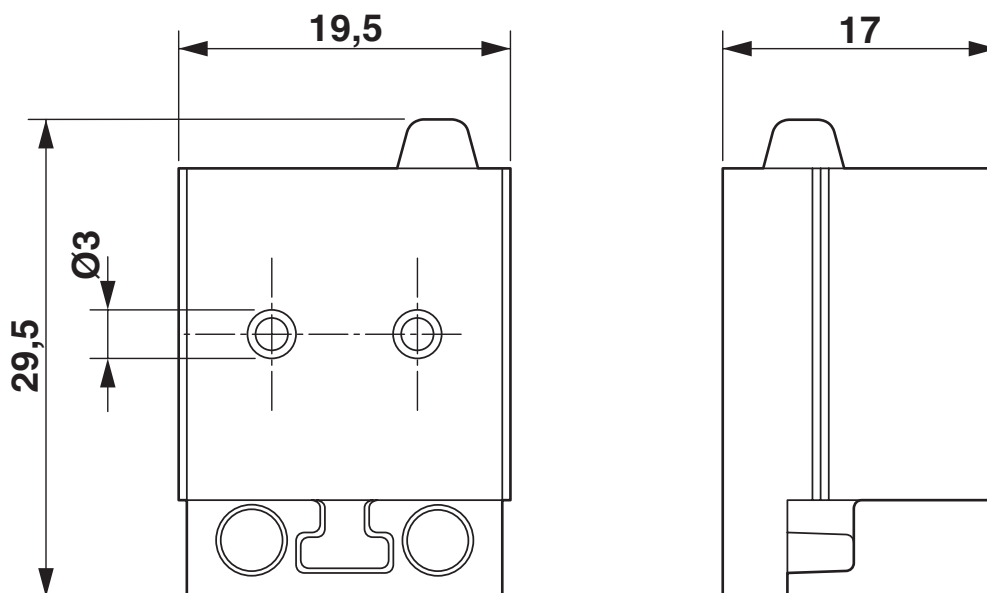

Esquema de dimensiones

1410424

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1410424>

## Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1410424>



**cUL Recognized**

ID de homologación: E255026



**UL Recognized**

ID de homologación: E255026

**DNV**

ID de homologación: TAE00003VJ

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-15.0 | 27144425 |
| ECLASS-13.0 | 27144425 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000451 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

### EF3.0 Cambio climático

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,073 kg CO2e |
|---------|---------------|