

CC0,6-TS-0,34M AU - Contacto crimpado



1423643

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1423643>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Contacto crimpado, Macho, mecanizado, diámetro de contacto: 0,6 mm, sección de conexión: 0,14 mm² ... 0,34 mm², AWG 26...22, material contacto: CuZn

Datos comerciales

Código de artículo	1423643
Unidad de embalaje	100 Unidades
Cantidad mínima de pedido	100 Unidades
Clave de venta	AF2CJJ
Clave de producto	AF2CJJ
GTIN	4055626368108
Peso por unidad (incluido el embalaje)	0,077 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	0,076 g
Número de tarifa arancelaria	74152900
País de origen	DE

CC0,6-TS-0,34M AU - Contacto crimpado

1423643

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1423643>



Datos técnicos

Montaje

Tipo de montaje	Encajar
-----------------	---------

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Contacto engastado
Tipo de material del contacto	mecanizado

Datos de conexión

Tecnología de conexión

Tipo de conexión del contacto	Macho
Tipo de conexión	Conexión crimpada

 
Conexión de conductores

Longitud de pelado	4 mm +0,5 mm
Sección de conexión (flexible)	0,14 mm² ... 0,34 mm²
Sección de conexión	0,14 mm² ... 0,34 mm²
Sección de conexión AWG (flexible)	26 ... 22

Datos del material

Material Contacto	CuZn
Material Superficie contactos	Ni/Au

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Diámetro (Diámetro de contacto)	0,6 mm

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	≥ 100
-------------------	-------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 85 °C
---------------------------------	------------------


CC0,6-TS-0,34M AU - Contacto crimpado



1423643

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1423643>

Dibujos

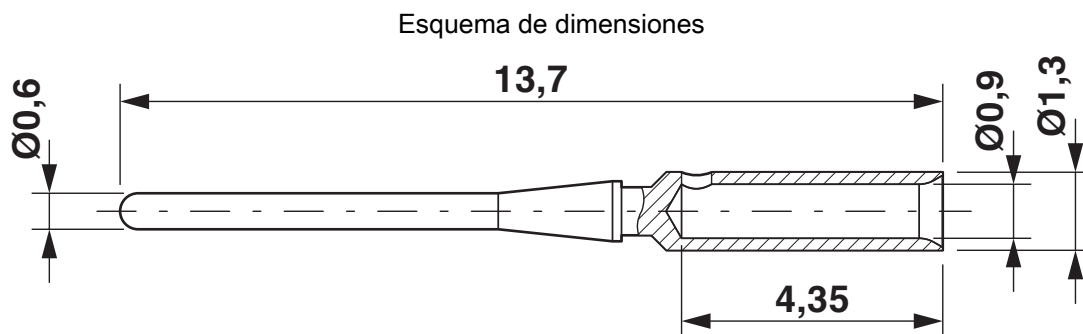

Contacto engastado, diámetro: 0,6 mm

CC0,6-TS-0,34M AU - Contacto crimpado



1423643

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1423643>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440204
ECLASS-15.0	27440204

ETIM

ETIM 9.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

CC0,6-TS-0,34M AU - Contacto crimpado



1423643
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1423643>

Environmental product compliance

EU RoHS	
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
EU REACH SVHC	
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
EF3.0 Cambio climático	
CO2e kg	0,031 kg CO2e

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es