

HC-HS-PES - Tornillo

1586219

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1586219>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Tornillo PE, para insertos de contactos HC-HS

Datos comerciales

Código de artículo	1586219
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	AF7ABZ
Clave de producto	AF7ABZ
GTIN	4046356367172
Peso por unidad (incluido el embalaje)	3,363 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	3,03 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	CN

HC-HS-PES - Tornillo

1586219

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1586219>



Datos técnicos

Notas

Generalidades	Tornillo PE, para insertos de contactos HC-HS, HC-B06-UTT
---------------	---

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Material de montaje
Construcción	Tornillo PE

Datos de conexión



Rosca de tornillo	M4
-------------------	----

Datos del material

Material	Acero, galvanizado
----------	--------------------

Dibujos

Esquema de dimensiones

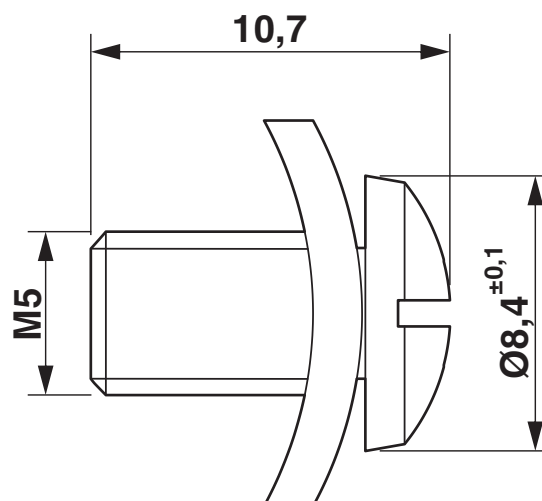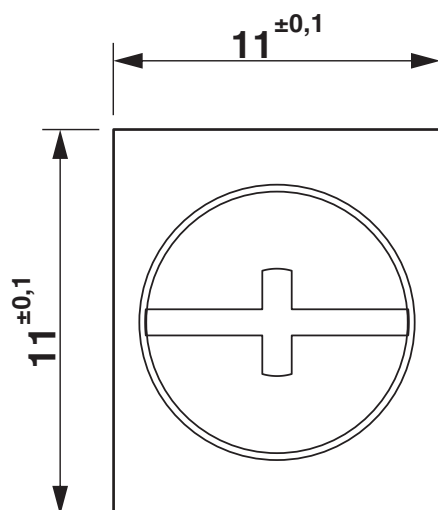

Esquema de dimensiones

HC-HS-PES - Tornillo

1586219

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1586219>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27144492
ECLASS-15.0	27144492

ETIM

ETIM 9.0	EC002609
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31161500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---