

# RC-06P1N1280T1 - Conector para cables



1593213

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1593213>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



M23, Conector para cables, recto, Bloqueo por tornillo, N° de polos: 6, Sentido de giro: Estándar, tipo de conexión del contacto: Macho, Copa de soldar, rango de diámetro de cable: 7,5 mm ... 9,5 mm, codificación: N

## Datos comerciales

Código de artículo	1593213
Unidad de embalaje	20 Unidades
Cantidad mínima de pedido	20 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	ABRAFA
Clave de producto	ABRAFA
GTIN	4046356194907
Peso por unidad (incluido el embalaje)	73,13 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	73,13 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

# RC-06P1N1280T1 - Conector para cables



1593213

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1593213>

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

Tipo de producto	Conector circular (lado del cable)
------------------	------------------------------------

### Conectores

#### Cuerpo aislante

Codificación	N
Material (Cuerpo aislante)	PBT
Material (Contacto)	CuZn
Material (Superficie contactos)	Ni/Au
Ciclos de enchufe	50
Tipo de conexión	Copa de soldar
Tipo de conmutación del contacto	Macho
Aplicación	Señal
Número de polos	6
Sentido de giro	Estándar
Cara de enchufe	6
Número Contacto (Grupo de contacto 1)	6
Sección de hilo trenzado min. Contacto (Grupo de contacto 1)	0,08 mm <sup>2</sup>
Sección de hilo trenzado máx. Contacto (Grupo de contacto 1)	2,5 mm <sup>2</sup>
Corriente asignada Contacto (Grupo de contacto 1)	20 A (en caso de sección de conexión máx.)
Tensión nominal Contacto (Grupo de contacto 1)	48 V AC 74 V DC
Tensión transitoria de dimensionamiento	1,5 kV
Categoría de sobretensiones	III
Grado de polución	3

#### Carcasa

Observación	Los insertos de contactos deben pedirse por separado
Ejecución	Carcasa de conector para cables
Tipo de rosca	M23
Construcción	recto
Tipo de bloqueo	Bloqueo por tornillo
Prensaestopas Pg	sin
Material (Carcasa)	Metal
Índice de protección (insertado)	IP65 IP67 IP68

#### Junta

Diámetro exterior del cable	7,5 mm ... 9,5 mm
Material junta	NBR


# RC-06P1N1280T1 - Conector para cables

1593213

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1593213>

## Dibujos

Plano esquemático

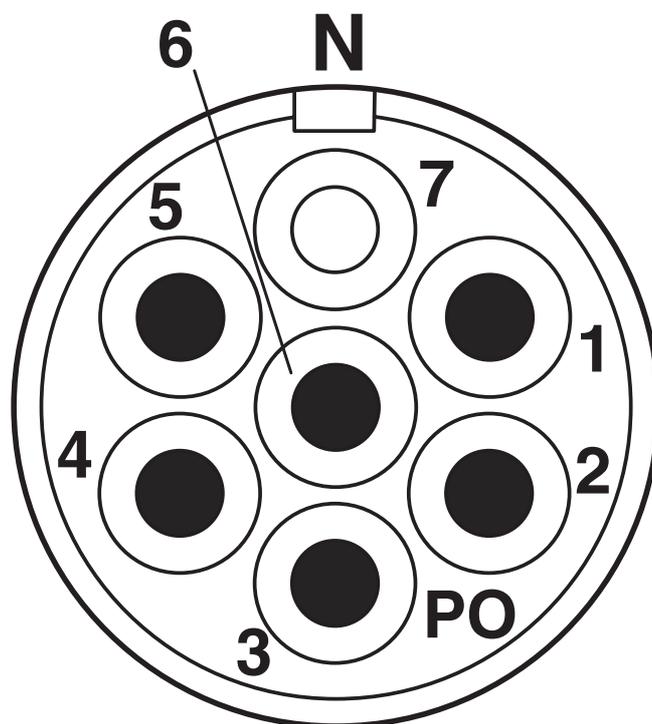

Esquema de polos


# RC-06P1N1280T1 - Conector para cables



1593213

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1593213>

Plano esquemático

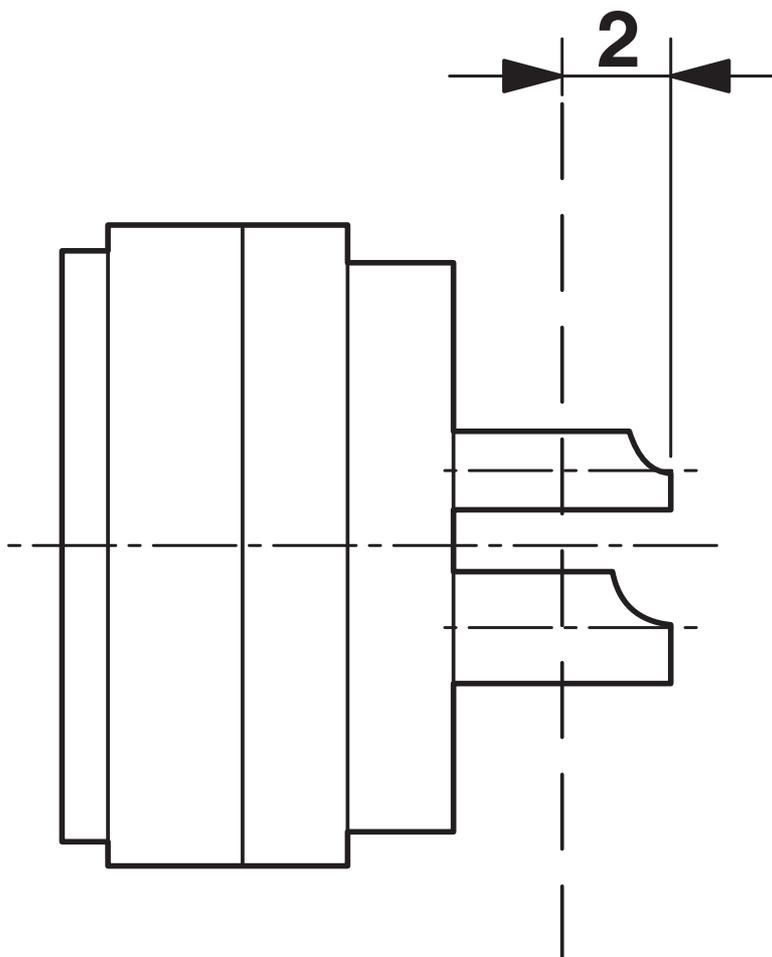

Esquema de dimensiones

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)