

UC-0000000Q3DU - Pasamuro pared posterior



1607070

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1607070>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Pasamuro pared posterior, serie: UC, recto, Bloqueo por tornillo, M23, número de polos: 12, tipo de conexión del contacto: Hembra, Conexión crimpada, Anillo tórico axial, Fijación central, apantallado: sí, rango de diámetro de cable: 10 mm... 14 mm

Datos comerciales

| | |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Código de artículo | 1607070 |
| Unidad de embalaje | 10 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 10 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ABRAIK |
| Clave de producto | ABRAIK |
| GTIN | 4046356257022 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 138,36 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 128,81 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
| País de origen | DE |

Datos técnicos

Notas

| | |
|-----------------------|------------------------------------------------------|
| Indicación de pedido: | Los insertos de contactos deben pedirse por separado |
|-----------------------|------------------------------------------------------|

Propiedades del artículo

| | |
|------------------|-----------------|
| Tipo de producto | Carcasas aéreas |
| Serie | UC |
| Aplicación | Señal |
| Cara de enchufe | 12 |
| Apantallado | sí |
| Tipo de rosca | M23 |

Datos de conexión

| | |
|------------------|-------------------|
| Tipo de conexión | Conexión crimpada |
|------------------|-------------------|

Datos del material

| | |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material junta | FPM o NBR o EPDM |
| Material carcasa | Metal |
| Material de la carcasa | Piezas giratorias: aleación cobre-zinc (CuZn), piezas de fundición prensada: zinc (GD-Zn) |
| Material del anillo obturador y anillo tórico | FPM |

Conectores

| | |
|--------------|-------|
| Construcción | recto |
|--------------|-------|

Cable/línea

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Diámetro exterior del cable | 10 mm ... 14 mm |
|-----------------------------|-----------------|

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales


| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Índice de protección | IP67 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 125 °C |
| Altitud | 2000 m |

Montaje

| | |
|---------|------------------|
| Montaje | Fijación central |
|---------|------------------|


Dibujos

Esquema de dimensiones

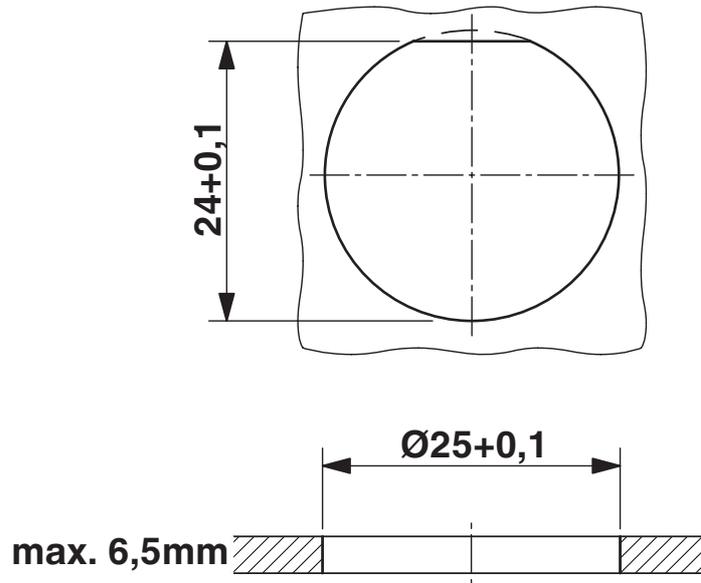

Dimensiones de montaje

Diagrama

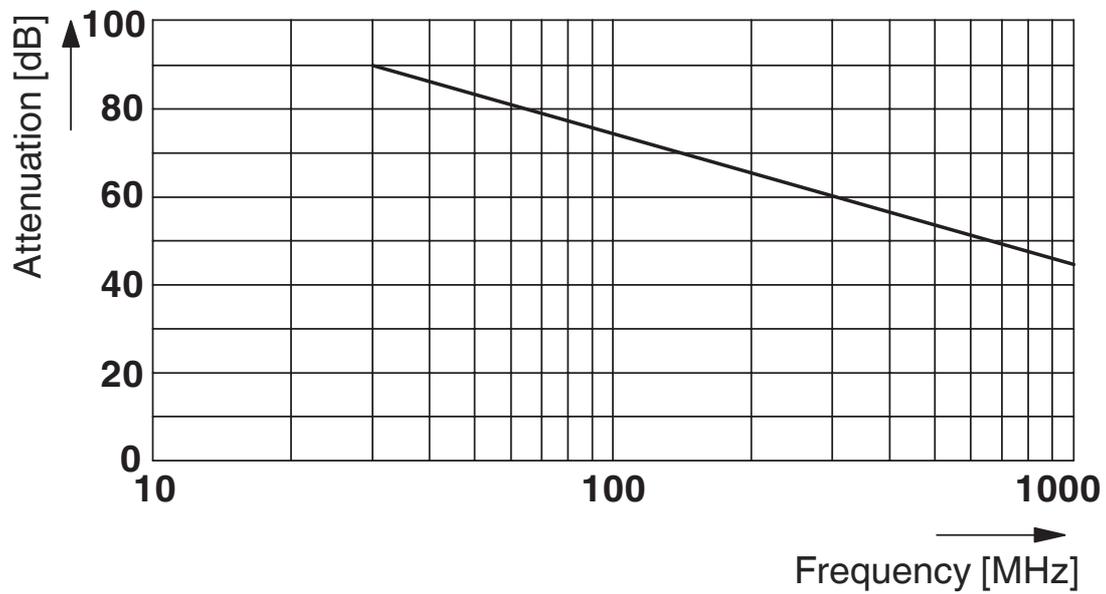

UC-0000000Q3DU - Pasamuro pared posterior

1607070

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1607070>



Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es