

# HC-B 6-TFL-72/O1STM32S - Carcasa



1644957

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1644957>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Carcasa aérea HEAVYCON B6, para brida longitudinal, altura 72 mm, con rosca 1x M32, salida de cable lateral

## Datos comerciales

Código de artículo	1644957
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de producto	AF7AAC
GTIN	4017918912796
Peso por unidad (incluido el embalaje)	156,19 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	156,19 g
País de origen	DE

## Datos técnicos


### Notas

Generalidades	para insertos de contactos HC-B6, BB10, DD24, M. Forma alta de carcasa para un espacio de cableado extragrande
---------------	--

### Propiedades del artículo

Tipo de producto	Carcasa con bloqueo por brida
Tipo de carcasa	Carcasa aérea
Aplicación	Estándar
Construcción	B6
Número de salidas de cable	1
Tipo de atornillado	1x M32
Apantallado	no
Salida de cables	lateral
Prensaestopas Pg	sin

### Dimensiones

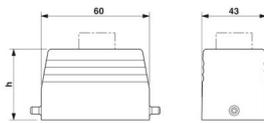Esquema de dimensiones	
Anchura	43 mm
Altura	72 mm
Longitud	60 mm

### Datos del material

Material carcasa	Fundición de aluminio a presión
Material superficie de la carcasa	Recubrimiento de polvo, gris

### Propiedades mecánicas

#### Datos mecánicos

Tipo de atornillado	1x M32
Tipo de bloqueo	Pin

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

Índice de protección	IP65
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 125 °C

# HC-B 6-TFL-72/O1STM32S - Carcasa


1644957

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1644957>



## Dibujos

Esquema de dimensiones

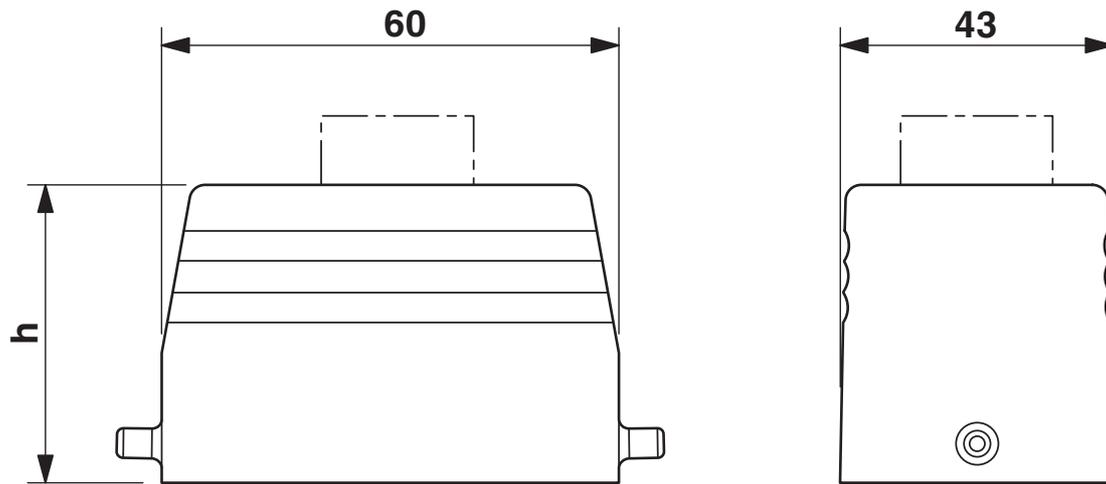

Esquema de dimensiones

# HC-B 6-TFL-72/O1STM32S - Carcasa



1644957

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1644957>

## Clasificaciones

### ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

1644957

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1644957>

## Environmental product compliance

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

### EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)