

HC-B 10-SFQD-52/O2M20 - Carcasa

1646492

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1646492>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Carcasa zócalo HEAVYCON B10, para brida transversal, altura de 52 mm, con tubuladura 2xM20, con tapa

Datos comerciales

Código de artículo	1646492
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	AF7AAC
Clave de producto	AF7AAC
GTIN	4017918985028
Peso por unidad (incluido el embalaje)	250,5 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	250,5 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	DE

HC-B 10-SFQD-52/O2M20 - Carcasa



1646492

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1646492>

Datos técnicos


Notas

Generalidades	Para insertos de contactos HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24
---------------	---

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Carcasa con bloqueo por brida
Tipo de carcasa	Carcasa de superficie
Aplicación	Estándar
Construcción	B10
Número de salidas de cable	2
Tipo de atornillado	2x M20
Tapa de protección	sí
Apantallado	no
Salida de cables	lateral
Prensaestopas Pg	sin

Dimensiones

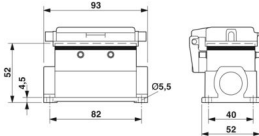Esquema de dimensiones	
Anchura	52 mm
Altura	52 mm
Longitud	93 mm

Datos del material

Material junta	NBR
Material carcasa	Fundición de aluminio a presión
Material superficie de la carcasa	Recubrimiento de polvo, gris
Material tapa protectora	PA

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos	
Tipo de atornillado	2x M20
Tipo de bloqueo	Pin

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales	
Índice de protección	IP65 (En estado enchufado)
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 125 °C

HC-B 10-SFQD-52/O2M20 - Carcasa


1646492

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1646492>



Dibujos

Esquema de dimensiones

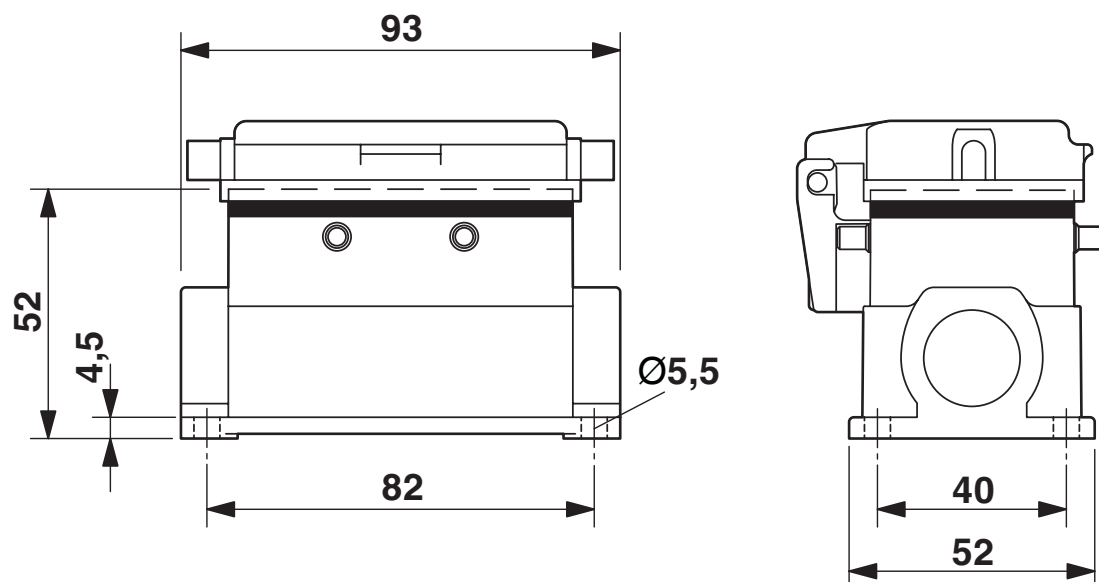

Esquema de dimensiones

HC-B 10-SFQD-52/O2M20 - Carcasa



1646492

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1646492>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261501
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---