

FBSRH 3-8 - Conector de cortocircuito



3033803

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3033803>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Conector de cortocircuito, paso: 8,2 mm, número de polos: 3, color: rojo



Sus ventajas

- El puente dispone de una ayuda extraíble inyectada y de esta forma se puede utilizar de manera confortable y sin herramientas para tareas de puentado individuales

Datos comerciales

| | |
|---|---------------|
| Código de artículo | 3033803 |
| Unidad de embalaje | 10 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 10 Unidades |
| Clave de venta | BE2Z2X |
| Clave de producto | BE2Z2X |
| GTIN | 4046356666923 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 4,252 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 3,752 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
| País de origen | CN |

FBSRH 3-8 - Conector de cortocircuito



3033803

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3033803>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

| | |
|------------------|--------------------------|
| Tipo de producto | Clavija de cortocircuito |
| Número de polos | 3 |
| Paso | 8,2 mm |

Propiedades eléctricas

| | |
|---------------------------|--|
| Corriente de carga máxima | 32 A (Los valores de corriente para los puentes pueden variar al insertarse en diferentes regletas de bornes. Los valores exactos se encuentran en los datos de los accesorios de la regleta de bornes correspondiente.) |
|---------------------------|--|

Datos de conexión

| | |
|---------------------------|--|
| Corriente de carga máxima | 32 A (Los valores de corriente para los puentes pueden variar al insertarse en diferentes regletas de bornes. Los valores exactos se encuentran en los datos de los accesorios de la regleta de bornes correspondiente.) |
|---------------------------|--|

Dimensiones

| | |
|-------------|---------|
| Anchura | 22,9 mm |
| Altura | 40,3 mm |
| Profundidad | 40,3 mm |
| Paso | 8,2 mm |

Datos del material


| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Color | rojo (RAL 3001) |
| Material | Cobre |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Material aislante | PA |

Montaje

| | |
|-----------------|--------------------|
| Tipo de montaje | Montaje por encaje |
|-----------------|--------------------|

Dibujos

Plano esquemático

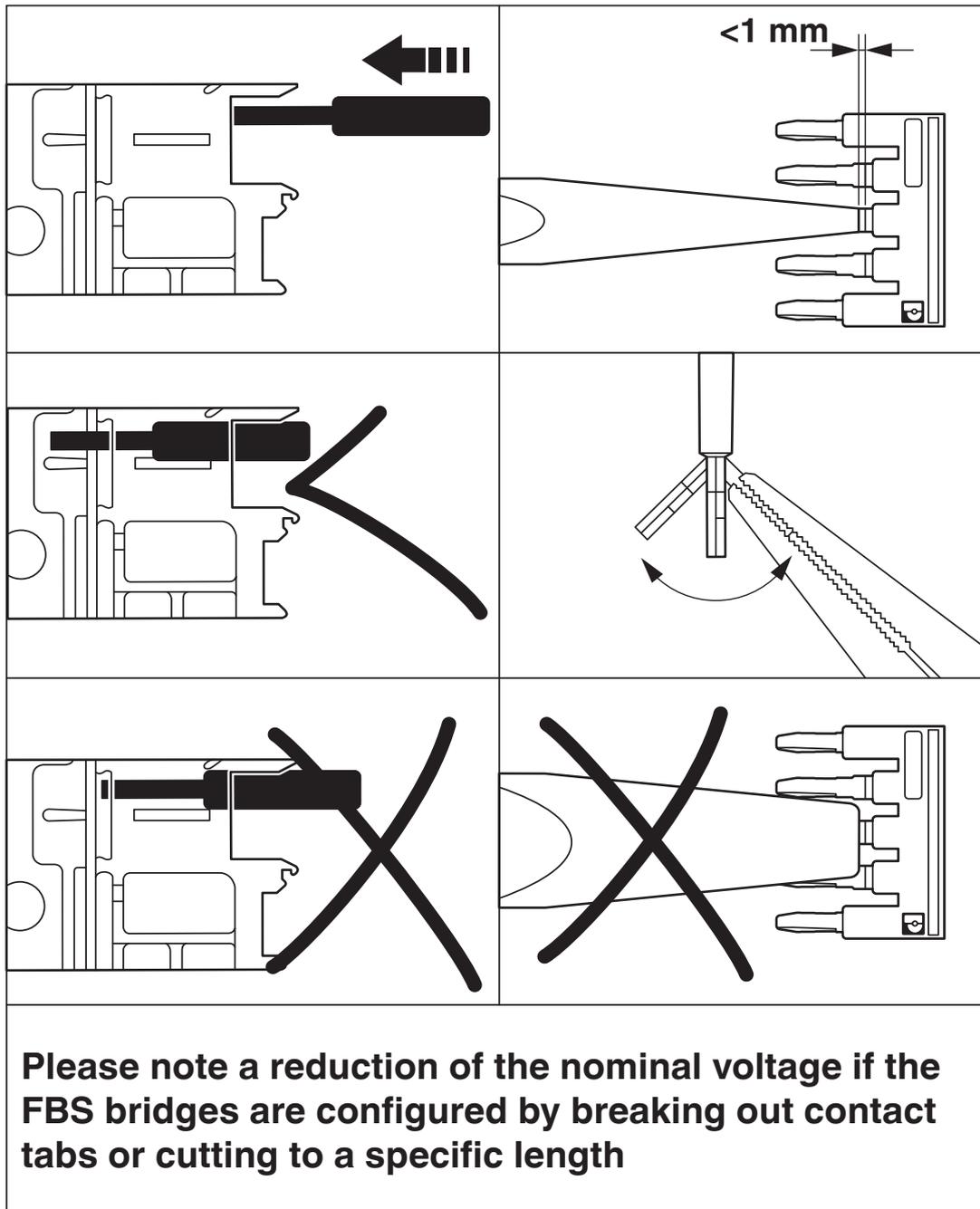

FBSRH 3-8 - Conector de cortocircuito



3033803

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3033803>

Clasificaciones

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27250303 |
| ECLASS-15.0 | 27250303 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000489 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

FBSRH 3-8 - Conector de cortocircuito



3033803

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3033803>

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|--|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--|-----------------------|

China RoHS

| | |
|--|--|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|---|---|

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es