

# C-SCFFI 1,5/6,3X0,8 - Conectores



3240538

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240538>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Hembra de enchufe plano, aislada, roja, 0,5 ... 1,5 mm<sup>2</sup>, para conector de 6,3 x 0,8 mm



## Sus ventajas

- Zona de aplastamiento de soldadura dura para fuerzas máx. de extracción de conduc. en combinación c. tenazas CRIMPFOX RCI...
- Introducción de conductores sencilla y segura con 'EASY ENTRY'
- Ausencia de halógenos
- Estañado electrolíticamente

## Datos comerciales

Código de artículo	3240538
Unidad de embalaje	50 Unidades
Cantidad mínima de pedido	50 Unidades
Clave de venta	BH3451
Clave de producto	BH3451
GTIN	4046356528085
Peso por unidad (incluido el embalaje)	1,218 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	1,2 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	CN

# C-SCFFI 1,5/6,3X0,8 - Conectores

3240538


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240538>

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

Tipo de producto	Conectores
Característica del producto	Sin halógenos
	Con sistema "Easy Entry"
	Con soldadura fuerte
	Aislamiento de poliamida

### Dimensiones

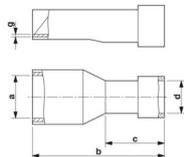Esquema de dimensiones	
Anchura	6,3 mm
Longitud del manguito	21,5 mm
Longitud de manguito de material aislante	10,5 mm
Longitud de pelado máxima	7 mm
Grosor de material mín.	0,4 mm
Medida interior Collar aislante	4,3 mm

### Datos del material

Color	rojo (RAL 3001)
Material	Latón
Clase de inflamabilidad según UL 94	V2
Recubrimiento	estañada electrolíticamente
Material aislante	PA
Sustancias contenidas	sin halógenos

### Propiedades mecánicas

#### Datos técnicos

Longitud del manguito	21,5 mm
-----------------------	---------

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 105 °C
Temperatura permanente	105 °C
Temperatura de corta duración	120 °C

# C-SCFFI 1,5/6,3X0,8 - Conectores


3240538

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240538>



## Dibujos

Esquema de dimensiones

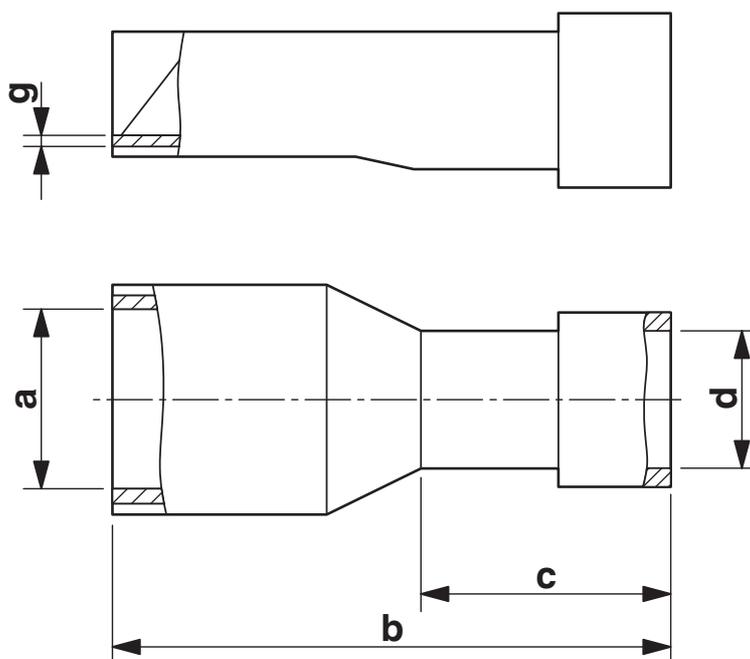

# C-SCFFI 1,5/6,3X0,8 - Conectores



3240538

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240538>

## Clasificaciones

### ECLASS

ECLASS-13.0	27400204
ECLASS-15.0	27400204

### ETIM

ETIM 9.0	EC001052
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

# C-SCFFI 1,5/6,3X0,8 - Conectores



3240538

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240538>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

### EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)