

HC-B 24-TFQ-H-M1PG21G - Ház



1460230

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1460230>

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ebben a PDF-dokumentumban bemutatott adatok generálása online katalógusunkból történt. Valamennyi adat a felhasználói dokumentációban található meg. A letöltésekre vonatkozó általános használati feltételeink érvényesek.



HEAVYCON B24 csőcsonkos készülékház, keresztirányú reteszelfűlőhöz, magasság 76 mm, 1 x Pg21-es tömszelencével, egyenes vezetékelvezetés

Kereskedelmi adatok

Cikkszám	1460230
Csomagolási egység	10 Darab
Minimális rendelési mennyiség	10 Darab
Értékesítési kulcs	AF7AAC
Termékkulcs	AF7AAC
GTIN	4046356794282
Tömeg/db (csomagolással)	285,43 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)	285,43 g
Vámtarifaszám	85389099
Származási ország	DE

HC-B 24-TFQ-H-M1PG21G - Ház



1460230

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1460230>

Műszaki adatok

Tudnivalók

Általános adatok	HC-B24, BB46, BBB64, D64, DD108, M csatlakozóbetétekhez
------------------	---

A cikk tulajdonságai

Terméktípus	Készülékház zárókengyellel
Elektronikaház típus	Lengő tokozat
Kialakítás	B24
A kábeleágazások száma	1
A tömszelence típusa	1x Pg21
Kábeleágazás	egyenes
Pg tömszelence	a

Az anyagok adatai

Tömítés anyaga Kábeltömítés	NBR
Készülékház anyaga	Alumínium présöntvény
Készülékház felületének anyaga	porral bevont, szürke
Tömszelence anyaga	Sárgaréz

Mechanikai tulajdonságok

Mechanikai adatok

A tömszelence típusa	1x Pg21
----------------------	---------

Környezeti feltételek és élettartam

Környezeti feltételek

Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 125 °C

HC-B 24-TFQ-H-M1PG21G - Ház



1460230

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1460230>



Rajzok

Méretrajz

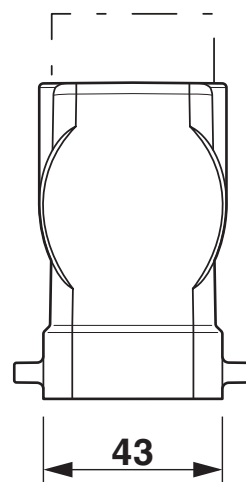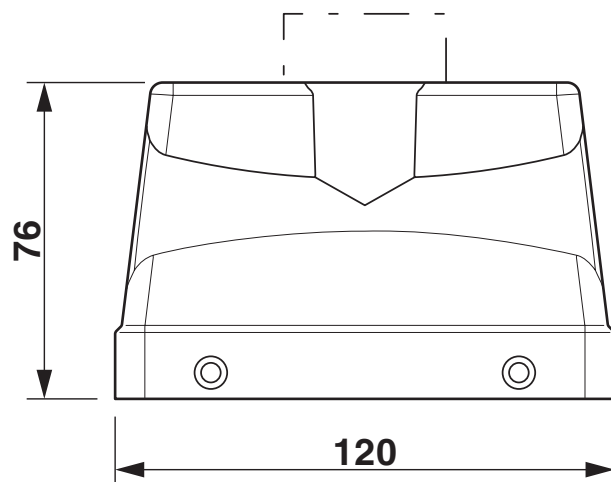

Méretrajz

HC-B 24-TFQ-H-M1PG21G - Ház

1460230

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1460230>



Besorolások

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261501
-------------	----------

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok

EU REACH SVHC

REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.)	Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat
--	---

Phoenix Contact 2025 © – minden jog fenntartva
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest
Csörsz utca 49-51.
+36 1 555 1000
phoenixhu@phoenixcontact.com