

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ebben a PDF-dokumentumban bemutatott adatok generálása online katalógusunkból történt. Valamennyi adat a felhasználói dokumentációban található meg. A letöltésekre vonatkozó általános használati feltételeink érvényesek.



HEAVYCON B10 falra szerelhető tokozat, hosszanti kengyellel, magassága 29 mm, műanyag fedéllel, lapos tömítéssel

Kereskedelmi adatok

Cikkszám	1771354
Csomagolási egység	10 Darab
Minimális rendelési mennyiség	1 Darab
Értékesítési kulcs	AF7AAC
Termékkulcs	AF7AAC
GTIN	4017918036089
Tömeg/db (csomagolással)	138,6 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)	138,6 g
Vámtarifaszám	85389099
Származási ország	DE

Műszaki adatok

 
Tudnivalók

Általános adatok	HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24 érintkezőbetétekhez
------------------	--

A cikk tulajdonságai

Terméktípus	Készülékház zárókengyellel
Elektronikaház típus	Falra szerelhető tokozat
Alkalmazás	Standard
Kialakítás	B10
Védőfedél	igen
Árnyékolt	nincs
Pg tömszelence	nélkül

Méretetek

Méretrajz	
Szélesség	43 mm
Magasság	29 mm
Hossz	93 mm

Beszerelési méret

Szerelőkivágás szélessége	35 mm
Szerelőkivágás hossza	65 mm

Az anyagok adatai

Tömítés anyaga	NBR
	CR
Készülékház anyaga	Alumínium présöntvény
Készülékház felületének anyaga	porral bevont, szürke
A védőfedél anyaga	PA
A zárókengyel anyaga	Rozsdamentes acél, markolat: PA

Mechanikai tulajdonságok

Mechanikai adatok

Reteselés típusa	Kengyel
------------------	---------

Csatlakozási adatok

Meghúzási nyomaték	1,5 Nm ... 2 Nm (Rögzítőcsavar)
--------------------	---------------------------------

Környezeti feltételek és élettartam

HC-B 10-AMLD - Ház

1771354

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1771354>




Környezeti feltételek


Védettség	IP65 (dugaszolt állapotban)
	IP54 (zárt védőfedéllel)
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 125 °C

Rajzok

Méretrajz

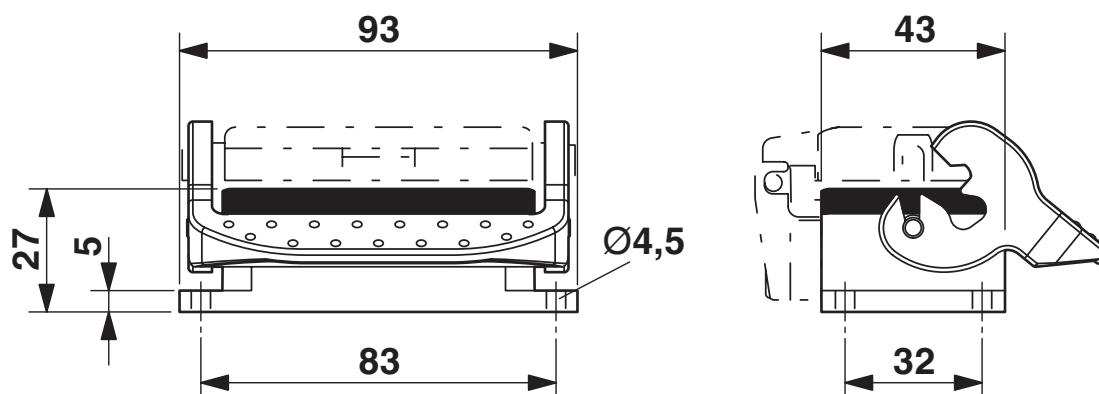

Méretrajz

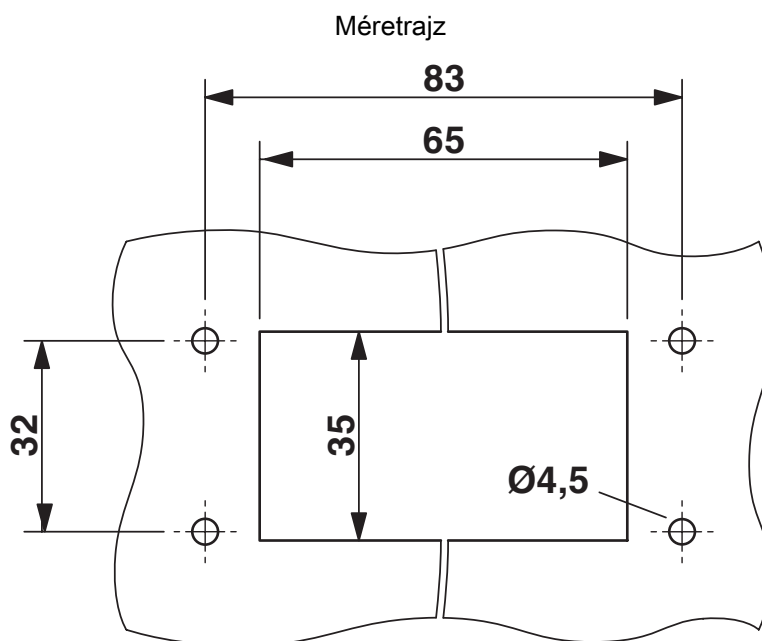

Szerelési kivágás

HC-B 10-AMLD - Ház

1771354

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1771354>



Besorolások

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
-------------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261501
-------------	----------

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok

EU REACH SVHC

REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.)	Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat
--	---

Phoenix Contact 2025 © – minden jog fenntartva
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest
Csörsz utca 49-51.
+36 1 555 1000
phoenixhu@phoenixcontact.com