

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ebben a PDF-dokumentumban bemutatott adatok generálása online katalógusunkból történt. Valamennyi adat a felhasználói dokumentációban található meg. A letöltésekre vonatkozó általános használati feltételeink érvényesek.



Elektronikaház, egy NYÁK lap számára, teljesen beültetve oldalanként 3 db csavaros vagy 6 db lapos csatlakozóval

Kereskedelmi adatok

Cikkszám	2792015
Csomagolási egység	10 Darab
Minimális rendelési mennyiség	10 Darab
Értékesítési kulcs	ACHCCB
Termékkulcs	ACHCCB
GTIN	4017918072520
Tömeg/db (csomagolással)	57,2 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)	57,2 g
Vámtarifaszám	85369010
Származási ország	DE

Műszaki adatok

A cikk tulajdonságai

Terméktípus	Komplett ház
Elektronikaház típus	Beépíthető készülékház
Házsorozat	UEGM
Termékcsalád	UEGM
Kialakítás	Beépített csatlakozástechnika, zárt elektronikaház
Pólusszám	6
Raszterméret	5 mm
Sorok száma	1
Lábelrendezés	Lineáris lábkiosztás


Elektromos jellemzők

U_N névleges feszültség	500 V (Az áram- és feszültségértéket befolyásolja a nyomtatott áramköri lap kialakítása)
I_N névleges áramerősség	10 A

Csatlakozási adatok

Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
------------------	----------------------

Méretetek

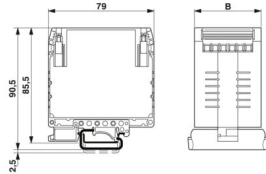Méreterajz	
Szélesség	25 mm
Beépítési magasság	85,5 mm
NS 35/7,5 magasság	85,5 mm
Mélység	79 mm
Hossz	79 mm
Raszterméret	5 mm

Az anyagok adatai

Szín (Ház)	zöld (RAL 6021)
Anyag Készülékház	PA
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V2
Felszín minősége	kezeletlen

Környezeti feltételek és élettartam

Környezeti feltételek


Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 105 °C
--------------------------------	-------------------

Szerelés


Szerelési mód	Kalapsínre szerelés
Lábelrendezés	Lineáris lábkiosztás

Rajzok

Méretrajz

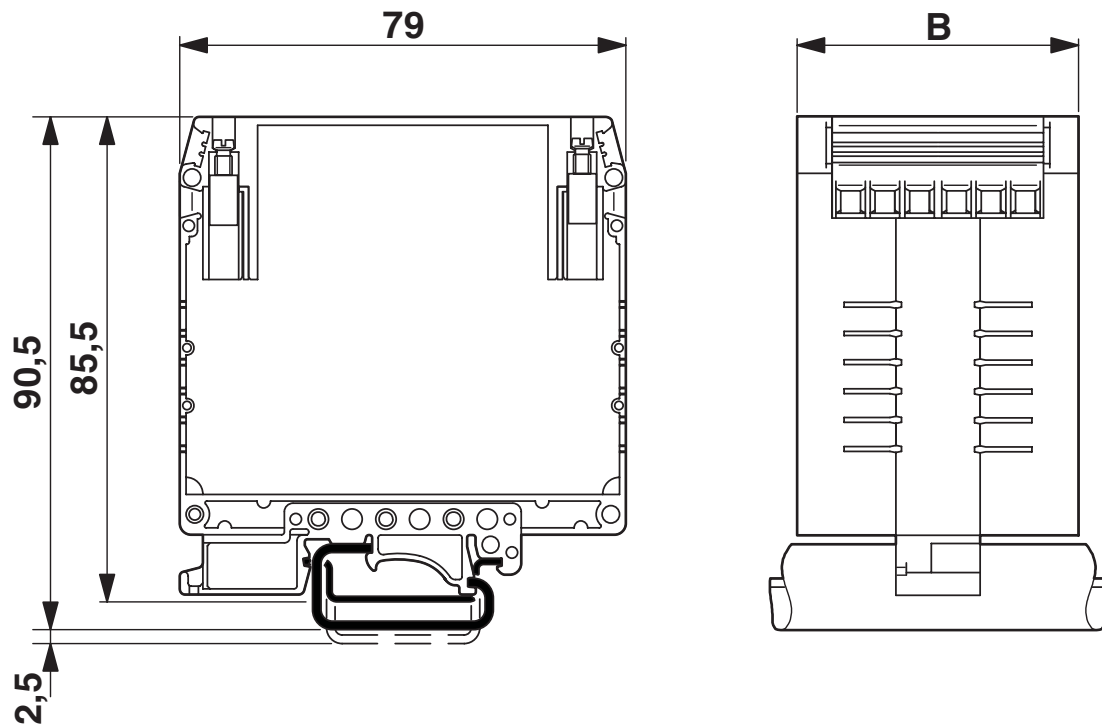


Méretrajz

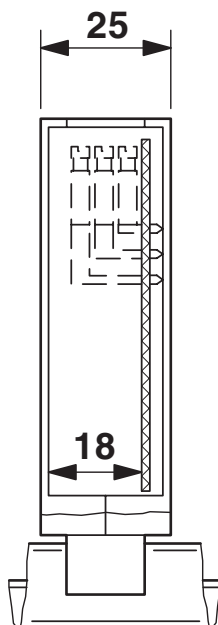


UEGM 25... és UEGM 27,5-SMD 1 NYÁK lappal, 6 pólusú ill. 12 pólusú (FS/FS)


Méretrajz

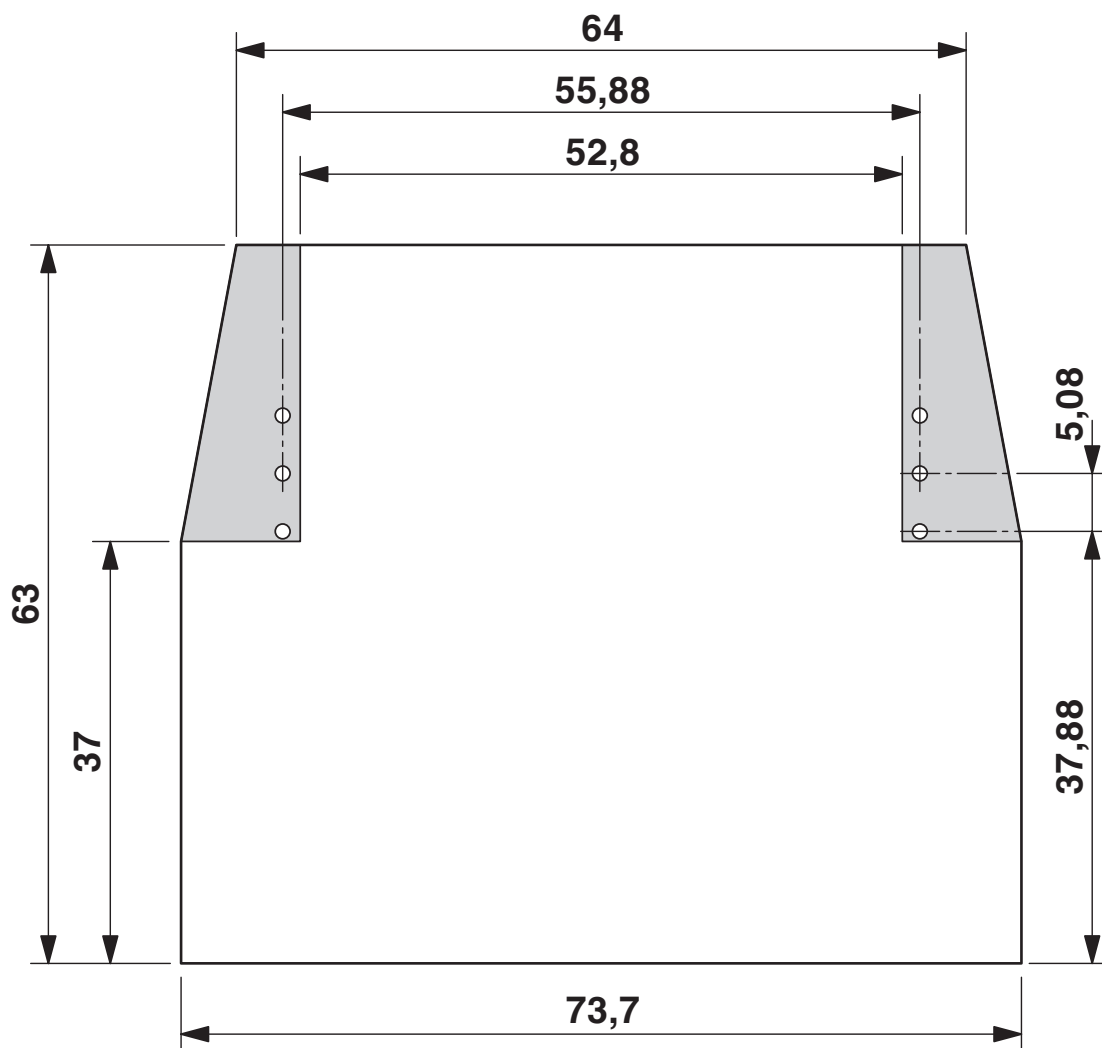

Robbantott rajz

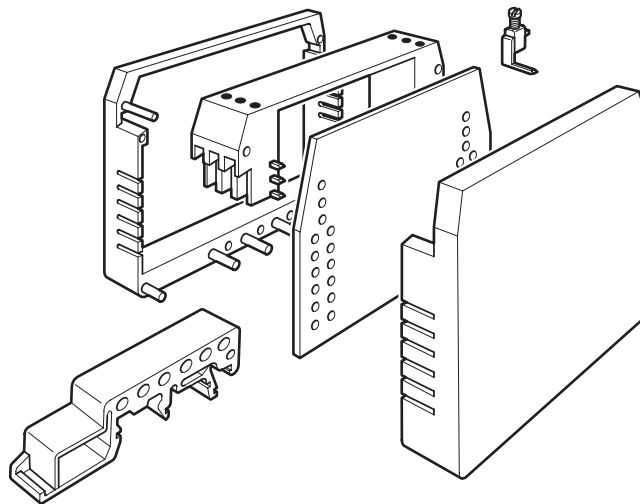

Sematikus rajz

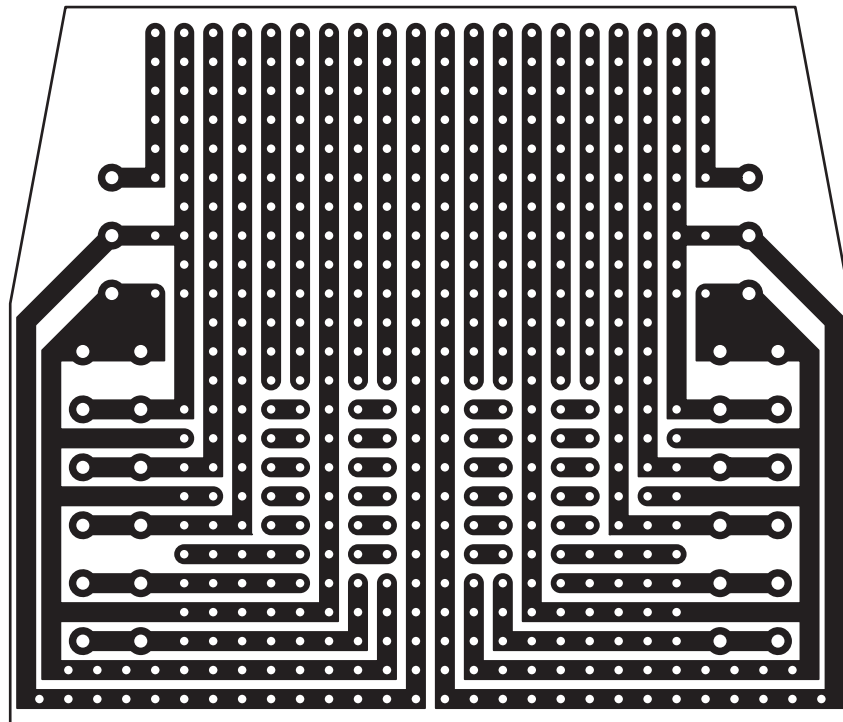

Engedélyek

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2792015>

 cULus által elismert Engedély azonosítója: E60425-19770427				
	Névleges feszültség U_N :	Névleges áram I_N	Keresztmetszet AWG	Keresztmetszet mm ²
B				
	300 V	10 A	30 - 12	-
D				
	300 V	10 A	30 - 12	-

Besorolások

ECLASS

ECLASS-13.0	27190501
ECLASS-15.0	27190501

ETIM

ETIM 9.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket	Igen, Nincsenek mentességi szabályok
--	--------------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok

EU REACH SVHC

REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.)	Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat
--	---

Phoenix Contact 2025 © – minden jog fenntartva

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Kft.

H-1124 Budapest

Csörsz utca 49-51.

+36 1 555 1000

phoenixhu@phoenixcontact.com