

DP PS-5 - Távtartó lap



3036725

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3036725>

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ebben a PDF-dokumentumban bemutatott adatok generálása online katalógusunkból történt. Valamennyi adat a felhasználói dokumentációban található meg. A letöltésekre vonatkozó általános használati feltételeink érvényesek.



Távtartó lap, mélység: 29 mm, szélesség: 5,2 mm, magasság: 22,4 mm, pólusszám: 1, szín: vörös

Kereskedelmi adatok

Cikkszám	3036725
Csomagolási egység	10 Darab
Minimális rendelési mennyiség	10 Darab
Értékesítési kulcs	BE2Z3X
Termékkulcs	BE2Z3X
GTIN	4017918818975
Tömeg/db (csomagolással)	1,55 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)	1,4 g
Vámtarifaszám	39269097
Származási ország	PL

DP PS-5 - Távtartó lap



3036725

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3036725>

Műszaki adatok


A cikk tulajdonságai

Terméktípus	Elválasztó lap
Pólusszám	1

Az anyagok adatai

Szín	vörös (RAL 3001)
Anyag	PA
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Statikus szigetelőanyaghasználat hidegben	-60 °C
Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (Elec., UL 746 B)	125 °C

Méretetek

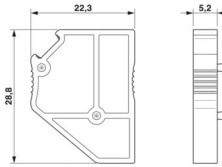Méretezrajz	
Szélesség	5,2 mm
Magasság	22,4 mm
Mélység	29 mm

Környezeti feltételek és élettartam

Környezeti feltételek

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-60 °C ... 110 °C (Üzemi hőmérséklet-tartomány, a saját melegeledést is beleértve, max. rövid idejű üzemi hőmérséklet: lásd RTI Elec.)
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között)
Környezeti hőmérséklet (szerelés)	-5 °C ... 70 °C
Környezeti hőmérséklet (működés)	-5 °C ... 70 °C ()
Megengedett páratartalom (üzemben)	20 % ... 90 %
Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás)	30 % ... 70 %


DP PS-5 - Távtartó lap

3036725

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3036725>



Rajzok

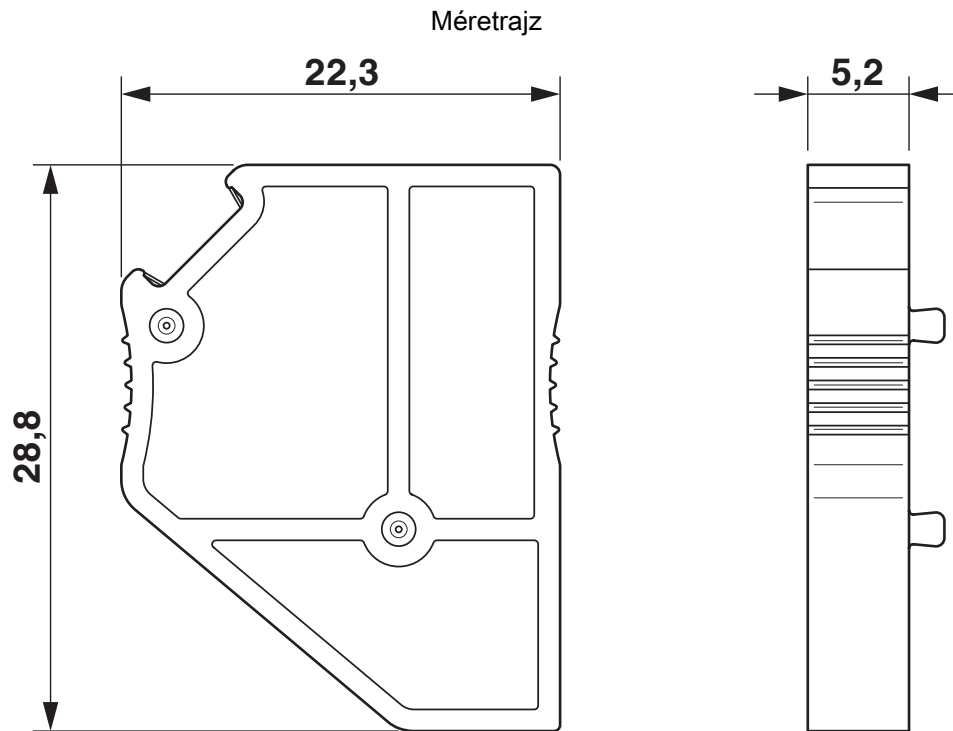

Besorolások

ECLASS

ECLASS-13.0	27250301
ECLASS-15.0	27250301

ETIM

ETIM 9.0	EC000886
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket	Igen, Nincsenek mentességi szabályok
--	--------------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok

EU REACH SVHC

REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.)	Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat
--	---

Phoenix Contact 2025 © – minden jog fenntartva

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Kft.

H-1124 Budapest

Csörsz utca 49-51.

+36 1 555 1000

phoenixhu@phoenixcontact.com