


EB 10-15 - Ponticello a pettine



0205135

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0205135>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

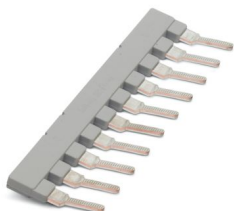

Ponticello a pettine, passo: 15,25 mm, numero poli: 10, colore: grigio

Dati commerciali

Codice articolo	0205135
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	BE1Z2X
Codice prodotto	BE1Z2X
GTIN	4017918098285
Peso per pezzo (confezione inclusa)	41,82 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	41,82 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	PL

EB 10-15 - Ponticello a pettine

0205135

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0205135>



Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Ponticello a pettine
Numero di poli	10
Passo	15,25 mm
Potenziali	10

Dimensioni

Passo	15,25 mm
-------	----------

Indicazioni materiale

Colore	grigio (RAL 7042)
Materiale	Rame
Materiale isolante	PA

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio a vite
-------------------	------------------

EB 10-15 - Ponticello a pettine



0205135

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0205135>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27250303
ECLASS-15.0	27250303

ETIM

ETIM 9.0	EC000489
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---