

HC-B 6-TFL-H-O1STM32G - Custodia



1460029

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1460029>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia mobile HEAVYCON B6, per bloccaggio longitudinale, altezza 72 mm, con filettatura 1x M32, uscita cavo diritta

Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo | 1460029 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
| Codice vendita | AF7AAC |
| Codice prodotto | AF7AAC |
| GTIN | 4046356695190 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 144,99 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 144,99 g |
| Numero tariffa doganale | 85389099 |
| Paese di origine | DE |

Dati tecnici


Note

| | |
|---------------|---|
| Note generali | per inserti portacontatti HC-B6, BB10, DD24, M. Custodie disponibili in differenti altezze per un ampio vano di cablaggio |
|---------------|---|

Caratteristiche articolo

| | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Tipo di prodotto | Custodia con bloccaggio a staffa |
| Tipo di custodia | Custodia protettiva |
| Applicazione | Standard |
| Tipo | B6 |
| Numero uscite cavi | 1 |
| Tipo di collegamento a vite | 1x M32 |
| Schermato | no |
| Uscita cavo | diritto |
| Connessione a vite Pg | senza |

Dimensioni
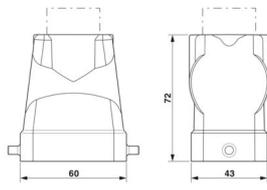
| | |
|-----------------|--|
| Disegno quotato |  |
| Larghezza | 43 mm |
| Altezza | 72 mm |
| Lunghezza | 60 mm |

Indicazioni materiale

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Materiale custodia | Pressofuso di alluminio |
| Materiale superficie custodia | rivestimento con polveri, grigio |

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

| | |
|-----------------------------|--------|
| Tipo di collegamento a vite | 1x M32 |
| Tipo di bloccaggio | Pin |


Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Grado di protezione | IP65 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C |

Disegni

Disegno quotato

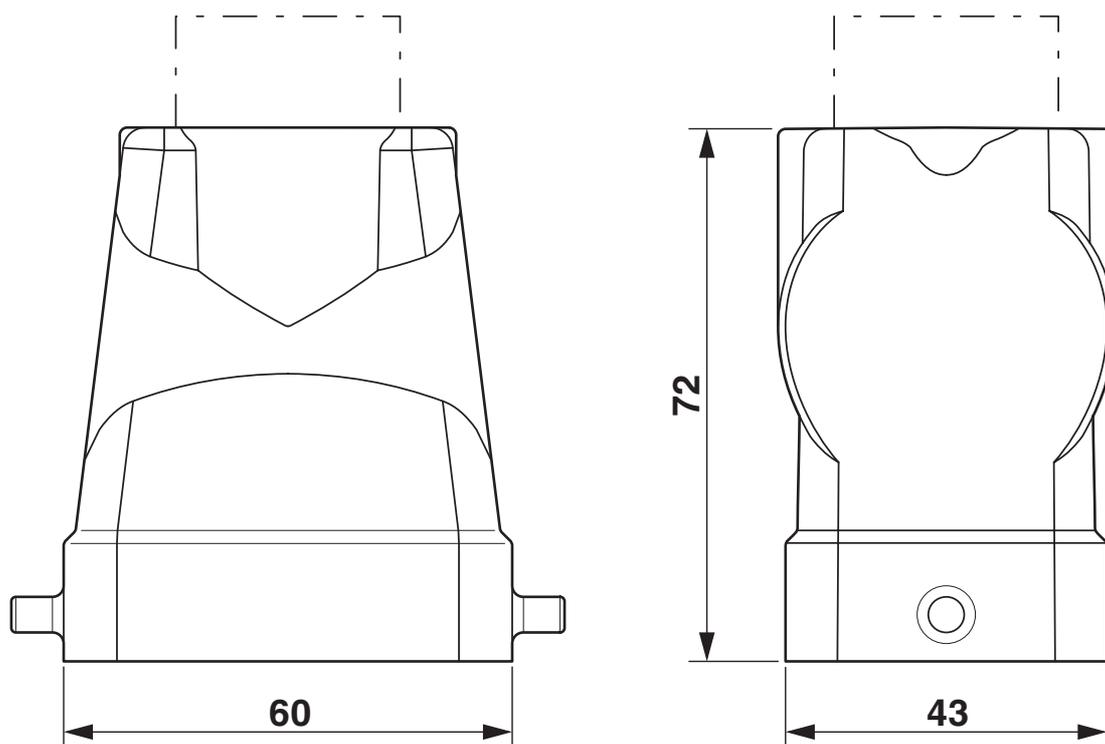

Disegno quotato

HC-B 6-TFL-H-O1STM32G - Custodia



1460029

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1460029>

Classifiche

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
|-------------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261501 |
|-------------|----------|

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|---|--------------------|

China RoHS

| | |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---|---|