

HC-B 10-TFQ-N-M1PG16G - Custodia



1460060

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1460060>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia mobile HEAVYCON B10, con bloccaggio trasversale, altezza 56 mm, con connessione a vite 1x Pg16, uscita cavo diritta

Dati commerciali

Codice articolo	1460060
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	AF7AAC
Codice prodotto	AF7AAC
GTIN	4046356793285
Peso per pezzo (confezione inclusa)	172,88 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	22,22 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Note

Note generali	per inserti portacontatti HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24
---------------	--

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Custodia con bloccaggio a staffa
Tipo di custodia	Custodia protettiva
Tipo	B10
Numero uscite cavi	1
Tipo di collegamento a vite	1x Pg16
Uscita cavo	diritto
Connessione a vite Pg	con

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	43 mm
Altezza	56 mm
Lunghezza	73 mm
Apertura chiave dadi	22 mm

Indicazioni materiale

Materiale Collegamento a vite	Ottone, nichelato
Materiale guarnizione Guarnizione cavo	NBR
Materiale custodia	Pressofuso di alluminio
Materiale superficie custodia	rivestimento con polveri, grigio

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Tipo di collegamento a vite	1x Pg16
-----------------------------	---------

Cavo / linea

Diametro esterno conduttore	7,5 mm ... 15 mm
-----------------------------	------------------

Dati di collegamento

Diametro esterno conduttore	7,5 mm ... 15 mm
-----------------------------	------------------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

HC-B 10-TFQ-N-M1PG16G - Custodia



1460060

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1460060>

Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C

HC-B 10-TFQ-N-M1PG16G - Custodia




1460060

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1460060>

Disegni

Disegno quotato

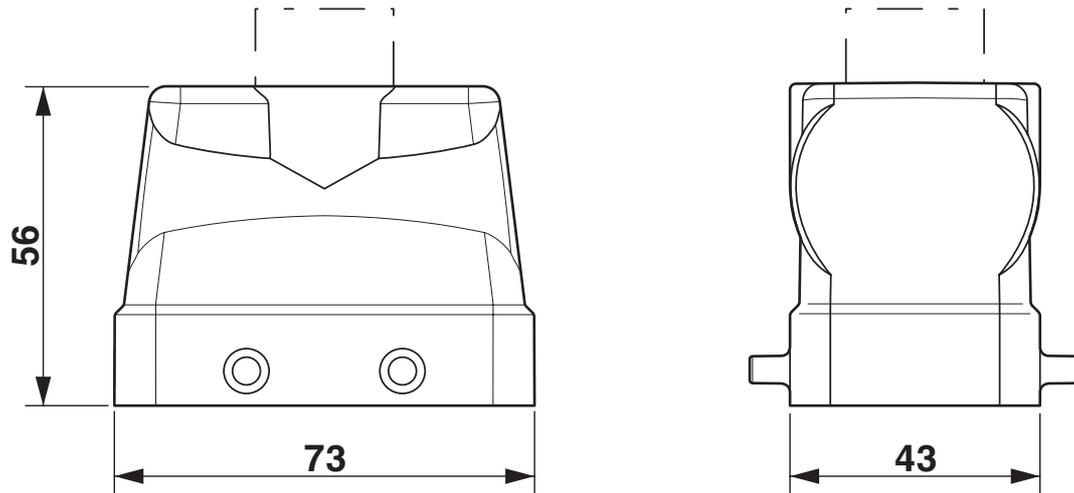

Disegno quotato

HC-B 10-TFQ-N-M1PG16G - Custodia



1460060

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1460060>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0

27440202

UNSPSC

UNSPSC 21.0

31261501

1460060

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1460060>

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com