

# HC-B 16-TFL-H-O1STM40S - Custodia



1460127

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1460127>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia mobile HEAVYCON B16, per bloccaggio longitudinale, altezza 76 mm, con filettatura 1x M40, uscita cavo laterale

## Dati commerciali

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo                     | 1460127       |
| Pezzi/conf.                         | 10 Pezzi      |
| Quantità di ordinazione minima      | 10 Pezzi      |
| Codice vendita                      | AF7AAC        |
| Codice prodotto                     | AF7AAC        |
| GTIN                                | 4046356695909 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 205,2 g       |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 198,75 g      |
| Numero tariffa doganale             | 85389099      |
| Paese di origine                    | DE            |

## Dati tecnici

### Note

|               |                                                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------|
| Note generali | per inserti contatti HC-B16, BB32, BBB40, D40, DD72, HS6, M, K |
|---------------|----------------------------------------------------------------|

### Caratteristiche articolo

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Tipo di prodotto            | Custodia con bloccaggio a staffa |
| Tipo di custodia            | Custodia protettiva              |
| Applicazione                | Standard                         |
| Tipo                        | B16                              |
| Numero uscite cavi          | 1                                |
| Tipo di collegamento a vite | 1x M40                           |
| Schermato                   | no                               |
| Uscita cavo                 | laterali                         |
| Connessione a vite Pg       | senza                            |

### Dimensioni

|                 |                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Disegno quotato |  |
| Larghezza       | 43 mm                                                                                |
| Altezza         | 76 mm                                                                                |
| Lunghezza       | 94 mm                                                                                |

### Indicazioni materiale

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Materiale custodia            | Pressofuso di alluminio          |
| Materiale superficie custodia | rivestimento con polveri, grigio |

### Caratteristiche meccaniche

#### Dati meccanici

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Tipo di collegamento a vite | 1x M40 |
| Tipo di bloccaggio          | Pin    |

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Grado di protezione              | IP65              |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C |

# HC-B 16-TFL-H-O1STM40S - Custodia



1460127

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1460127>



## Disegni

Disegno quotato

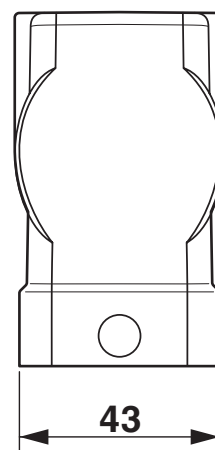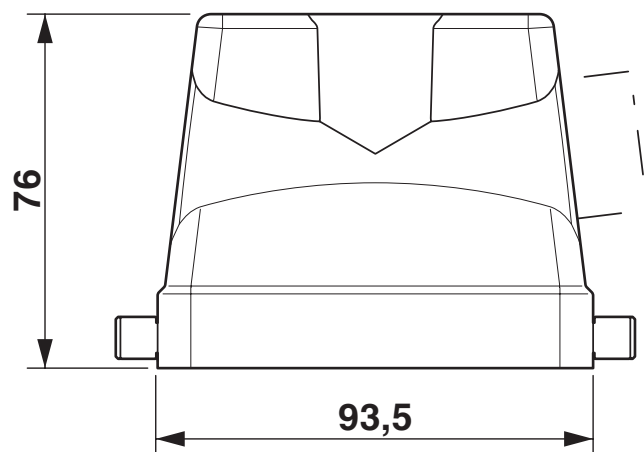

Disegno quotato

# HC-B 16-TFL-H-O1STM40S - Custodia



1460127

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1460127>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
|-------------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261501 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)