

HC-B 10-KMQ-H-O1M20 - Custodia

1460295

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1460295>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia per giunti HEAVYCON B10, con bloccaggio trasversale, altezza 77,5 mm, con perni 1x M205, uscita cavo dritta

Dati commerciali

Codice articolo	1460295
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	AF7AAC
Codice prodotto	AF7AAC
GTIN	4046356794640
Peso per pezzo (confezione inclusa)	236,4 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	236,4 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	DE

HC-B 10-KMQ-H-O1M20 - Custodia

1460295

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1460295>



Dati tecnici


Note

Note generali	per inserti portacontatti HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24
---------------	--

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Custodia con bloccaggio a staffa
Tipo di custodia	Custodia per giunti
Tipo	B10
Numero uscite cavi	1
Tipo di collegamento a vite	1x M20
Uscita cavo	diritto
Connessione a vite Pg	senza

Dimensioni

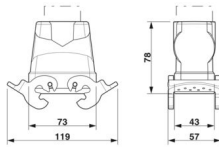Disegno quotato	
Larghezza	43 mm
Altezza	77,5 mm
Lunghezza	73 mm

Indicazioni materiale

Materiale guarnizione	NBR
Materiale custodia	Pressofuso di alluminio
Materiale superficie custodia	rivestimento con polveri, grigio
Materiale staffa di bloccaggio	Acciaio inox, manico: PA

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Tipo di collegamento a vite	1x M20
-----------------------------	--------

Montaggio

Nota per il montaggio	per fissacavi parziali e completi
-----------------------	-----------------------------------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C

HC-B 10-KMQ-H-O1M20 - Custodia


1460295

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1460295>



Disegni

Disegno quotato

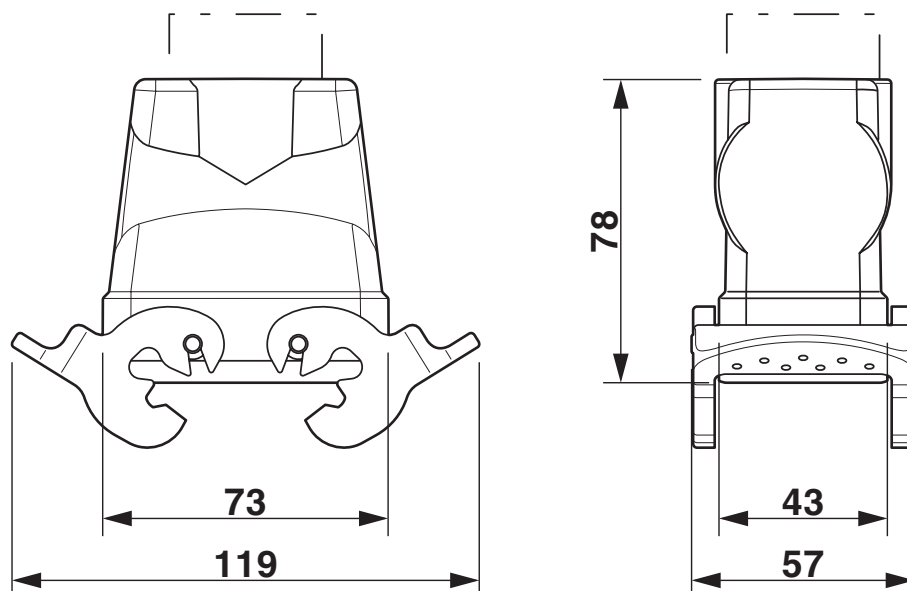

Disegno quotato

HC-B 10-KMQ-H-O1M20 - Custodia

1460295

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1460295>



Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
-------------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261501
-------------	----------

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com