

1460318

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1460318>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia per giunti HEAVYCON B24, con bloccaggio longitudinale, altezza 80,5 mm, con connessione a vite 1x Pg29, uscita cavo diritta

Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo | 1460318 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
| Codice vendita | AF7AAC |
| Codice prodotto | AF7AAC |
| GTIN | 4046356794725 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 363,4 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 363,4 g |
| Numero tariffa doganale | 85389099 |
| Paese di origine | DE |

HC-B 24-KML-H-M1PG29 - Custodia

1460318

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1460318>

Dati tecnici


Note

| | |
|---------------|---|
| Note generali | per inserti contatti HC-B24, BB46, BBB64, D64, DD108, M |
|---------------|---|

Caratteristiche articolo

| | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Tipo di prodotto | Custodia con bloccaggio a staffa |
| Tipo di custodia | Custodia per giunti |
| Numero uscite cavi | 1 |
| Tipo di collegamento a vite | 1x Pg29 |
| Uscita cavo | diritto |
| Connessione a vite Pg | con |

Dimensioni
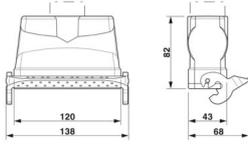
| | |
|-----------------|---|
| Disegno quotato |  |
| Larghezza | 43 mm |
| Altezza | 82 mm |
| Lunghezza | 120 mm |

Indicazioni materiale

| | |
|--|----------------------------------|
| Materiale guarnizione Guarnizione cavo | NBR |
| Materiale custodia | Pressofuso di alluminio |
| Materiale superficie custodia | rivestimento con polveri, grigio |
| Materiale staffa di bloccaggio | Acciaio inox, manico: PA |
| Materiale connessione a vite | Ottone |

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

| | |
|-----------------------------|---------|
| Tipo di collegamento a vite | 1x Pg29 |
|-----------------------------|---------|

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Grado di protezione | IP65 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C |

HC-B 24-KML-H-M1PG29 - Custodia



1460318

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1460318>



Disegni

Disegno quotato

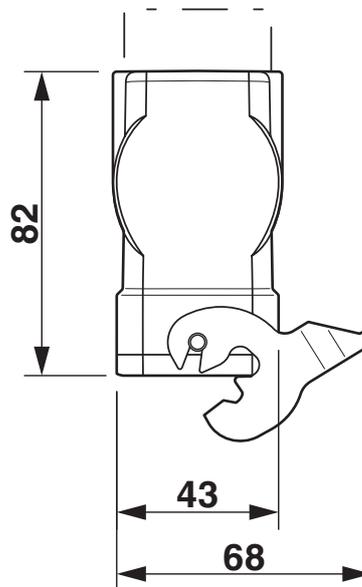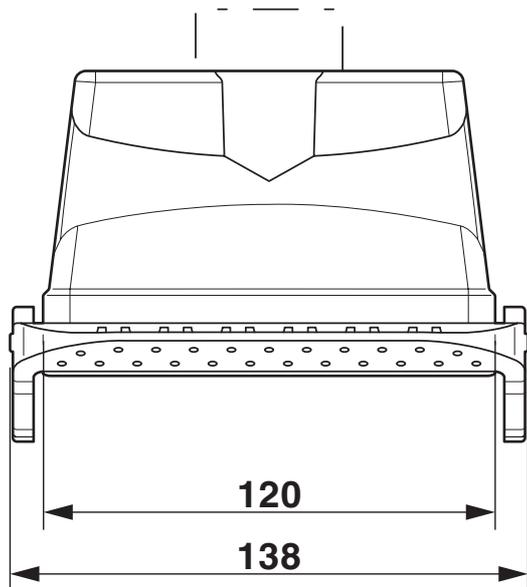

Disegno quotato

HC-B 24-KML-H-M1PG29 - Custodia

1460318

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1460318>



Classifiche

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
|-------------|----------|

1460318

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1460318>

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|---|--------------------|

China RoHS

| | |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---|---|

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com