

HC-B 24-TFL-76/M1M25G - Custodia



1586523

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1586523>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia mobile, per bloccaggio longitudinale, altezza 76 mm, con connessione a vite, 1 x M25, uscita cavo diritta

Dati commerciali

Codice articolo	1586523
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice prodotto	AF7AAC
GTIN	4046356426619
Peso per pezzo (confezione inclusa)	397,69 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	397,69 g
Paese di origine	DE

Dati tecnici


Note

Note generali	per inserti contatti HC-B24, BB46, BBB64, D64, DD108, M
---------------	---

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Custodia con bloccaggio a staffa
Tipo di custodia	Custodia protettiva
Applicazione	Standard
Tipo	B24
Numero uscite cavi	1
Tipo di collegamento a vite	1x M25
Schermato	no
Uscita cavo	diritto
Connessione a vite Pg	con

Dimensioni

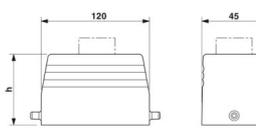Disegno quotato	
Larghezza	43 mm
Altezza	76 mm
Lunghezza	120 mm
Apertura chiave dadi	25 mm

Indicazioni materiale

Materiale Collegamento a vite	Ottone, nichelato
Materiale guarnizione Guarnizione cavo	NBR
Materiale custodia	Pressofuso di alluminio
Materiale superficie custodia	rivestimento con polveri, grigio

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Tipo di collegamento a vite	1x M25
Tipo di bloccaggio	Pin

Cavo / linea

Diametro esterno conduttore Linea 1	9 mm ... 18 mm
-------------------------------------	----------------

Dati di collegamento

Diametro esterno conduttore	9 mm ... 18 mm
-----------------------------	----------------

HC-B 24-TFL-76/M1M25G - Custodia



1586523

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1586523>


Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C

Disegni

Disegno quotato

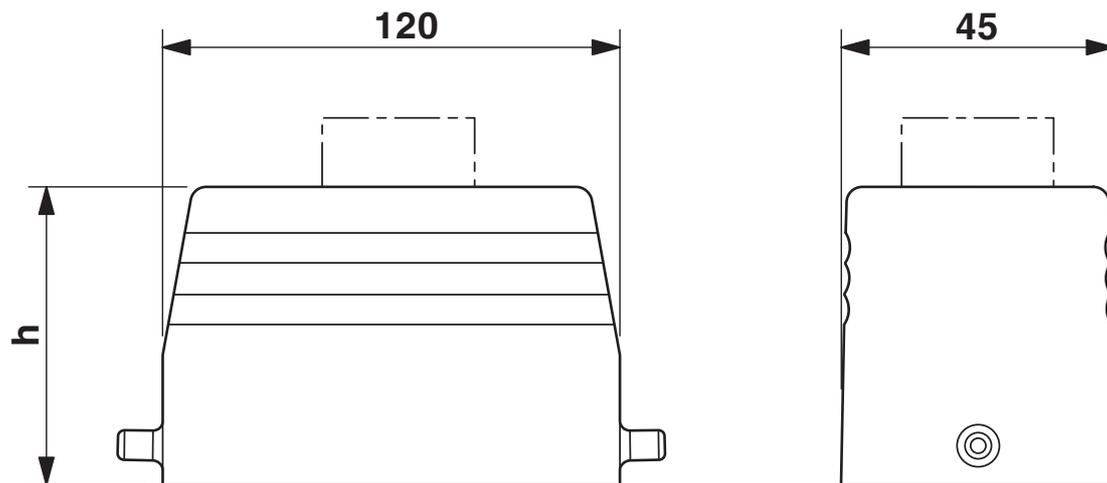

HC-B 24-TFL-76/M1M25G - Custodia

1586523

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1586523>



Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%