

# RC-00000002200 - Custodia per connettore circolare



1592574

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1592574>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia per connettore circolare, serie: RC, diritto, Bloccaggio a vite, M23, Guarnizione piatta, schermato: sì, misura flangia: 25 mm x 25 mm, spessore della parete min.: 1 mm, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal secondo trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta

## Dati commerciali

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo                     | 1592574       |
| Pezzi/conf.                         | 40 Pezzi      |
| Quantità di ordinazione minima      | 40 Pezzi      |
| Codice vendita                      | ABRAFP        |
| Codice prodotto                     | ABRAFP        |
| GTIN                                | 4046356191623 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 26,56 g       |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 24,5 g        |
| Numero tariffa doganale             | 85389099      |
| Paese di origine                    | DE            |

1592574


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1592574>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Tipo di prodotto    | Custodia per connettori circolari |
| Serie               | RC                                |
| Applicazione        | Segnale                           |
| Schermato           | sì                                |
| Tipo di filettatura | M23                               |

### Dimensioni
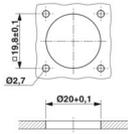
|                 |  |
|-----------------|--|
| Disegno quotato |  |
| Spessore parete | > 1 mm   |

### Custodia

|                |               |
|----------------|---------------|
| Misura flangia | 25 mm x 25 mm |
|----------------|---------------|

### Indicazioni materiale

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Materiale Custodia             | GD-Zn |
| Materiale Superficie custodia  | Ni    |
| Materiale Parti tornite        | CuZn  |
| Materiale guarnizione e O-ring | FPM   |

### Connettori

|      |         |
|------|---------|
| Tipo | diritto |
|------|---------|

### Condizioni ambientali e della vita elettrica


#### Condizioni ambientali

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Grado di protezione              | IP67              |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 125 °C |
| Posizione elevata                | 2000 m            |

### Montaggio

|                   |  |
|-------------------|--|
| Tipo di montaggio | Montaggio anteriore/flangia quadrata (4x Ø 2,7 mm) |
|-------------------|--|

Disegni

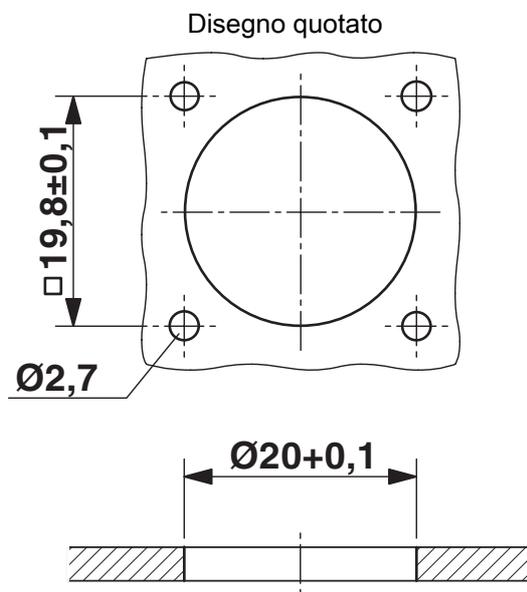

Dimensioni di montaggio

1592574

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1592574>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440224 |
| ECLASS-15.0 | 27440224 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC003556 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

1592574

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1592574>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|   |      |
|---|------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì   |
| con eccezione delle deroghe, se note      | 6(c) |

### China RoHS

|  |   |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50   |
|  | Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS. |

### EU REACH SVHC

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead(n. CAS: 7439-92-1)              |
| SCIP  | 6f73c5f7-8c18-43e6-aa57-4da9450c9796 |

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
 Via Bellini, 39/41  
 20095 Cusano Milanino (MI)  
 +39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)