

RC-06P1N1280T1 - Connettore per cavi



1593213

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1593213>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



M23, Connettore per cavi, applicazione: Segnale, diritto, Bloccaggio a vite, Numero di poli: 6, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Spina, A saldare a mano, diametro cavi: 7,5 mm ... 9,5 mm, codifica: N

La figura mostra la versione a 12 poli

Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|---|
| Codice articolo | 1593213 |
| Pezzi/conf. | 20 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 20 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | ABRAFA |
| Codice prodotto | ABRAFA |
| GTIN | 4046356194907 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 73,13 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 73,13 g |
| Numero tariffa doganale | 85366990 |
| Paese di origine | Le informazioni sul paese di origine vengono fornite con la consegna. |

RC-06P1N1280T1 - Connettore per cavi



1593213

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1593213>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

| | |
|------------------|----------------------------------|
| Tipo di prodotto | Connettori circolari (lato cavi) |
|------------------|----------------------------------|

Connettori

Corpo isolante

| | |
|---|--|
| Codifica | N |
| Materiale (Corpo isolante) | PBT |
| Materiale (Contatto) | CuZn |
| Materiale (Superficie contatti) | Ni/Au |
| Cicli di manovra | 50 |
| Collegamento | A saldare a mano |
| Tipo di commutazione del contatto | Spina |
| Applicazione | Segnale |
| Numero di poli | 6 |
| Senso di rotazione | standard |
| Piano d'inserimento | 6 |
| Numero (Gruppo di contatti 1) | 6 |
| Fili Sezione min. (Gruppo di contatti 1) | 0,08 mm ² |
| Fili Sezione max. (Gruppo di contatti 1) | 2,5 mm ² |
| Corrente di dimensionamento Contatto (Gruppo di contatti 1) | 20 A (a una sezione di connessione max.) |
| Tensione nominale Contatto (Gruppo di contatti 1) | 48 V AC 74 V DC |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 1,5 kV |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 3 |

Custodia

| | |
|--------------------------------|---|
| Nota | Inserti portacontatti da ordinare separatamente |
| Esecuzione | Custodia per connettore per cavi |
| Tipo di filettatura | M23 |
| Tipo | diritto |
| Tipo di bloccaggio | Bloccaggio a vite |
| Connessione a vite Pg | senza |
| Materiale (Custodia) | Metallo |
| Grado di protezione (inserito) | IP65 IP67 IP68 |

Guarnizione

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Diametro esterno conduttore | 7,5 mm ... 9,5 mm |
| Materiale guarnizione | NBR |

RC-06P1N1280T1 - Connettore per cavi

1593213

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1593213>



Disegni

Disegno schema




Pinning

RC-06P1N1280T1 - Connettore per cavi

1593213

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1593213>

Disegno schema

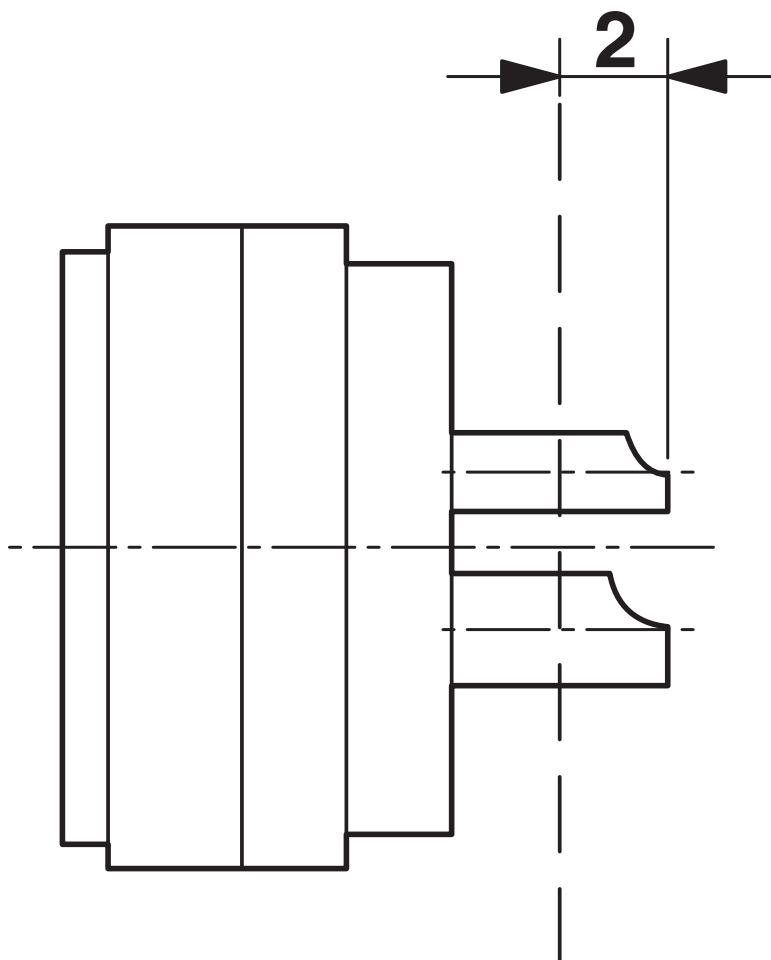

Disegno quotato

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com