

RC-06P1N1280T1 - Connettore per cavi



1593213

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1593213>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



M23, Connettore per cavi, diritto, Bloccaggio a vite, Numero di poli: 6, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Spina, A saldare a mano, diametro cavi: 7,5 mm ... 9,5 mm, codifica: N

Dati commerciali

Codice articolo	1593213
Pezzi/conf.	20 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	20 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ABRAAA
Codice prodotto	ABRAFA
GTIN	4046356194907
Peso per pezzo (confezione inclusa)	73,13 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	73,13 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

RC-06P1N1280T1 - Connettore per cavi



1593213

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1593213>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettori circolari (lato cavi)
------------------	----------------------------------

Connettori

Corpo isolante

Codifica	N
Materiale (Corpo isolante)	PBT
Materiale (Contatto)	CuZn
Materiale (Superficie contatti)	Ni/Au
Cicli di manovra	50
Collegamento	A saldare a mano
Tipo di commutazione del contatto	Spina
Applicazione	Segnale
Numero di poli	6
Senso di rotazione	standard
Piano d'inserimento	6
Numero Contatto (Gruppo di contatti 1)	6
Sezione fili min. Contatto (Gruppo di contatti 1)	0,08 mm ²
Sezione fili max. Contatto (Gruppo di contatti 1)	2,5 mm ²
Corrente di dimensionamento Contatto (Gruppo di contatti 1)	20 A (a una sezione di connessione max.)
Tensione nominale Contatto (Gruppo di contatti 1)	48 V AC 74 V DC
Tensione impulsiva di dimensionamento	1,5 kV
Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	3

Custodia

Nota	Inserti portacontatti da ordinare separatamente
Esecuzione	Custodia per connettore per cavi
Tipo di filettatura	M23
Tipo	diritto
Tipo di bloccaggio	Bloccaggio a vite
Connessione a vite Pg	senza
Materiale (Custodia)	Metallo
Grado di protezione (inserito)	IP65 IP67 IP68

Guarnizione

Diametro esterno conduttore	7,5 mm ... 9,5 mm
Materiale guarnizione	NBR

RC-06P1N1280T1 - Connettore per cavi


1593213

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1593213>



Disegni

Disegno schema

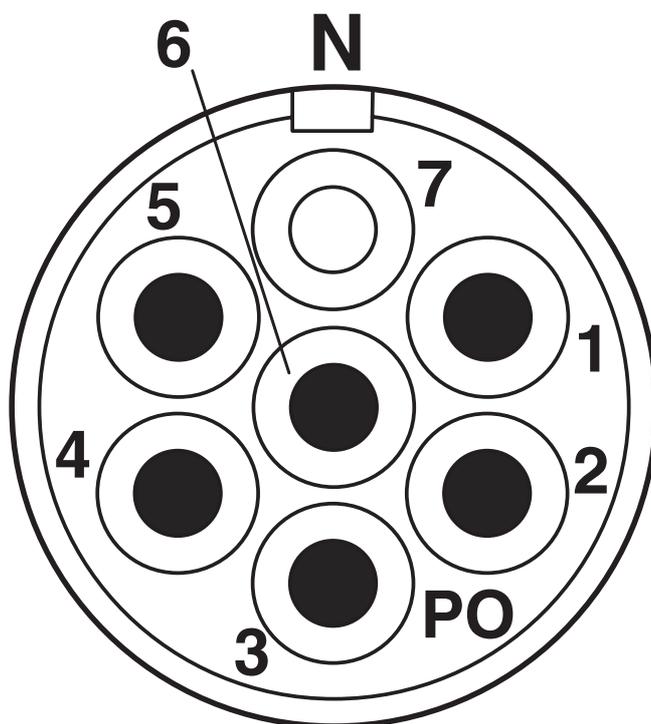


Pinning

RC-06P1N1280T1 - Connettore per cavi

1593213

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1593213>

Disegno schema

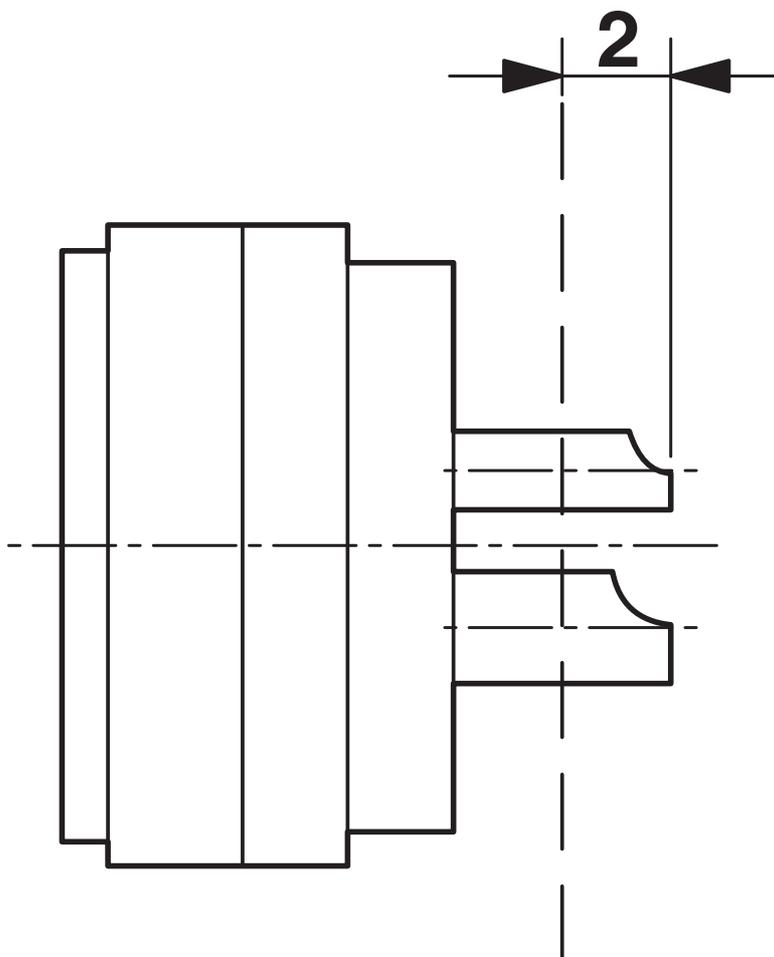

Disegno quotato

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com