

RC-06P1N8A0000 - Inserto contatti



1593412

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1593412>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Inserto contatti, M23, numero poli: 6, tipo di connessione del contatto: Spina, Connessione a crimpare, serie: NC, RC, RM, TU, UC

Dati commerciali

Codice articolo	1593412
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	ABRAFT
Codice prodotto	ABRAFT
GTIN	4046356196017
Peso per pezzo (confezione inclusa)	2,1 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	1,61 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	DE

RC-06P1N8A0000 - Inserto contatti



1593412

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1593412>

Dati tecnici

Note

Istruzioni per l'ordine:	Contatti a crimpare Ø 2 mm da ordinare separatamente
--------------------------	--

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Inserto contatti
Serie	NC
	RC
	RM
	TU
	UC
Applicazione	Segnale
Numero di poli	6
Piano d'inserimento	6
Codifica	N
Tipo di filettatura	M23

Caratteristiche elettriche

Contatti

Diametro contatto	2 mm
Tensione nominale U_N	48 V AC 74 V DC
Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	3
Tensione impulsiva di dimensionamento	1,5 kV

Dati di collegamento

Collegamento	Connessione a crimpare
--------------	------------------------

Indicazioni materiale

Materiale corpo isolante	PA66
--------------------------	------

Connettori

Senso di rotazione	standard
--------------------	----------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	50 % ... 65 %
---	---------------

RC-06P1N8A0000 - Inserto contatti


1593412

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1593412>



Disegni

Disegno schema

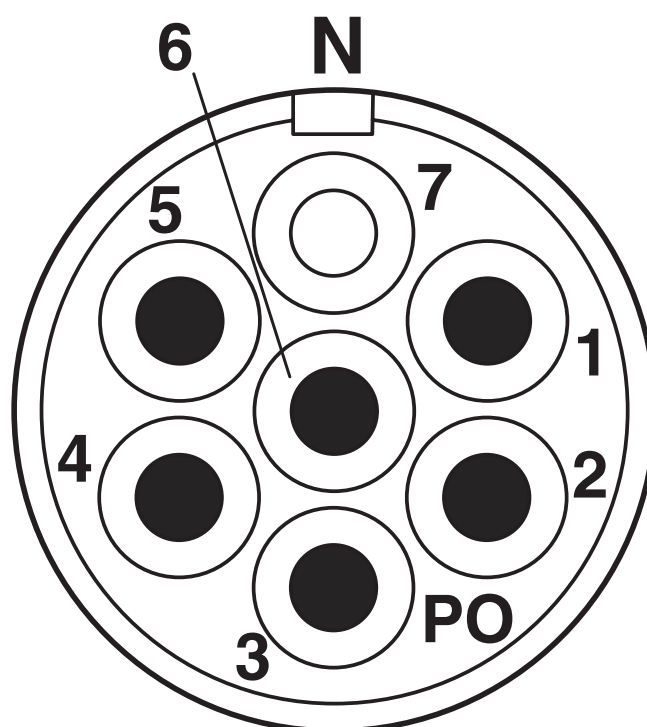

Pinning

RC-06P1N8A0000 - Inserto contatti



1593412

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1593412>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440223
ECLASS-15.0	27440223

ETIM

ETIM 9.0	EC003557
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

RC-06P1N8A0000 - Inserto contatti



1593412

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1593412>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com