

# RC-07P1NS20000 - Insetto contatti



1594515

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1594515>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Insetto contatti, M23, numero poli: 7, tipo di connessione del contatto: Spina, Connessione a vite, serie: NC, RC, RM, TU, UC

## Dati commerciali

Codice articolo	1594515
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ABRADP
Codice prodotto	ABRAFU
GTIN	4046356276047
Peso per pezzo (confezione inclusa)	16,65 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	10,92 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	DE

1594515

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1594515>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Inserto contatti
Serie	NC
	RC
	RM
	TU
	UC
Applicazione	Segnale
Numero di poli	7
Piano d'inserimento	7
Codifica	N
Tipo di filettatura	M23

### Caratteristiche elettriche

Contatti: Gruppo di contatti 1

Diametro contatto	2 mm
Corrente nominale $I_N$	20 A (a una sezione di connessione max.)
Tensione nominale $U_N$	48 V AC
	74 V DC
Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	3
Tensione impulsiva di dimensionamento	1,5 kV

### Dati di collegamento

Collegamento	Connessione a vite
--------------	--------------------

### Connettori

Senso di rotazione	standard
--------------------	----------

### Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	50
------------------	----

# RC-07P1NS20000 - Inserto contatti


1594515

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1594515>



## Disegni

Disegno schema

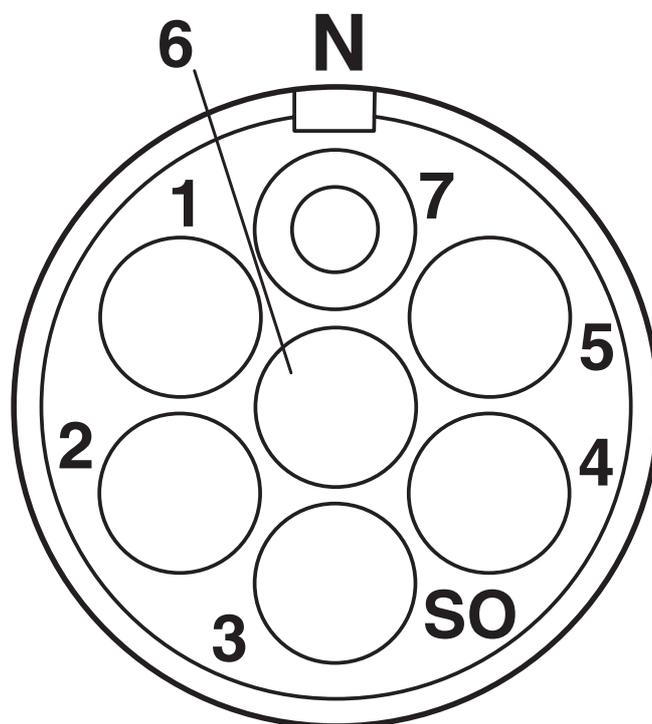


Pinning

# RC-07P1NS20000 - Inserto contatti

1594515

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1594515>

Disegno schema

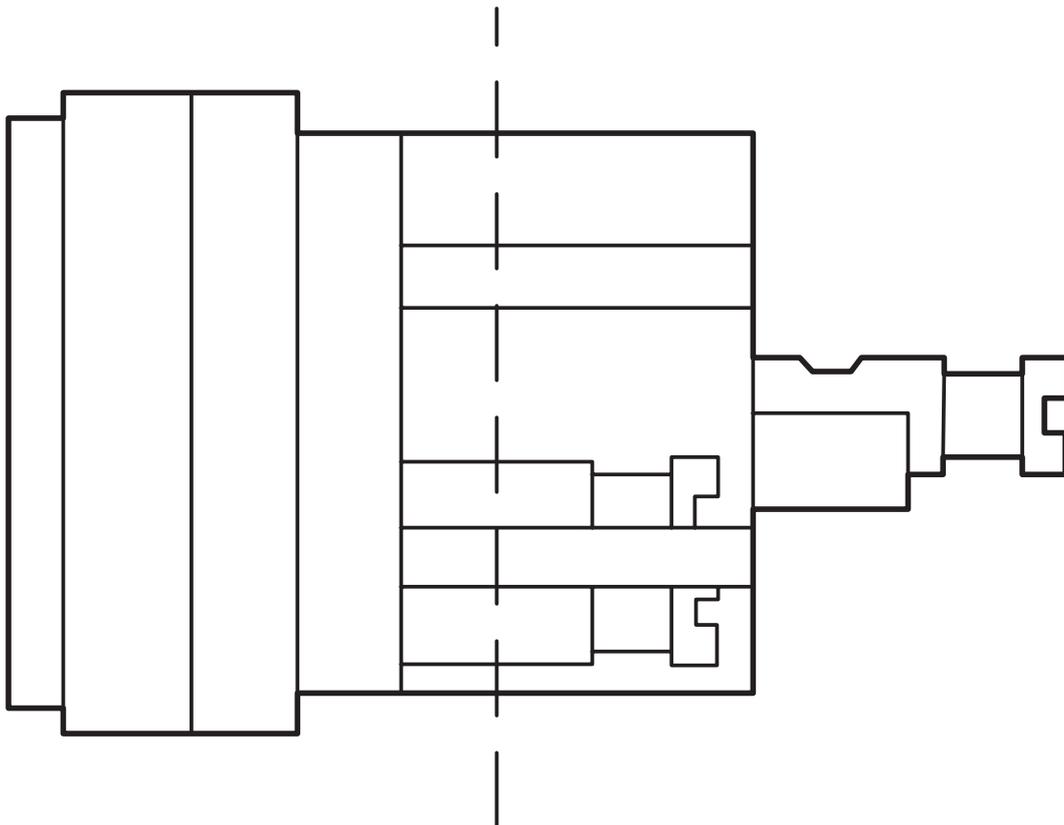

# RC-07P1NS20000 - Insetto contatti



1594515

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1594515>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0

27440223

### ETIM

ETIM 8.0

EC003557

### UNSPSC

UNSPSC 21.0

39121400

1594515

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1594515>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(a), 6(a)-I, 6(c)

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	01dafdd9-db7f-4a4e-9d00-fdebd7e9171d

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)