

RC-17S1N8AH000 - Connettore per apparecchi posteriore



1602217

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1602217>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



M23, Connettore per apparecchi posteriore, serie: RC, diritto, schermato: sì, Bloccaggio a vite, Numero di poli: 17, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Femmina, Connessione a crimpare, O-ring assiale, Spessore della parete min.: 0,8 mm, Spessore della parete max.: 6,5 mm, codifica: N

Dati commerciali

Codice articolo	1602217
Pezzi/conf.	20 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ABRAAF
Codice prodotto	ABRAFR
GTIN	4046356238656
Peso per pezzo (confezione inclusa)	54,48 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	54,48 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

RC-17S1N8AH000 - Connettore per apparecchi posteriore



1602217

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1602217>

Dati tecnici

Note

Istruzioni per l'ordine:	Contatti a crimpare Ø 1 mm da ordinare separatamente
--------------------------	--

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettori circolari (lato apparecchio)
------------------	---

Connettori

Corpo isolante

Nota	Istruzioni per l'ordine: Contatti a crimpare Ø 1 mm da ordinare separatamente
Codifica	N
Collegamento	Connessione a crimpare
Tipo di commutazione del contatto	Femmina
Applicazione	Segnale
Numero di poli	17
Senso di rotazione	standard
Piano d'inserimento	17
Numero Contatto (Gruppo di contatti 1)	17
Diametro Contatto (Gruppo di contatti 1)	1 mm
Corrente di dimensionamento Contatto (Gruppo di contatti 1)	8 A (a una sezione di connessione max.)
Tensione nominale Contatto (Gruppo di contatti 1)	48 V AC 74 V DC
Tensione impulsiva di dimensionamento	1,5 kV
Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	3

Custodia

Tipo di filettatura	M23
Tipo di bloccaggio	Bloccaggio a vite
Connessione a vite Pg	senza
Materiale custodia	GD-Zn
Grado di protezione (inserito)	IP67


RC-17S1N8AH000 - Connettore per apparecchi posteriore

1602217

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1602217>


Disegni

Disegno quotato

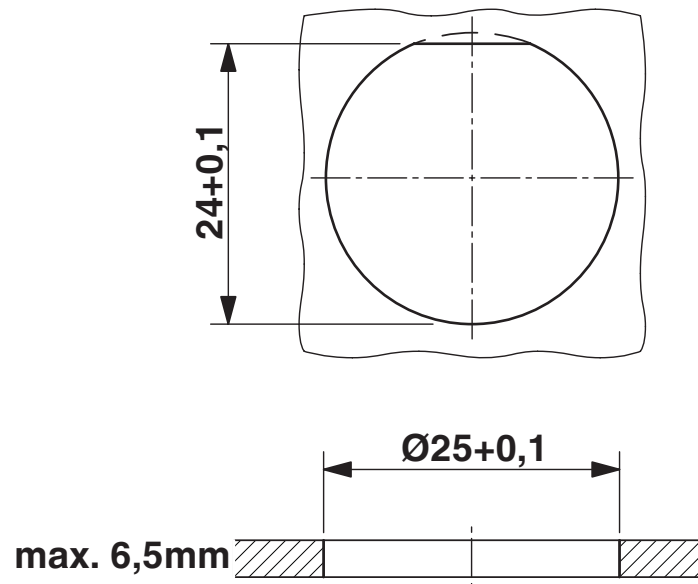

Dimensioni di montaggio

Disegno quotato

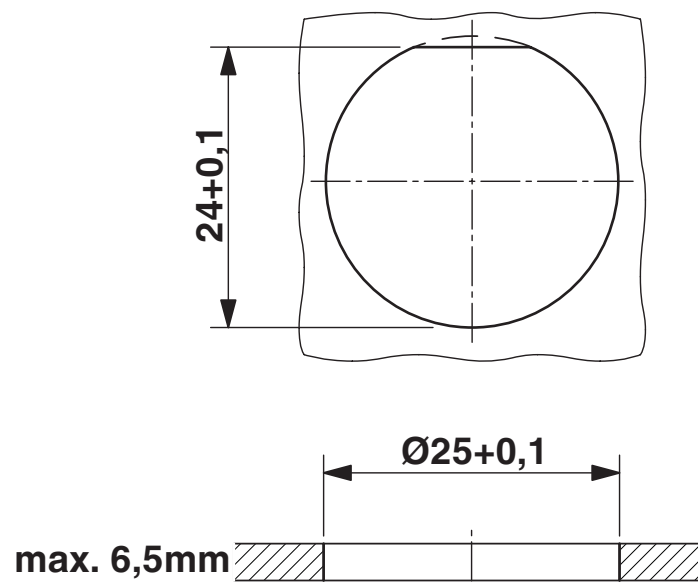

Dimensioni di montaggio


RC-17S1N8AH000 - Connettore per apparecchi posteriore



1602217

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1602217>

Disegno schema

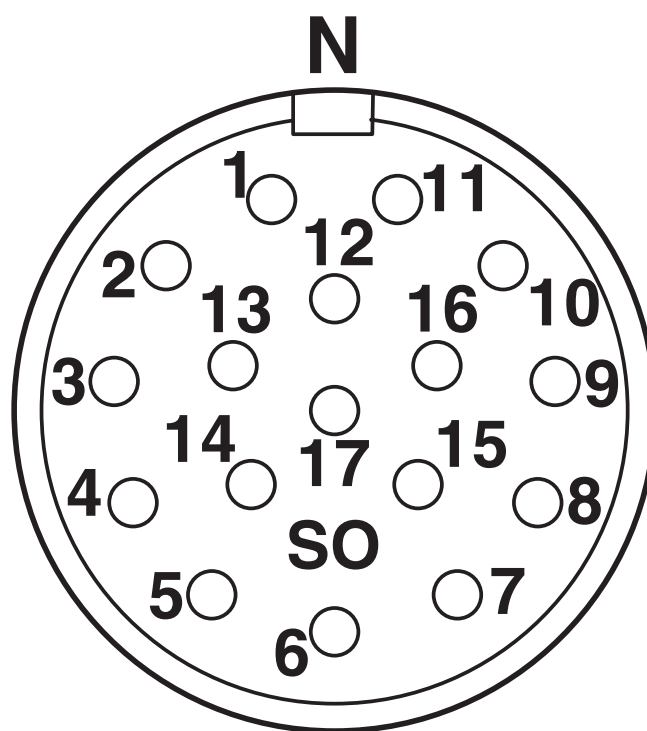

Pinning

RC-17S1N8AH000 - Connettore per apparecchi posteriore



1602217

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1602217>

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com