

HC-B 6-SML-52/O1M25 - Custodia



1604722

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1604722>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia a zoccolo HEAVYCON B 6, con bloccaggio longitudinale. Altezza 52 mm, con perni 1x M25

Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo | 1604722 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
| Codice vendita | AF7AAC |
| Codice prodotto | AF7AAC |
| GTIN | 4017918882396 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 193,1 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 190,1 g |
| Numero tariffa doganale | 85389099 |
| Paese di origine | DE |

HC-B 6-SML-52/O1M25 - Custodia



1604722

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1604722>

Dati tecnici


Note

| | |
|---------------|--|
| Note generali | per inserti portacontatti HC-B6, BB10, DD24, M |
|---------------|--|

Caratteristiche articolo

| | |
|-----------------------------|---|
| Tipo di prodotto | Custodia con bloccaggio a staffa |
| Tipo di custodia | Custodia a zoccolo |
| Applicazione | Standard |
| Tipo | B6 |
| Numero uscite cavi | 1 |
| Tipo di collegamento a vite | 1x M25 |
| Schermato | no |
| Uscita cavo | sinistra (vedere sul bloccaggio longitudinale aperto) |
| Connessione a vite Pg | senza |

Dimensioni
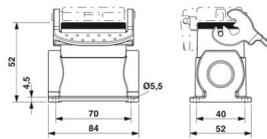
| | |
|-----------------|--|
| Disegno quotato |  |
| Larghezza | 52 mm |
| Altezza | 52 mm |
| Lunghezza | 84 mm |

Indicazioni materiale

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Materiale guarnizione | NBR |
| Materiale custodia | Pressofuso di alluminio |
| Materiale superficie custodia | rivestimento con polveri, grigio |
| Materiale staffa di bloccaggio | Acciaio inox, manico: PA |

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

| | |
|-----------------------------|--------|
| Tipo di collegamento a vite | 1x M25 |
| Tipo di bloccaggio | Staffa |

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Grado di protezione | IP65 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C |

HC-B 6-SML-52/O1M25 - Custodia




1604722

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1604722>

Disegni

Disegno quotato

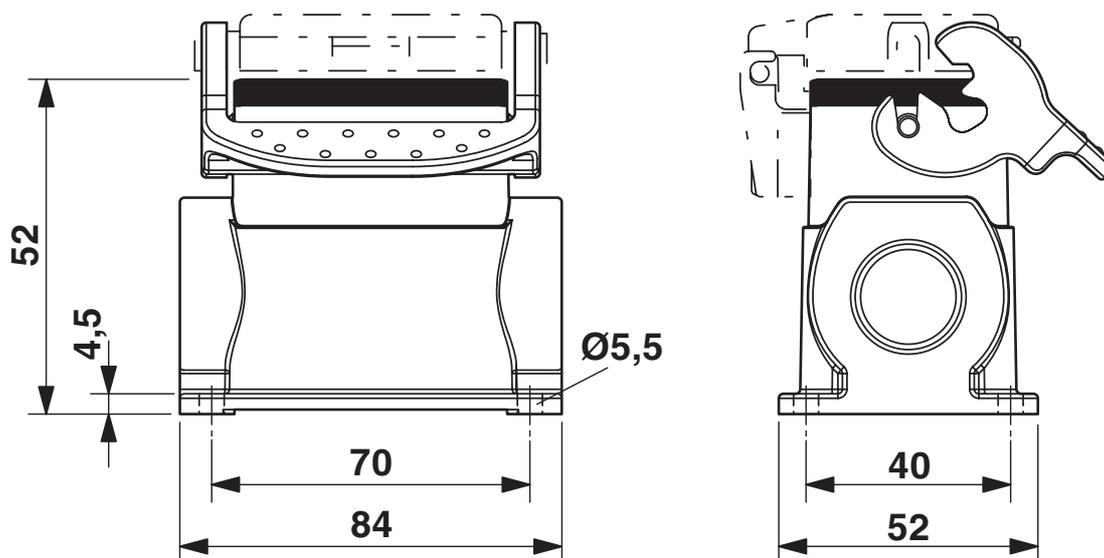

Disegno quotato

HC-B 6-SML-52/O1M25 - Custodia



1604722

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1604722>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0

27440202

UNSPSC

UNSPSC 21.0

31261501

1604722

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1604722>

Environmental product compliance

China RoHS

| | |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---|---|

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com