

HC-B 6-TFL-40/O1M20G - Custodia



1604731

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1604731>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia mobile HEAVYCON B6, per bloccaggio longitudinale, altezza 40mm, con perni 1x M20, uscita cavo diritta

Dati commerciali

Codice articolo	1604731
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice prodotto	AF7AAC
GTIN	4017918881078
Peso per pezzo (confezione inclusa)	112,9 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	112,9 g
Paese di origine	DE

1604731

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1604731>

Dati tecnici


Note

Note generali	per inserti portacontatti HC-B6, BB10, DD24, M
---------------	--

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Custodia con bloccaggio a staffa
Tipo di custodia	Custodia protettiva
Applicazione	Standard
Tipo	B6
Numero uscite cavi	1
Tipo di collegamento a vite	1x M20
Schermato	no
Uscita cavo	diritto
Connessione a vite Pg	senza

Dimensioni

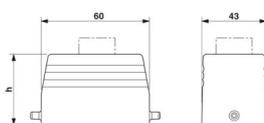Disegno quotato	
Larghezza	43 mm
Altezza	40 mm
Lunghezza	60 mm

Indicazioni materiale

Materiale custodia	Pressofuso di alluminio
Materiale superficie custodia	rivestimento con polveri, grigio

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Tipo di collegamento a vite	1x M20
Tipo di bloccaggio	Pin

Montaggio

Nota per il montaggio	per fissacavi parziali e completi
-----------------------	-----------------------------------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C

HC-B 6-TFL-40/O1M20G - Custodia


1604731

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1604731>



Disegni

Disegno quotato

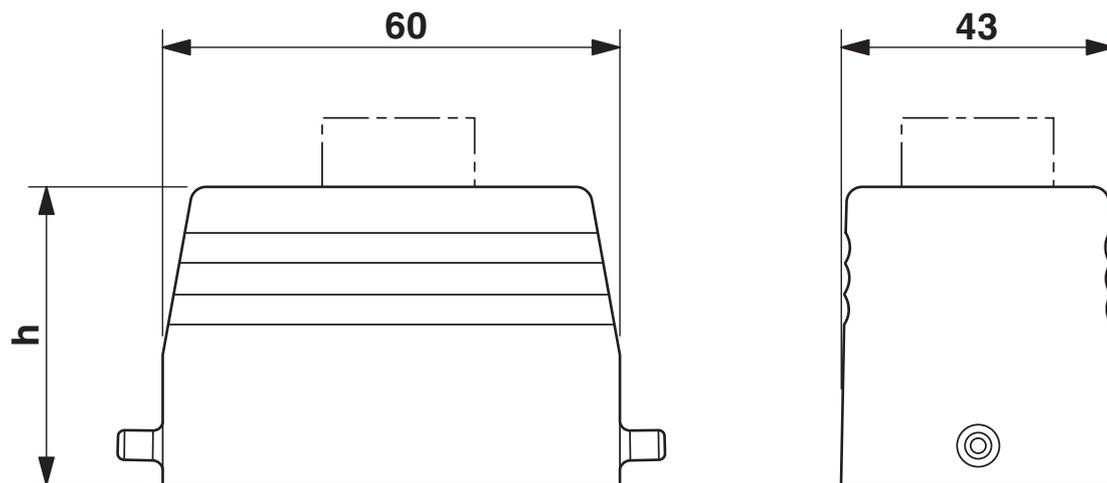

HC-B 6-TFL-40/O1M20G - Custodia

1604731

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1604731>



Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

1604731

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1604731>

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com