

# HC-B 24-SMQ-67/O1M25 - Custodia



1604835

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1604835>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia a zoccolo HEAVYCON B24, con bloccaggio trasversale, altezza 67 mm, con perni 1xM25

## Dati commerciali

Codice articolo	1604835
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	AF7AAC
Codice prodotto	AF7AAC
GTIN	4017918881511
Peso per pezzo (confezione inclusa)	413,83 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	413,83 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	DE

## Dati tecnici

### Note

Note generali	per inserti contatti HC-B24, BB46, BBB64, D64, DD108, M
---------------	---

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Custodia con bloccaggio a staffa
Tipo di custodia	Custodia a zoccolo
Applicazione	Standard
Tipo	B24
Numero uscite cavi	1
Tipo di collegamento a vite	1x M25
Schermato	no
Uscita cavo	laterali
Connessione a vite Pg	senza

### Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	57 mm
Altezza	67 mm
Lunghezza	144 mm

### Indicazioni materiale

Materiale guarnizione	NBR
Materiale custodia	Pressofuso di alluminio
Materiale superficie custodia	rivestimento con polveri, grigio
Materiale staffa di bloccaggio	Acciaio inox, manico: PA

### Caratteristiche meccaniche

#### Dati meccanici

Tipo di collegamento a vite	1x M25
Tipo di bloccaggio	Staffa

### Montaggio

Nota per il montaggio	per fissacavi parziali e completi
-----------------------	-----------------------------------

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65
---------------------	------

# HC-B 24-SMQ-67/O1M25 - Custodia

1604835

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1604835>




Temperatura ambiente (esercizio)

-40 °C ... 125 °C

## Disegni

Disegno quotato

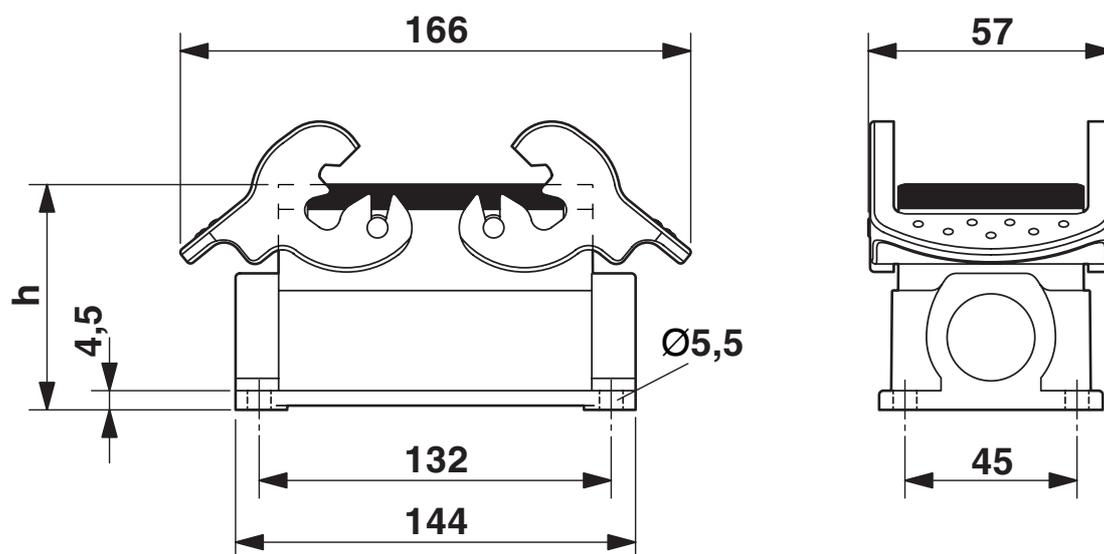

Disegno quotato

# HC-B 24-SMQ-67/O1M25 - Custodia



1604835

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1604835>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261501
-------------	----------

## Environmental product compliance

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)