

SM-7EE1N8AS000 - Passaparete maschio/femmina



1605824

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1605824>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Passaparete maschio/femmina, dritto, M40, M40, numero poli: 4+3+PE, tipo di connessione del contatto: Femmina, O-ring assiale, 4x Ø4,2, schermato: sì, diametro cavi: 0 mm ... 0 mm, numero poli: 8, tipo di connessione: Connessione a crimpare, serie: SM

Dati commerciali

Codice articolo	1605824
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ABRCCE
Codice prodotto	ABRBGJ
GTIN	4046356255059
Peso per pezzo (confezione inclusa)	707,19 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	707,19 g
Numero tariffa doganale	85444290
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Montaggio

Montaggio	4x Ø4,2
-----------	---------

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettori circolari (lato apparecchio)
Serie	SM
Applicazione	Potenza
Numero di poli	8
Piano d'inserimento	4+3+PE
Schermato	sì
Codifica	N
Tipo di filettatura	M40

Indicazioni materiale

Materiale guarnizione	FPM
Materiale custodia	Parti rotanti: lega rame-zinco (CuZn), parti in pressofuso: zinco (GD-Zn)
Materiale corpo isolante	PA 6.6
Materiale guarnizione e O-ring	FPM

Caratteristiche elettriche

Contatti

Corrente massima	30 A
Tensione nominale U_N	250 V
Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	3
Tensione impulsiva di dimensionamento	4 kV

Contatti

Corrente massima	70 A
Tensione nominale U_N	630 V
Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	3
Tensione impulsiva di dimensionamento	6 kV

Dati di collegamento

Connessione conduttori

Collegamento	Connessione a crimpare
Tipo di connessione del contatto	Femmina
	Femmina

Connettori

SM-7EE1N8AS000 - Passaparete maschio/femmina



1605824

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1605824>

Tipo	diritto
------	---------

Cavo / linea


Diametro esterno conduttore	0 mm ... 0 mm
-----------------------------	---------------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP67
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C
Posizione elevata	3000 m

Disegni

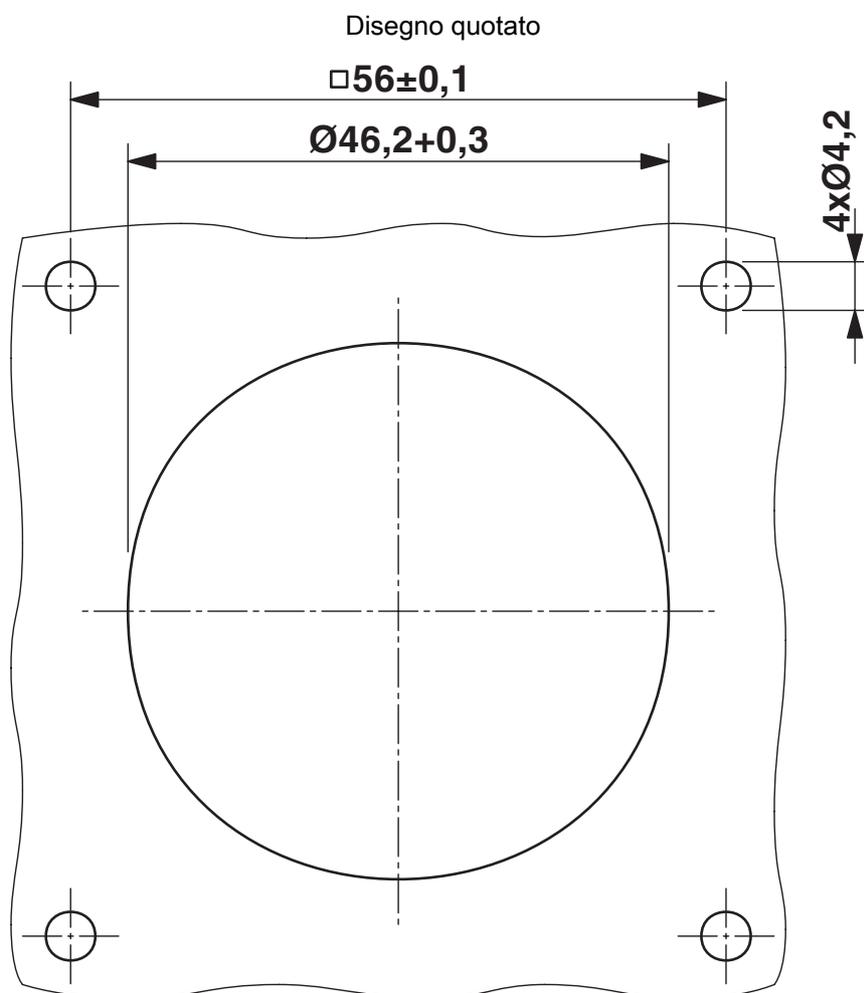


SM-7EE1N8AS000 - Passaparete maschio/femmina

1605824

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1605824>



Disegno quotato

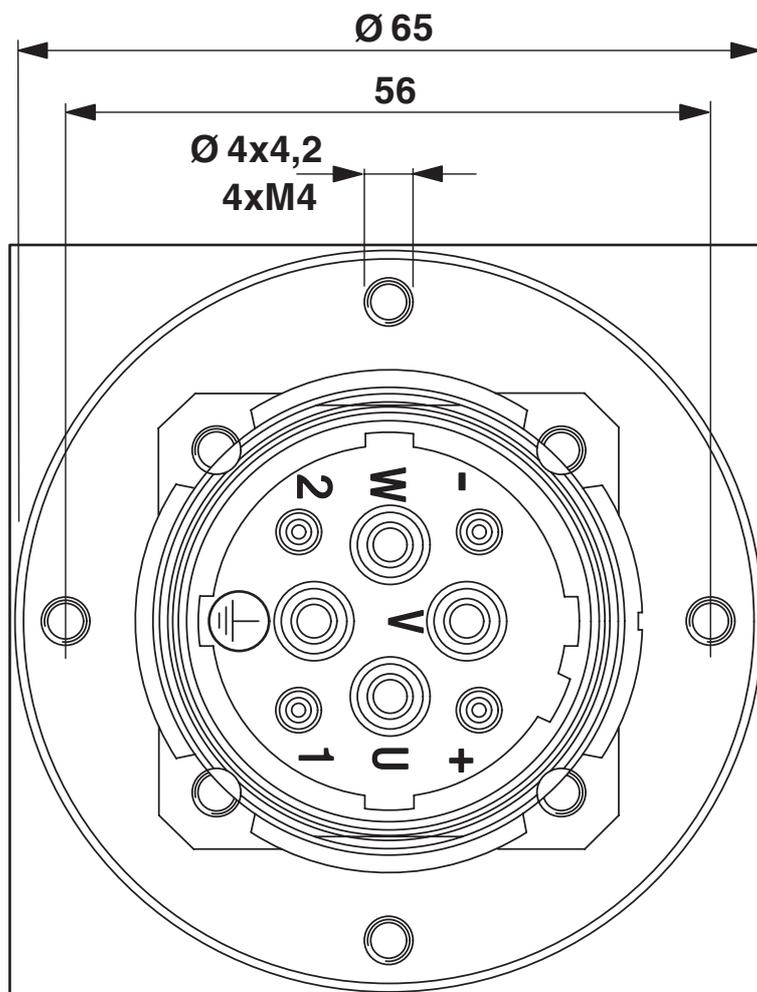


SM-7EE1N8AS000 - Passaparete maschio/femmina


1605824


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1605824>

Disegno quotato

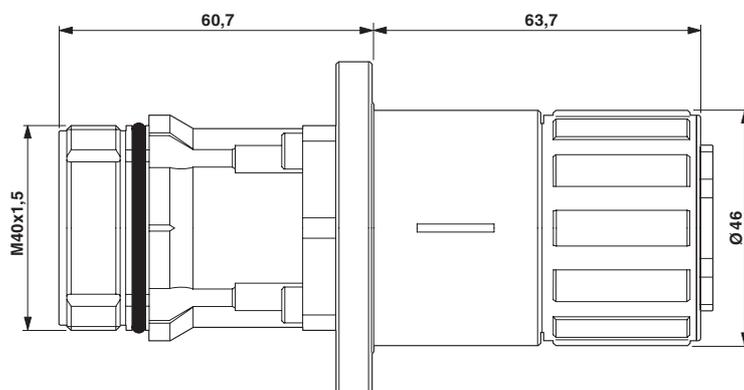

Disegno schema

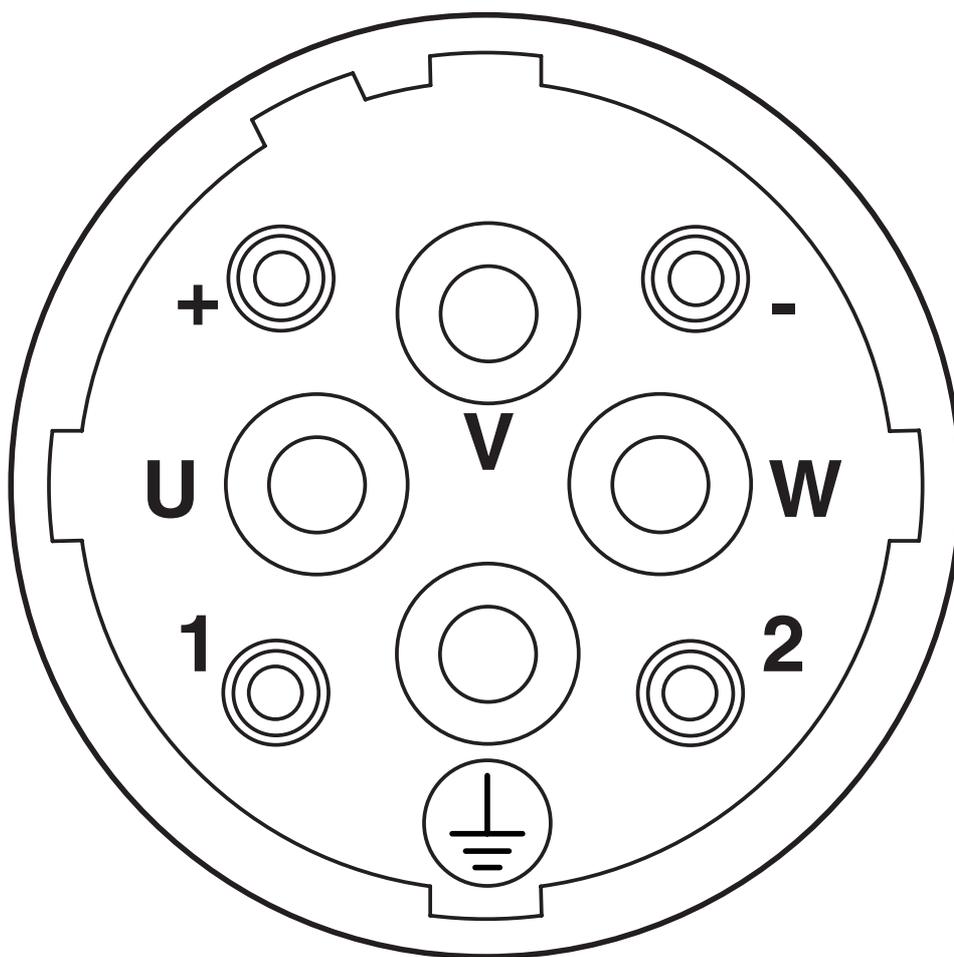

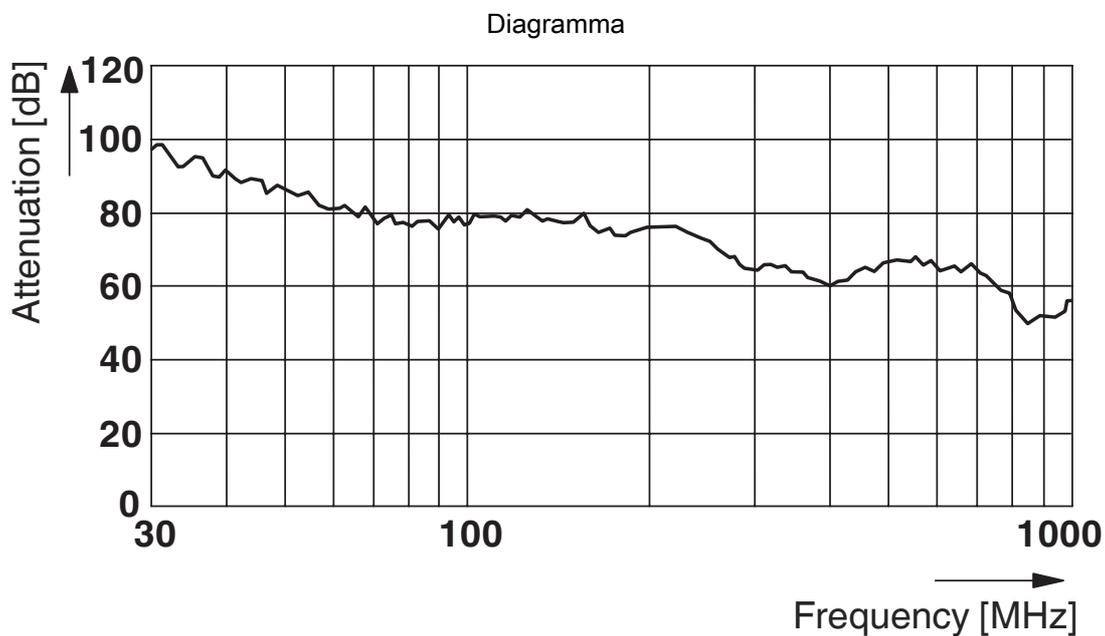

1605824

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1605824>

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com