

# TU-00000005300 - Custodia per connettore circolare



1605885

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1605885>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia per connettore circolare, serie: TU, diritto, Bloccaggio a baionetta, M23, numero poli: 12, tipo di connessione del contatto: Femmina, Connessione a crimpare, O-ring radiale, schermato: sì, spessore della parete min.: 3,5 mm

## Dati commerciali

Codice articolo	1605885
Pezzi/conf.	20 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	20 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ABRACX
Codice prodotto	ABRAHS
GTIN	4046356255462
Peso per pezzo (confezione inclusa)	44,04 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	44,04 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

# TU-00000005300 - Custodia per connettore circolare



1605885

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1605885>

## Dati tecnici

### Note

Istruzioni per l'ordine:	Inseri portacontatti da ordinare separatamente
--------------------------	--

 
### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Custodia per connettori circolari
Serie	TU
Applicazione	Segnale
Piano d'inserimento	12
Schermato	sì
Tipo di filettatura	M23

### Dati di collegamento

Collegamento	Connessione a crimpare
--------------	------------------------

### Dimensioni

Disegno quotato	
Lunghezza pin a saldare	16,5 mm
	2,5 mm
	3,5 mm
	9 mm
	16,5 mm
	2,5 mm
	3,5 mm
	9 mm
Spessore parete	2,5 3,5 mm

### Indicazioni materiale

Materiale (Parti tornite)	CuZn
Materiale guarnizione	FPM o NBR o EPDM
Materiale custodia	GD-Zn
Materiale custodia	Parti rotanti: lega rame-zinco (CuZn), parti in pressofuso: zinco (GD-Zn)
Materiale superficie custodia	Ni
Materiale guarnizione e O-ring	FPM

### Connettori

Tipo	diritto
------	---------

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

# TU-00000005300 - Custodia per connettore circolare



1605885

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1605885>

## Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP67
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 125 °C
Posizione elevata	2000 m

## Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio posteriore/flangia quadrata (4x Ø 3,2 mm)
-------------------	---

# TU-00000005300 - Custodia per connettore circolare




1605885

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1605885>

## Disegni

Disegno quotato

**4xØ3,2/M3/□24,5±0,1**

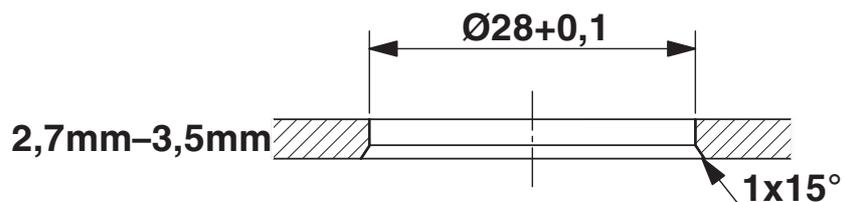

Dimensioni di montaggio

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)