

UC-0000000R3DU - Custodia per connettore circolare



1606058

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1606058>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia per connettore circolare, serie: UC, diritto, Bloccaggio a vite, M23, numero poli: 12, tipo di connessione del contatto: Femmina, Connessione a crimpare, schermato: sì, diametro cavi: 10 mm... 14 mm, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal quarto trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta. Questo prodotto è in fase di dismissione. Questo prodotto non può più essere preso in considerazione per nuovi progetti. Per eventuali alternative, contattare il proprio rappresentante commerciale.

Dati commerciali

Codice articolo	1606058
Pezzi/conf.	20 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	20 Pezzi
Codice vendita	ABRAIE
Codice prodotto	ABRAIE
GTIN	4046356257039
Peso per pezzo (confezione inclusa)	112,175 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	106,571 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	DE

1606058

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1606058>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Custodia per connettori circolari
Serie	UC
Applicazione	Segnale
Piano d'inserimento	12
Schermato	sì
Tipo di filettatura	M23

Dati di collegamento

Collegamento	Connessione a crimpare
--------------	------------------------

Indicazioni materiale

Materiale Custodia	GD-Zn
Materiale Parti tornite	CuZn
Materiale Superficie custodia	Ni
Materiale Guarnizione	FPM (O-ring)
Materiale guarnizione	FPM o NBR o EPDM

Connettori

Tipo	diritto
------	---------

Cavo / linea


Diametro esterno conduttore	10 mm ... 14 mm
-----------------------------	-----------------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP67
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 125 °C
Posizione elevata	2000 m

Disegni

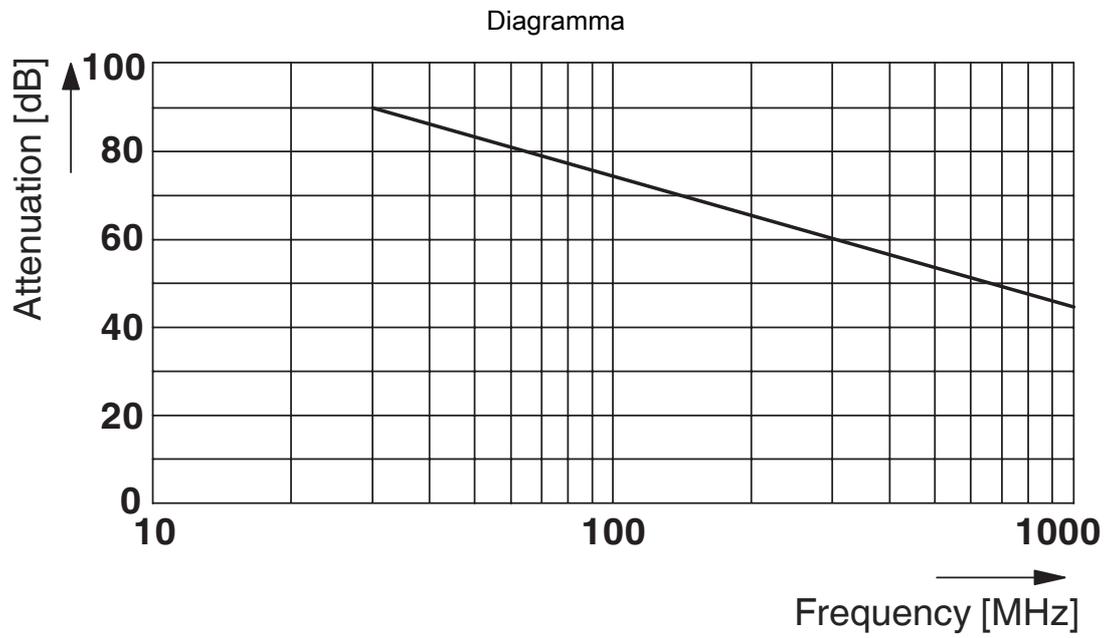

1606058

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1606058>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440224
ECLASS-15.0	27440224

ETIM

ETIM 9.0	EC003556
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

1606058

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1606058>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	83d8e663-08cd-40b4-ab4c-4b9ba002e8f3

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com