

RF-12P1S8A8002 - Connettore per cavi



1607237

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1607237>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Connettore per cavi, diritto, Bloccaggio a vite, M23, numero poli: 12, tipo di connessione del contatto: Spina, schermato: sì, diametro cavi: 6 mm ... 10 mm, numero poli: 12, tipo di connessione: Connessione a crimpare, serie: RF, Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %) cod. art.: 1242248

Dati commerciali

Codice articolo	1607237
Pezzi/conf.	20 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	20 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ABRBCA
Codice prodotto	ABRAGA
GTIN	4046356268004
Peso per pezzo (confezione inclusa)	97,88 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	97,88 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

RF-12P1S8A8002 - Connettore per cavi



1607237

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1607237>

Dati tecnici

Note

Istruzioni per l'ordine:

Contatti a crimpare Ø 1 mm da ordinare separatamente

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettori circolari (lato cavi)
Serie	RF
Applicazione	Feedback, segnale
	Segnale
Numero di poli	12
Piano d'inserimento	12
Schermato	sì
Codifica	S
Tipo di filettatura	M23

Indicazioni materiale

Materiale guarnizione	FPM
Materiale custodia	Metallo
Materiale custodia	Parti rotanti: lega rame-zinco (CuZn), parti in pressofuso: zinco (GD-Zn)
Materiale corpo isolante	PA 6.6
Materiale guarnizione e O-ring	FPM

Dati di collegamento

Connessione conduttori

Collegamento

Connessione a crimpare

Caratteristiche elettriche

Contatti

Diametro contatto	1 mm
Corrente nominale I_N	8 A
Tensione nominale U_N	48 V AC
	74 V DC
Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	3
Tensione impulsiva di dimensionamento	1,5 kV

Connettori

Tipo	diritto
Senso di rotazione	standard

Cavo / linea

RF-12P1S8A8002 - Connettore per cavi



1607237

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1607237>

Diametro esterno conduttore	6 mm ... 10 mm
-----------------------------	----------------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP67
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C
Posizione elevata	2000 m

RF-12P1S8A8002 - Connettore per cavi

1607237

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1607237>


Disegni

Disegno quotato



Disegno quotato

Disegno schema

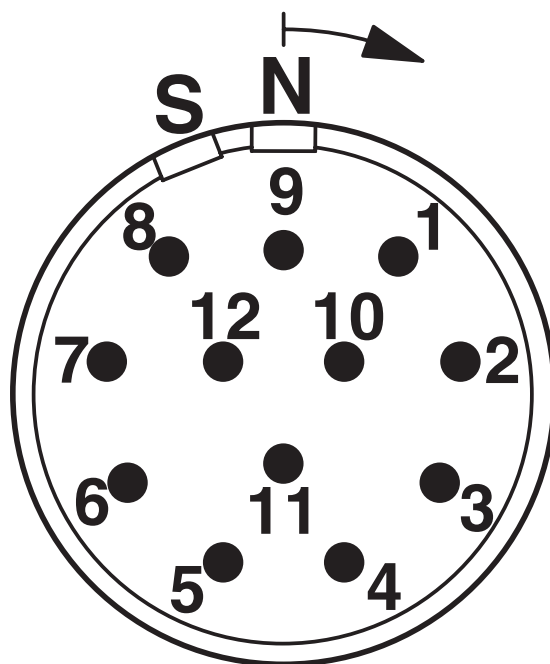

Pinning

RF-12P1S8A8002 - Connettore per cavi



1607237

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1607237>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440116
-------------	----------

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	eb81a202-a177-4311-bdbe-eda14192457e