

# RF-16P2N8AAC00 - Connettore per apparecchi anteriore



1613773

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1613773>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Connettore per apparecchi anteriore, angolato, orientabile, Bloccaggio a vite, M23, numero poli: 16, tipo di connessione del contatto: Spina, O-ring assiale, 4x Ø 3,2, schermato: sì, misura flangia: 28 mm x 28 mm, numero poli: 16, tipo di connessione: Connessione a crimpare, serie: RF

## Dati commerciali

Codice articolo	1613773
Pezzi/conf.	16 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice prodotto	ABRAGM
GTIN	4046356402170
Peso per pezzo (confezione inclusa)	121,94 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	121,94 g
Paese di origine	DE

# RF-16P2N8AAC00 - Connettore per apparecchi anteriore



1613773

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1613773>

## Dati tecnici

### Note

Istruzioni per l'ordine:	Contatti a crimpare Ø 1 mm da ordinare separatamente
--------------------------	--

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettori circolari (lato apparecchio)
Serie	RF
Applicazione	Feedback, segnale Segnale
Numero di poli	16
Piano d'inserimento	16
Schermato	sì
Codifica	N
Tipo di filettatura	M23

### Dimensioni

#### Custodia

Misura flangia	28 mm x 28 mm
----------------	---------------

### Indicazioni materiale

Materiale guarnizione	FPM
Materiale custodia	Parti rotanti: lega rame-zinco (CuZn), parti in pressofuso: zinco (GD-Zn)
Materiale corpo isolante	PA 6.6
Materiale guarnizione e O-ring	FPM

### Caratteristiche elettriche

#### Contatti

Diametro contatto	1 mm
Corrente nominale $I_N$	8 A
Tensione nominale $U_N$	100 V
Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	3
Tensione impulsiva di dimensionamento	1,5 kV

### Dati di collegamento

#### Connessione conduttori

Collegamento	Connessione a crimpare
Tipo di connessione del contatto	Spina

### Connettori

Tipo	angolato, orientabile
------	-----------------------

# RF-16P2N8AAC00 - Connettore per apparecchi anteriore



1613773

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1613773>

Senso di rotazione	Invertito
--------------------	-----------

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP67
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C
Posizione elevata	2000 m


# RF-16P2N8AAC00 - Connettore per apparecchi anteriore

1613773


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1613773>

## Disegni

Disegno quotato

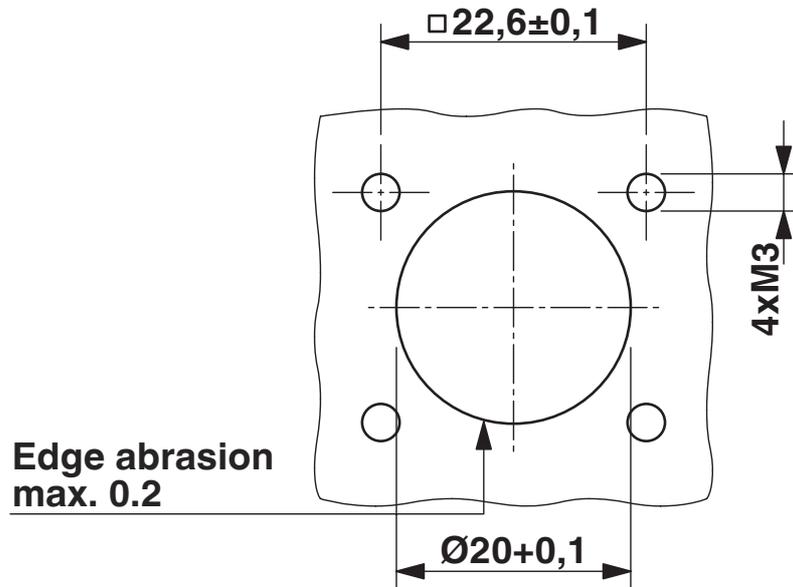

Disegno quotato

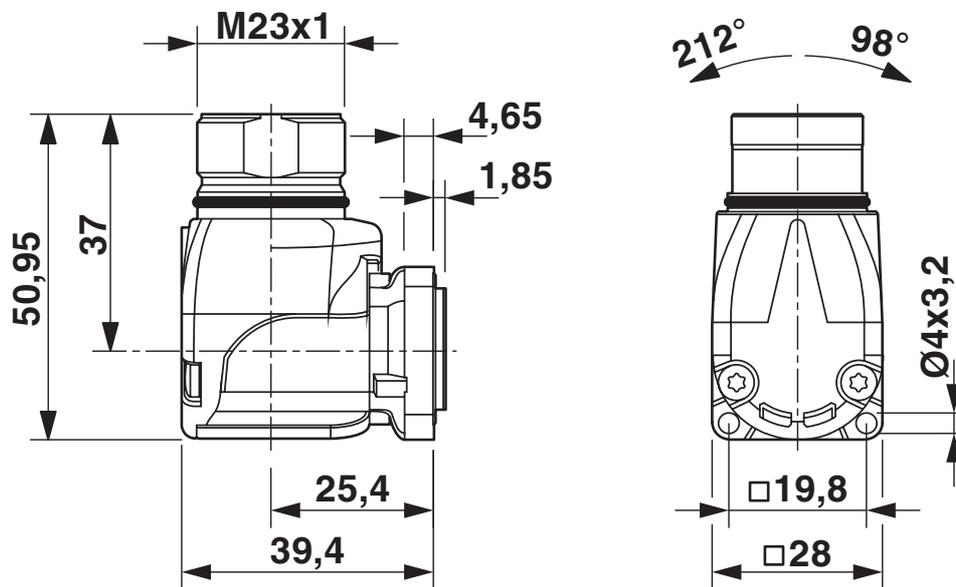


# RF-16P2N8AAC00 - Connettore per apparecchi anteriore

1613773

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1613773>

Disegno schema

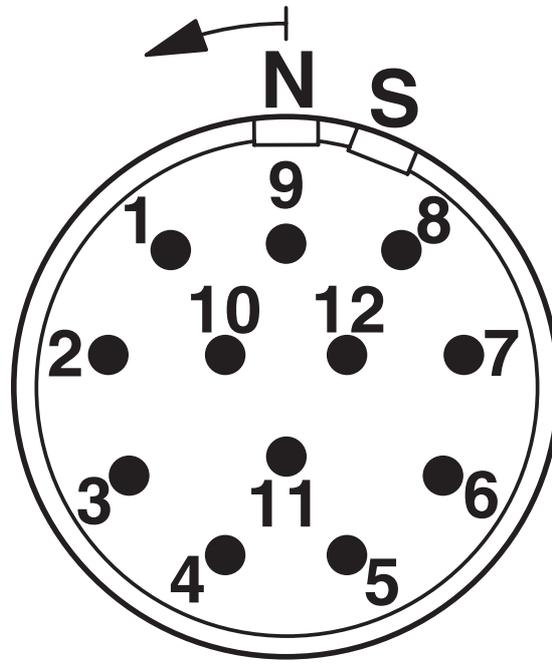

# RF-16P2N8AAC00 - Connettore per apparecchi anteriore



1613773

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1613773>

## Environmental product compliance

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)