

RF-16S1N8AAC00 - Connettore per apparecchi anteriore



1613785

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1613785>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Connettore per apparecchi anteriore, angolato, orientabile, Bloccaggio a vite, M23, numero poli: 16, tipo di connessione del contatto: Femmina, O-ring assiale, 4x Ø 3,2, schermato: sì, misura flangia: 28 mm x 28 mm, numero poli: 16, tipo di connessione: Connessione a crimpare, serie: RF

Dati commerciali

Codice articolo	1613785
Pezzi/conf.	16 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice prodotto	ABRAGM
GTIN	4046356402293
Peso per pezzo (confezione inclusa)	121,94 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	121,94 g
Paese di origine	DE

RF-16S1N8AAC00 - Connettore per apparecchi anteriore



1613785

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1613785>

Dati tecnici

Note

Istruzioni per l'ordine:	Contatti a crimpare Ø 1 mm da ordinare separatamente
--------------------------	--

Montaggio

Montaggio	4x Ø 3,2
-----------	----------

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettori circolari (lato apparecchio)
Serie	RF
Applicazione	Feedback, segnale
	Segnale
Numero di poli	16
Piano d'inserimento	16
Schermato	sì
Codifica	N
Tipo di filettatura	M23

Dimensioni

Custodia

Misura flangia	28 mm x 28 mm
----------------	---------------

Indicazioni materiale

Materiale guarnizione	FPM
Materiale custodia	Parti rotanti: lega rame-zinco (CuZn), parti in pressofuso: zinco (GD-Zn)
Materiale corpo isolante	PA 6.6
Materiale guarnizione e O-ring	FPM

Caratteristiche elettriche

Contatti

Diametro contatto	1 mm
Corrente massima	8 A
Tensione nominale U_N	100 V
Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	3
Tensione impulsiva di dimensionamento	1,5 kV

Contatti

Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	3

Dati di collegamento

RF-16S1N8AAC00 - Connettore per apparecchi anteriore



1613785

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1613785>

Connessione conduttori

Collegamento	Connessione a crimpare
Tipo di connessione del contatto	Femmina

Connettori

Tipo	angolato, orientabile
Senso di rotazione	standard

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP67
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C
Posizione elevata	2000 m


RF-16S1N8AAC00 - Connettore per apparecchi anteriore

1613785


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1613785>

Disegni

Disegno quotato

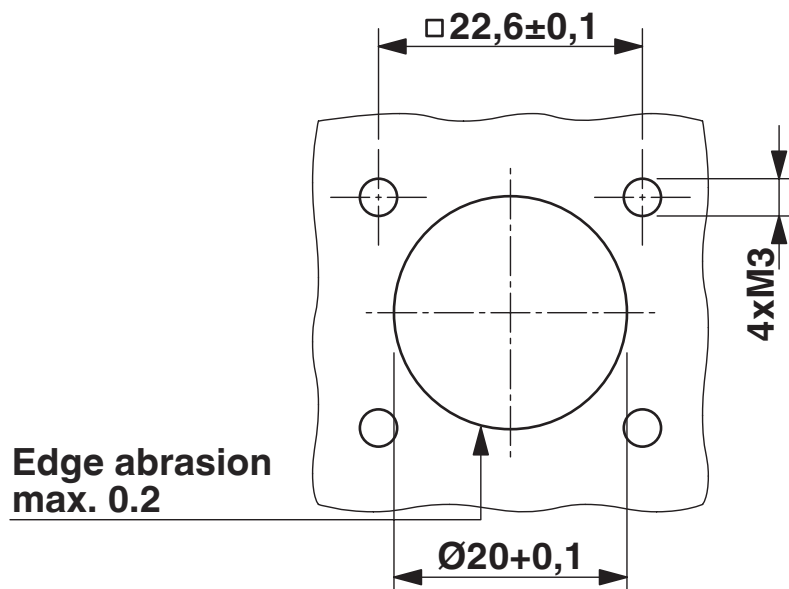

Disegno quotato

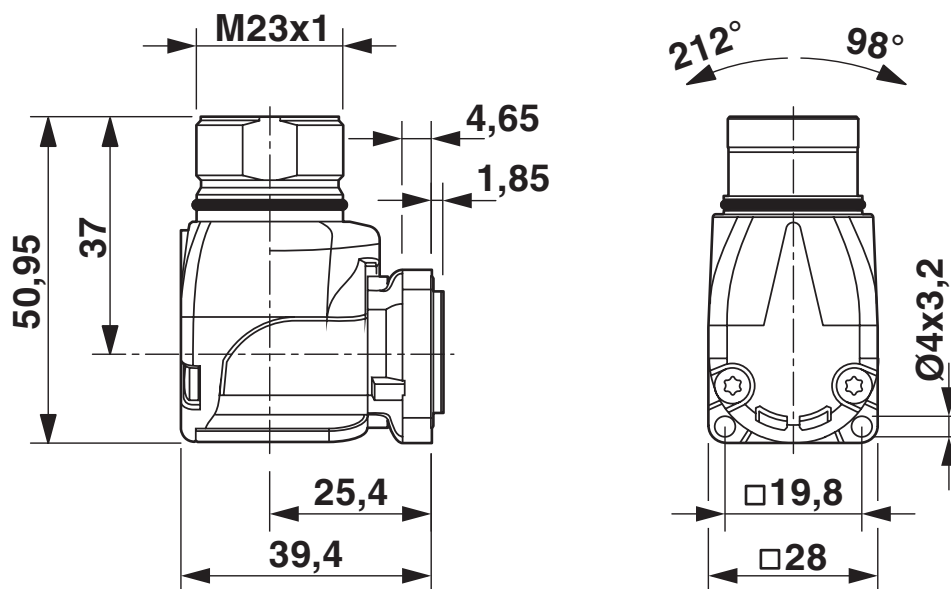


RF-16S1N8AAC00 - Connettore per apparecchi anteriore

1613785

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1613785>

Disegno schema

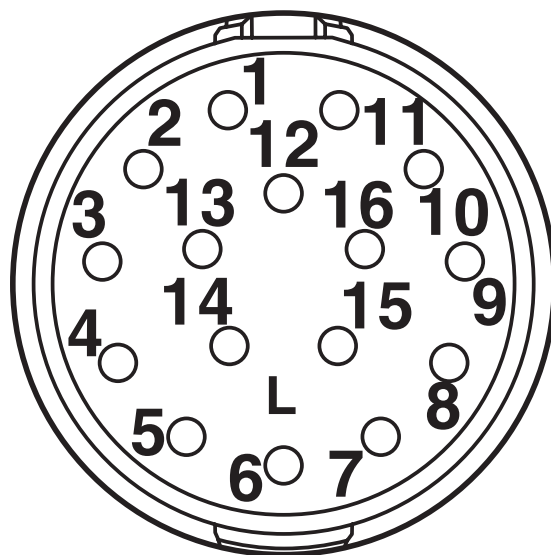

RF-16S1N8AAC00 - Connettore per apparecchi anteriore



1613785

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1613785>

Environmental product compliance

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com