

HC-KDT 12-13 - Passacavi

1644122

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1644122>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Passacavi, per diametro conduttori da 12-13 mm, a partire da 10 mm è possibile utilizzare in aggiunta al fermacavo una fascetta fermacavi

Dati commerciali

Codice articolo	1644122
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	AF7AZA
Codice prodotto	AF7AZA
GTIN	4017918895983
Peso per pezzo (confezione inclusa)	4,6 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	4,58 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Indicazioni materiale

Materiale	gomma termoplastica
Classe di combustibilità a norma UL 94	HB

Cavo / linea

Diametro esterno conduttore	12 mm ... 13 mm
-----------------------------	-----------------

Caratteristiche

Campo tenuta cavi	12,00 mm ... 13,00 mm
Versione, Isolatore per cavi	aperto

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP54
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C

HC-KDT 12-13 - Passacavi


1644122

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1644122>



Disegni

Disegno quotato

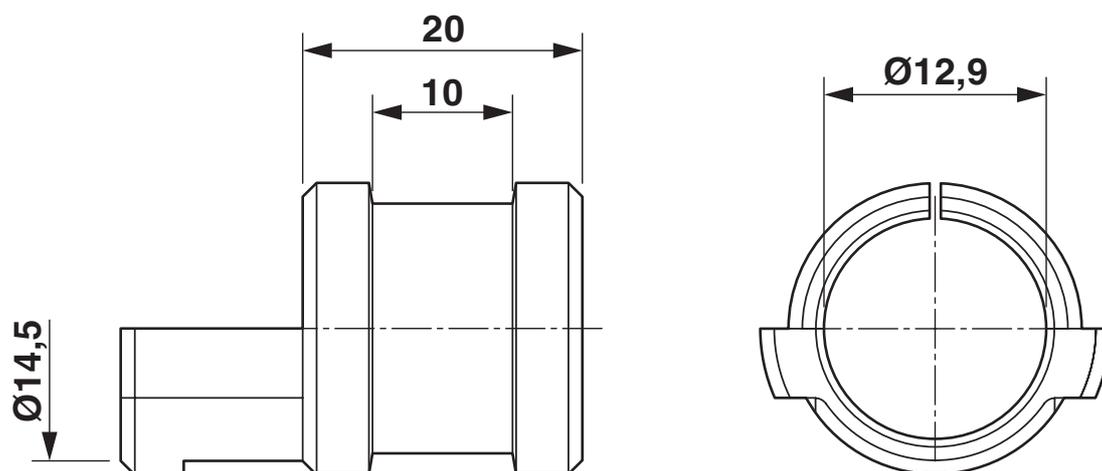

Disegno quotato

HC-KDT 12-13 - Passacavi

1644122

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1644122>



Classifiche

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121448
-------------	----------

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com